

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 - Profiel




2200936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200936>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Profielbehuizingen, schroefmontage, Basisprofiel, profielbreedte (binnenzijde): 100,5 mm, profielbreedte (buitenzijde): 105 mm, lengte: 60 mm, diepte: 29,4 mm

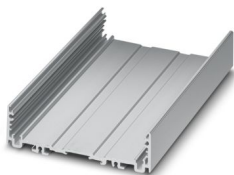

Uw voordelen

- Profielbehuizing van aluminium
- Gevarieerde aansluittechniek
- Monteerbaar op montagerails
- Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
- Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
- EMC-afscherming

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2200936
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHDFA
Productcode	ACHDFA
GTIN	4046356716475
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	74,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	74,6 g
Douanetariefnummer	76042990
Land van herkomst	DE

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 - Profiel

2200936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200936>

 


Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Onderste deel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM-ALU
Productfamilie	UM-ALU 4-100,5
uitvoering	Basisprofiel
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
diepte	29,4 mm
Diepte vanaf bovenzijde montagerail	25,5 mm
lengte	60 mm

Buitenafmeting

Profielbreedte (buitenzijde)	105 mm
------------------------------	--------

Binnenafmeting

Profielbreedte (binnenzijde)	100,5 mm
------------------------------	----------

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,44 mm ... 2 mm
-----------------	------------------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	aluminiumkleurig
materiaal behuizing	aluminium
Oppervlakte-toestand	geëloxeerd

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP40
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

Gegevens printplaat

Aantal printplaatbevestigingen	3
Type printplaatbevestiging	Inzet

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 - Profiel



2200936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200936>

Printplaatoppervlak	5280 mm ² ... 5881 mm ² (TOP in combinatie met zijelementen COVER...AL)
	5726 mm ² ... 5881 mm ² (BOTTOM in combinatie met zijelementen COVER...AL)
	5280 mm ² ... 6266 mm ² (TOP in combinatie met zijelementen COVER...PA)
	5745 mm ² ... 6266 mm ² (BOTTOM in combinatie met zijelementen COVER...PA)
printplaatdikte	1,44 mm ... 2 mm

Montage

montagetechniek	schroefmontage
Inbouwpositie	parallel ten opzichte van de montagerail

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 - Profiel

2200936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200936>



Tekeningen

Maatschets



UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 - Profiel

2200936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200936>



Maatschets



UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 - Profiel

2200936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200936>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 - Profiel

2200936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200936>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl