

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294306>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-frontadapter, voor Schneider Electric Modicon TSX Quantum, aansluitbaar 1 x 32 kanalen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2294306
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK231F
Productcode	DK231F
GTIN	4017918132699
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	225,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	225,2 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294306>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Frontadapter
Isolatie-eigenschappen	
Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (AC)	≤ 25 V AC
bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC
Max. toelaatbare stroom	4 A (per aansluiting, voedingsvoorziening via aparte voeding)
stroom (per circuit)	≤ 1 A
Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV

ondersteunde besturing SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Geschikte I/O-kaart	DDI 353
	DDI 841
	DDI 853
	DAI 340
	DAI 353
	DAI 440
	DAI 453
	DDO 353
	DDM 390
	ACI 030
	ACI 040
	ATI 030
	ARI 030
	AVI 030
	ACO 020
	ACO 130
	AVO 020
	EHC 105
	EHC 202

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	50

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294306>

Rastermaat	2,54 mm
------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

Inbouwpositie	willekeurig
---------------	-------------

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---


FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294306>

Tekeningen

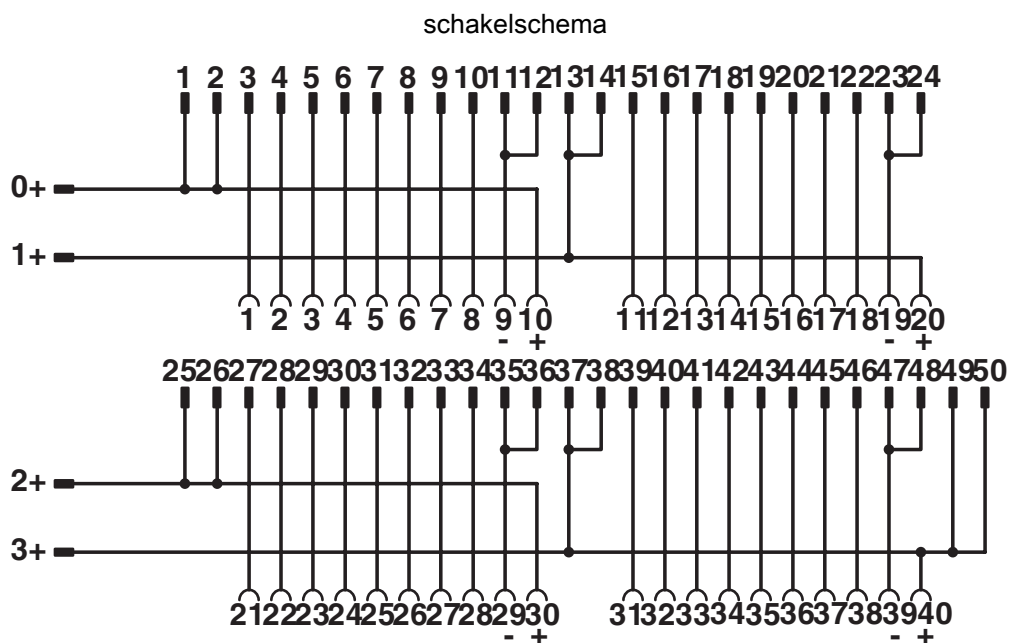

Aansluitschema FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294306>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294306>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl