

EG 45-A/ABS GN - Bovenste behuizingsdeel




2764179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764179>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Inbouwbehuizing, Afdekking, voor tweezijdige aansluiting, breedte: 45 mm, hoogte: 75 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021)

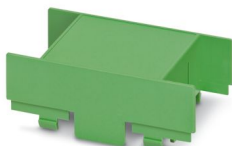

Uw voordelen

- Montage zonder gereedschap

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2764179
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ACHCGA
Productcode	ACHCGA
GTIN	4017918065881
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,96 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

EG 45-A/ABS GN - Bovenste behuizingsdeel



2764179


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764179>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bovenste behuizingsdeel
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Behuizingsserie	EG
Productfamilie	EG...A
aantal polen	16
Aantal (Aansluitopeningen)	2
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

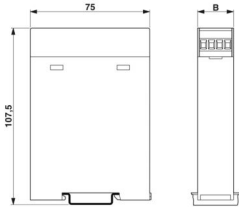Maatschets	
Breedte	45 mm
Hoogte	75 mm

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Materiaal

Kleur (Bovenste behuizingsdeel)	groen (RAL 6021)
materiaal Bovenste behuizingsdeel	ABS
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 80 °C

Gegevens printplaat

printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Montage

montagetechniek	Inklikken
-----------------	-----------


EG 45-A/ABS GN - Bovenste behuizingsdeel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764179>




Tekeningen

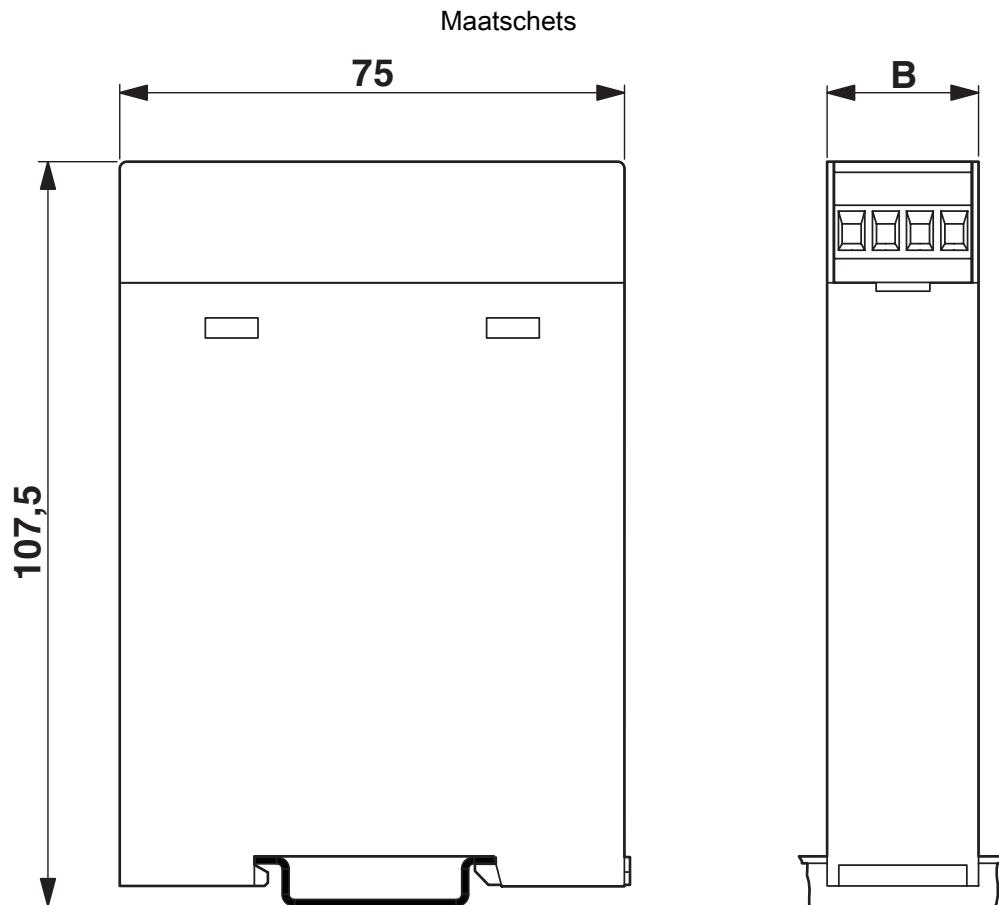

EG 45-A/ABS GN - Bovenste behuizingsdeel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764179>

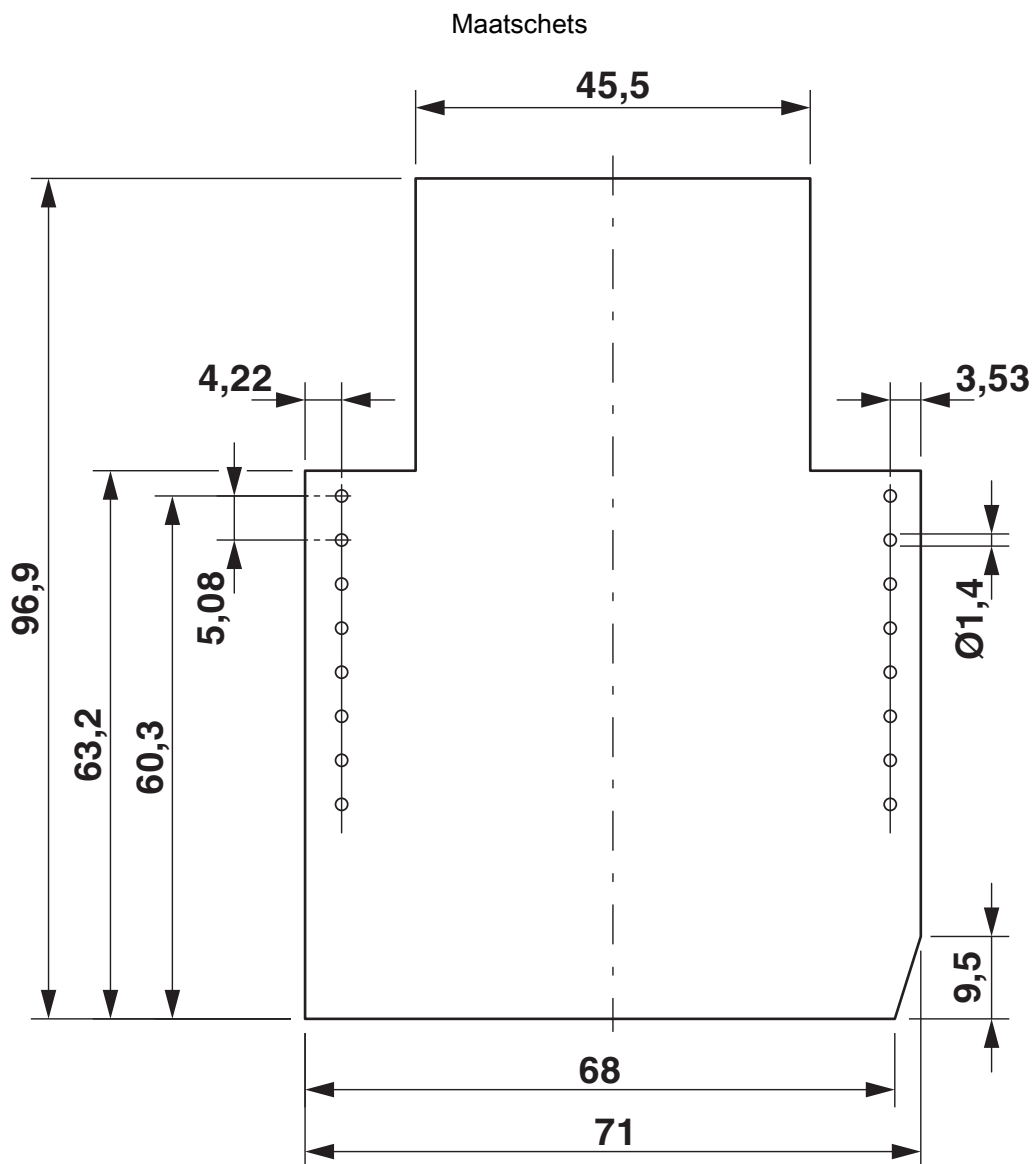


Componentenzijde, bij toepassing van een bovenste behuizingsdeel met twee etages


EG 45-A/ABS GN - Bovenste behuizingsdeel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764179>

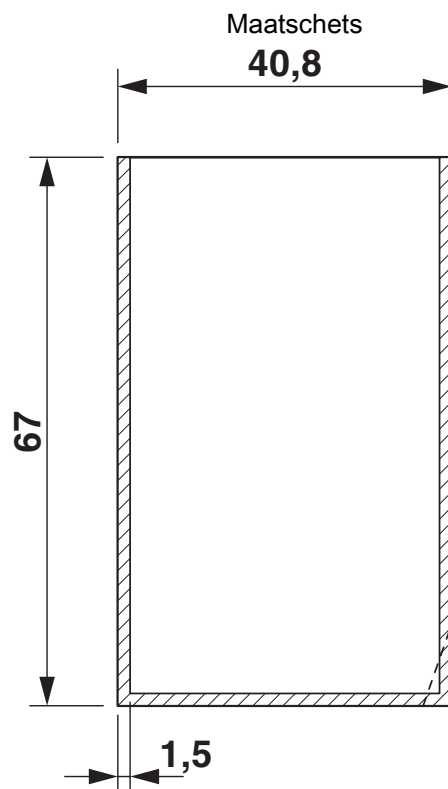

Geldt voor printplaat 1; 3; 5 en 6, zie detailtekening

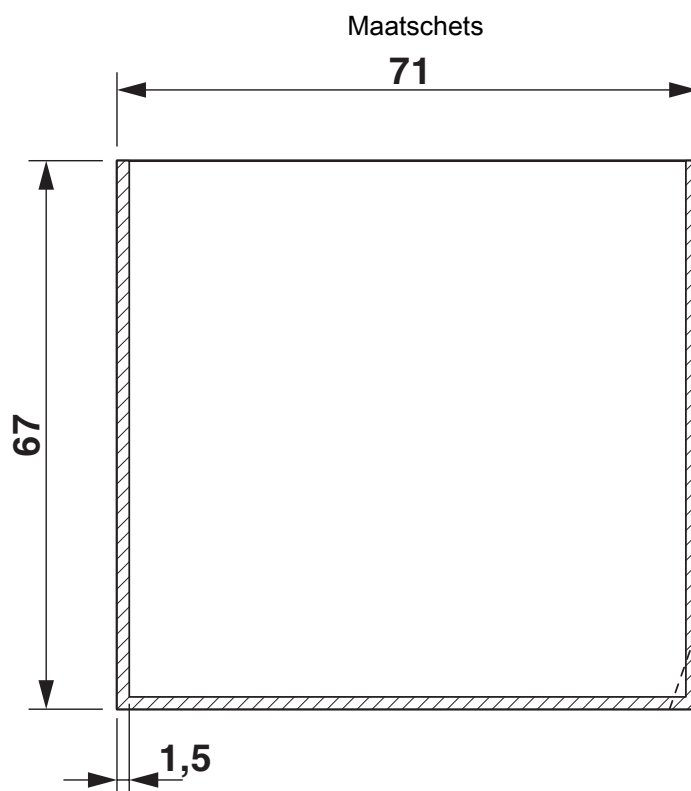


Geldt voor printplaat 7 en 12, zie detailtekening

EG 45-A/ABS GN - Bovenste behuizingsdeel

2764179


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764179>

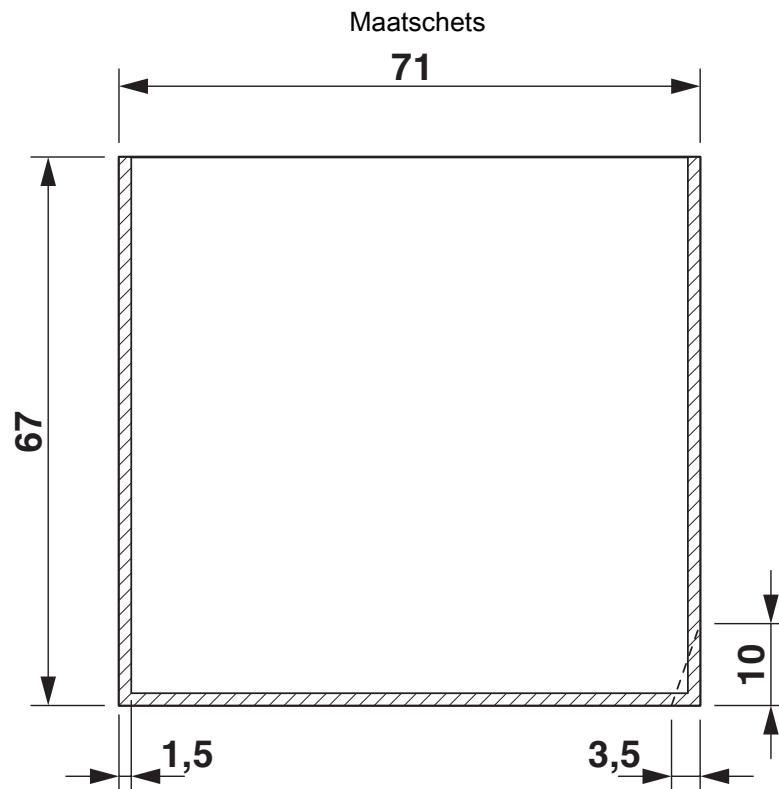

Geldt voor printplaat 10, zie detailtekening

2764179


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764179>

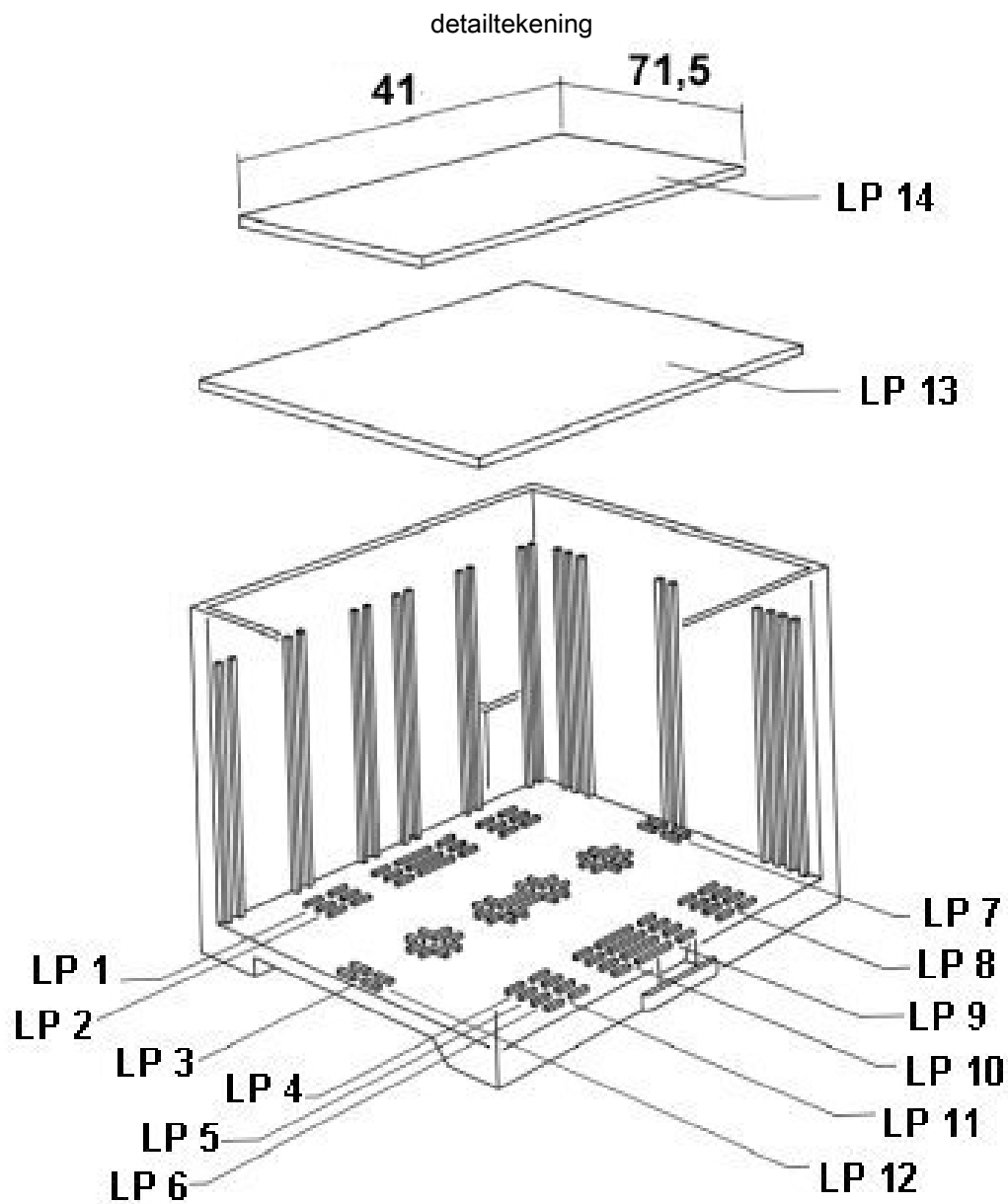

Geldt voor printplaat 13

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764179>

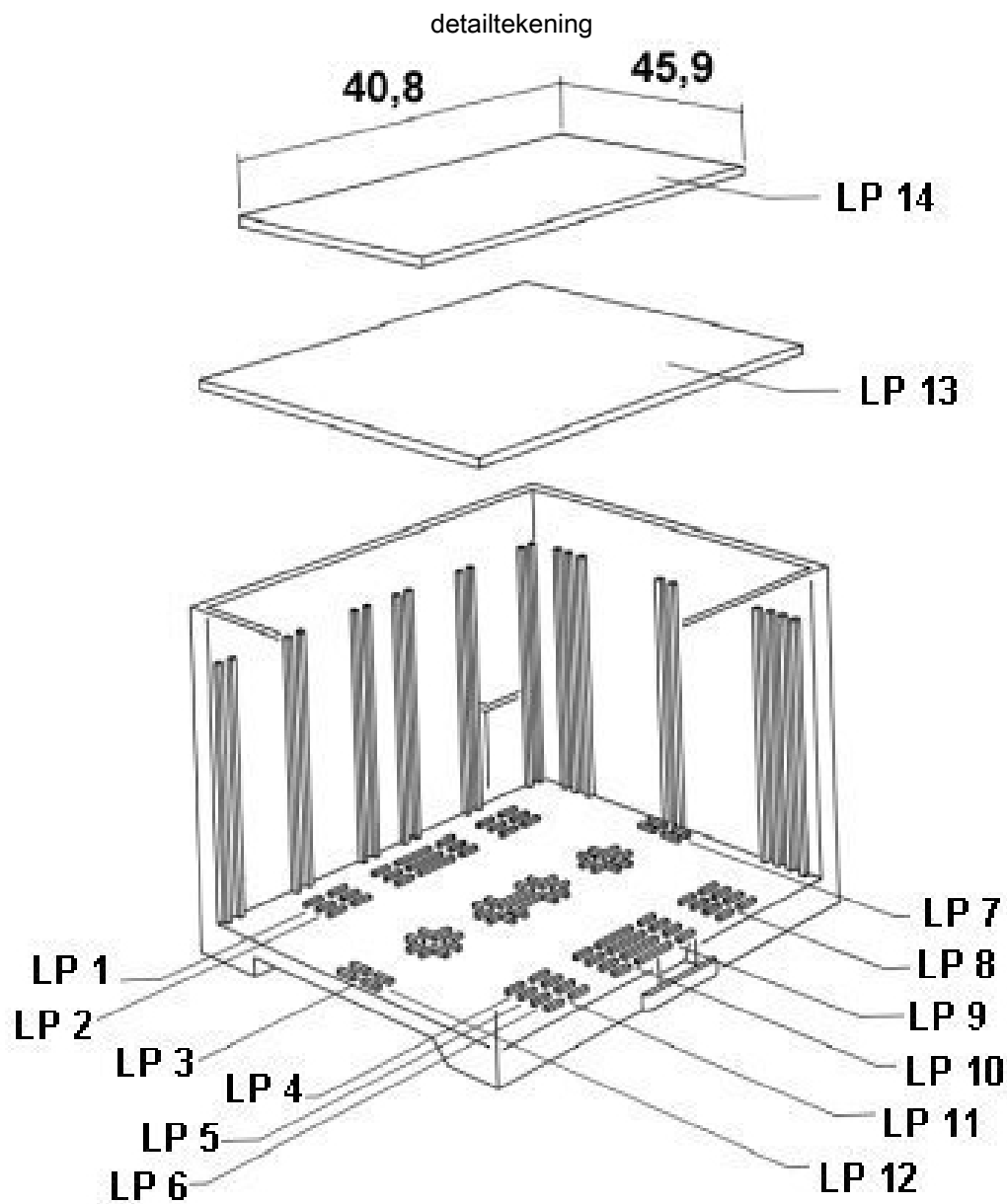

Geldt voor printplaat 14

EG 45-A/ABS GN - Bovenste behuizingsdeel



2764179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764179>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764179>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

EG 45-A/ABS GN - Bovenste behuizingsdeel



2764179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764179>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl