

EMG 15-B3 - Elektronica behuizing

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2947815>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Leeg moduul, bestaande uit behuizing, aansluitklemmen MKDS 3 en printplaat



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2947815
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHCBA
Productcode	ACHCBA
GTIN	4017918082925
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	32,15 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	32,15 g
Douanetarifnummer	85369010
Land van herkomst	DE

EMG 15-B3 - Elektronikabehuizing

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2947815>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Stapelbehuizingenset
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Behuizingsserie	EMG
Productfamilie	EMG
bouwworm	onderste behuizingsdeel, optioneel afneembare afdekkap, aansluittechniek geïntegreerd, printplaat geïntegreerd
aantal polen	6
Rastermaat	5 mm
uitvoering	Onderste en bovenste deel met universele voet met printplaat en soldeerstiften die op aansluitklemmen MKDS3/... gemonteerd zijn

Afmetingen

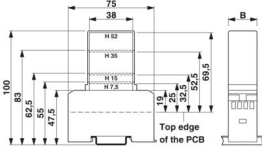Maatschets	
Breedte	15 mm
Bouwhoogte	47,5 mm
hoogte NS 35/7,5	55 mm
	100 mm
diepte	75 mm
lengte	75 mm
Rastermaat	5 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	polycarbonaat, glasvezelversterkt
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

EMG 15-B3 - Elektronikabehuizing

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2947815>



Tekeningen

Maatschets




1 = bovenzijde printplaat B = moduulbreedte

EMG 15-B3 - Elektronikabehuizing

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2947815>

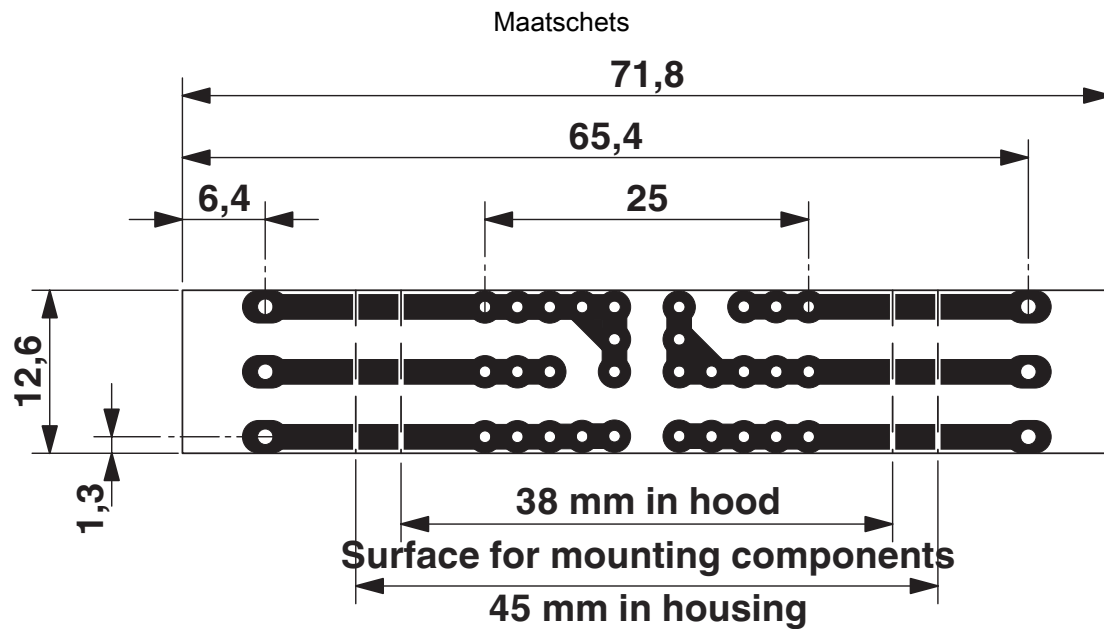

Raster: 5 mm

a = bruikbaar oppervlak in de afdekkap 38 mm

b = bruikbaar oppervlak in de behuizing 45 mm

EMG 15-B3 - Elektronikabehuizing

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2947815>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	58d9f86d-34dd-474d-bd58-feec1b4ae03d