

REL-SW120/B104 - Enkel relais



2960397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2960397>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



KAMMRELAIS®, contact B 104, afmeting 1, zwakstroomcontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 120 V AC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2960397
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK6192
GTIN	4017918086794
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	42,45 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	38,1 g
Land van herkomst	DE

REL-SW120/B104 - Enkel relais



2960397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2960397>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afzonderlijke relais
Levensduur mechanisch	ca. 10^7 schakelingen

Onderhoudsstatus gegevens

datum laatste dataonderhoud	19.03.2025
-----------------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Testspanning (Wikkeling/contact)	500 V AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact)
Testspanning (wisselcontact/wisselcontact)	500 V AC (50 Hz, 1 min., wisselcontact/wisselcontact)

Ingangsgegevens

Spoelzijde

Nominale ingangsspanning U_N	120 V AC
Ingangsspanningsbereik	96 V AC ... 132 V AC
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op U_N	0,8 ... 1,1
aanspreektijd typ.	4 ms ... 15 ms
afvaltijd bereik typ.	4 ms ... 15 ms
spoelweerstand	3500 $\Omega \pm 10\%$

Uitgangsgegevens

schakelen

Type contactswitch	2 wisselcontacten
type schakelcontact	Enkelvoudig contact
Contactmateriaal	Ag, verguld
Schakelspanning maximaal	125 V AC 150 V DC
Continue grensstroom	2 A
inschakelstroom maximaal	2 A
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal	48 W (bij 24 V DC) 40 W (bij 48 V DC) 40 W (bij 60 V DC) 45 W (bij 110 V DC) 50 VA (bij 125 V AC)


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Tekeningen

schakelschema

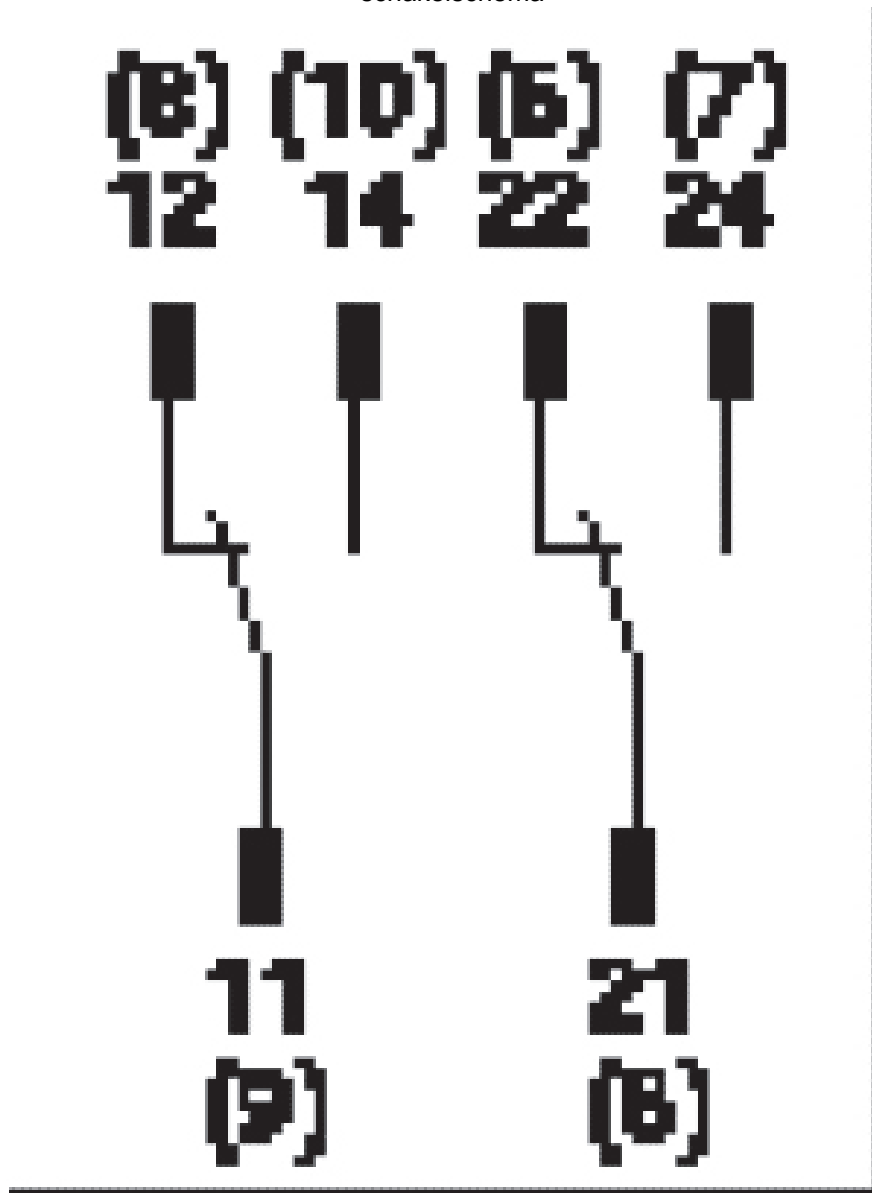

REL-SW120/B104 - Enkel relais

2960397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2960397>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl