


UMK- F32M-VS - Interfacemodul

2970099

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970099>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

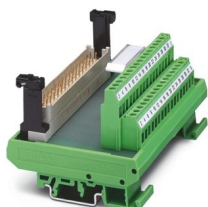

VARIOFACE-moduul, voor connectoren IEC 603/DIN 41612, uitvoering F, 32-polig, bezet in rij z, b, met stiftconnector, kabelbehuizing geschroefd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2970099
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK2187
GTIN	4017918087609
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	203,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,23 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduul
aantal polen	32

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	250 V AC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	4 A

aansluitgegevens

veldniveau

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

besturingsniveau

Aansluitmethode	IEC 603/DIN 41612-aansluiting
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	32

Signalering

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

Afmetingen

Artikelformaat

Breedte	112,5 mm
Hoogte	77 mm
diepte	62,5 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
isolatiemateriaal behuizingen	onversterkt polyamide PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 70 °C

UMK- F32M-VS - Interfacemodul

2970099

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970099>



Normen en bepalingen

normen / bepalingen	DIN VDE 0110
---------------------	--------------

Montage

Inbouwpositie	willekeurig
---------------	-------------

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

UMK- F32M-VS - Interfacemodul

2970099

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970099>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl