

PLC-BSP- 5DC/ 1/ACT - Relaissokkel



2980254

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2980254>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



6,2 mm PLC-basisklem voor uitgangsfuncties met veerdrukaansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, met retourgeleideraansluiting (BB), 1 maakcontact, ingangsspanning: 5 V DC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2980254
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	08
Productcode	DK6221
GTIN	4017918876739
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	26,64 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	24,8 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaissokkel
Productfamilie	PLC-INTERFACE
toepassing	Uitgangsfunctie
inbegrepen in de set	2980157 PLC-OSP- 5DC/ 24DC/ 2/ACT
Bedrijfstoestand	100 % ED
mogelijke bezetting	miniaturrelais, REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21

Elektrische eigenschappen

beveiligingsschakeling	vrijloopdiode, polariteitsdiode
------------------------	---------------------------------

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	5 V DC
beveiligingsschakeling	Vrijloopdiode
Nominale ingangsspanning U_N	5 V DC

Uitgangsgegevens

mogelijke bezetting	miniaturrelais, REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21
---------------------	--

aansluitgegevens

Ingangszijde

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Uitgangszijde

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Signalering

statusindicatie	LED
-----------------	-----

Afmetingen

Breedte	6,2 mm
Hoogte	80 mm
diepte	94 mm

PLC-BSP- 5DC/ 1/ACT - Relaissokkel



2980254

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2980254>

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)	V0 (Behuizing)

Omgevings- en levensduuromstandigheden


Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C


Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

Tekeningen

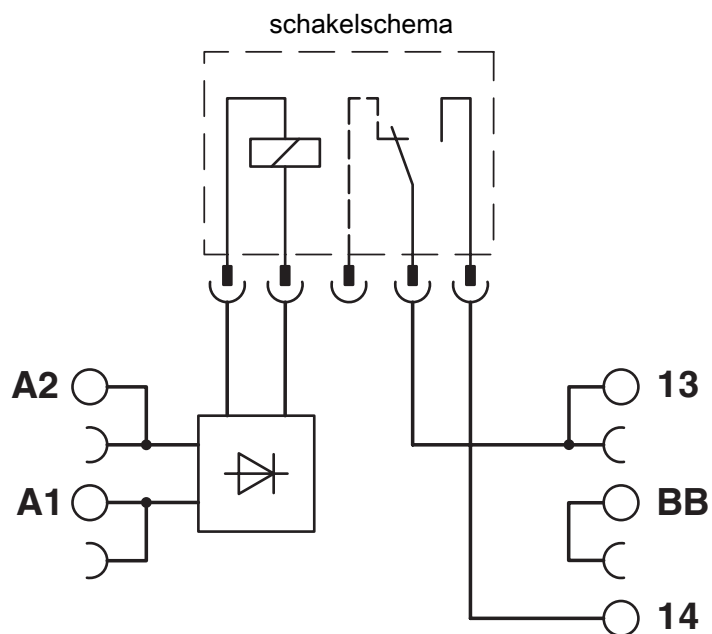

schakelschema

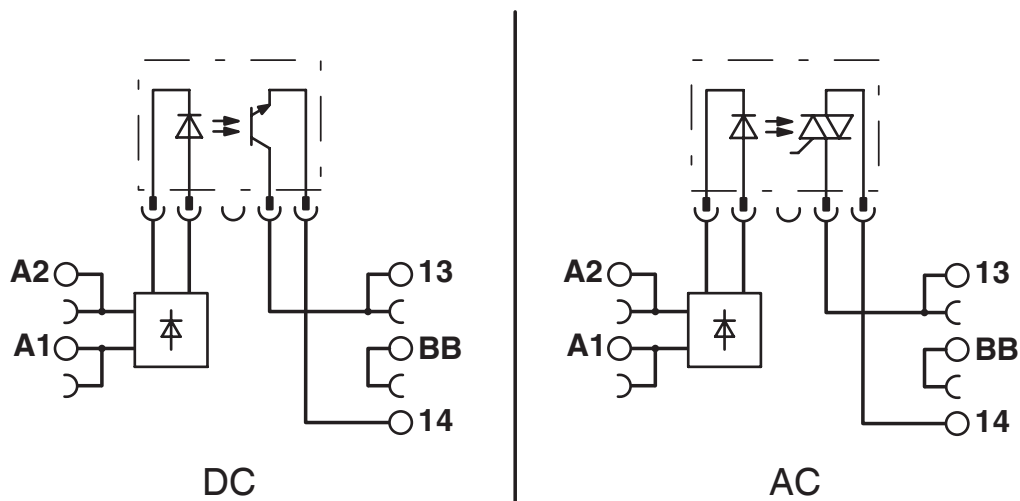

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---