

FBSRH 3-8 - Kortsluitsteker

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3033803>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kortsluitsteker, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 3, kleur: rood

Uw voordelen

- De brug beschikt over een aangespoten uittrekhulp en kan zo comfortabel en zonder gereedschap voor individuele doorverbindingen worden gebruikt

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3033803
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE2Z2X
Productcode	BE2Z2X
GTIN	4046356666923
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,252 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,752 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kortsluitsteker
aantal polen	3
Rastermaat	8,2 mm

Elektrische eigenschappen

belastingstroom maximaal	32 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
--------------------------	--

aansluitgegevens

belastingstroom maximaal	32 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
--------------------------	--

Afmetingen

Breedte	22,9 mm
Hoogte	40,3 mm
diepte	40,3 mm
Rastermaat	8,2 mm

Materiaal


Kleur	rood (RAL 3001)
materiaal	Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA

Montage

montagetechniek	steekmontage
-----------------	--------------

Tekeningen

schematekening

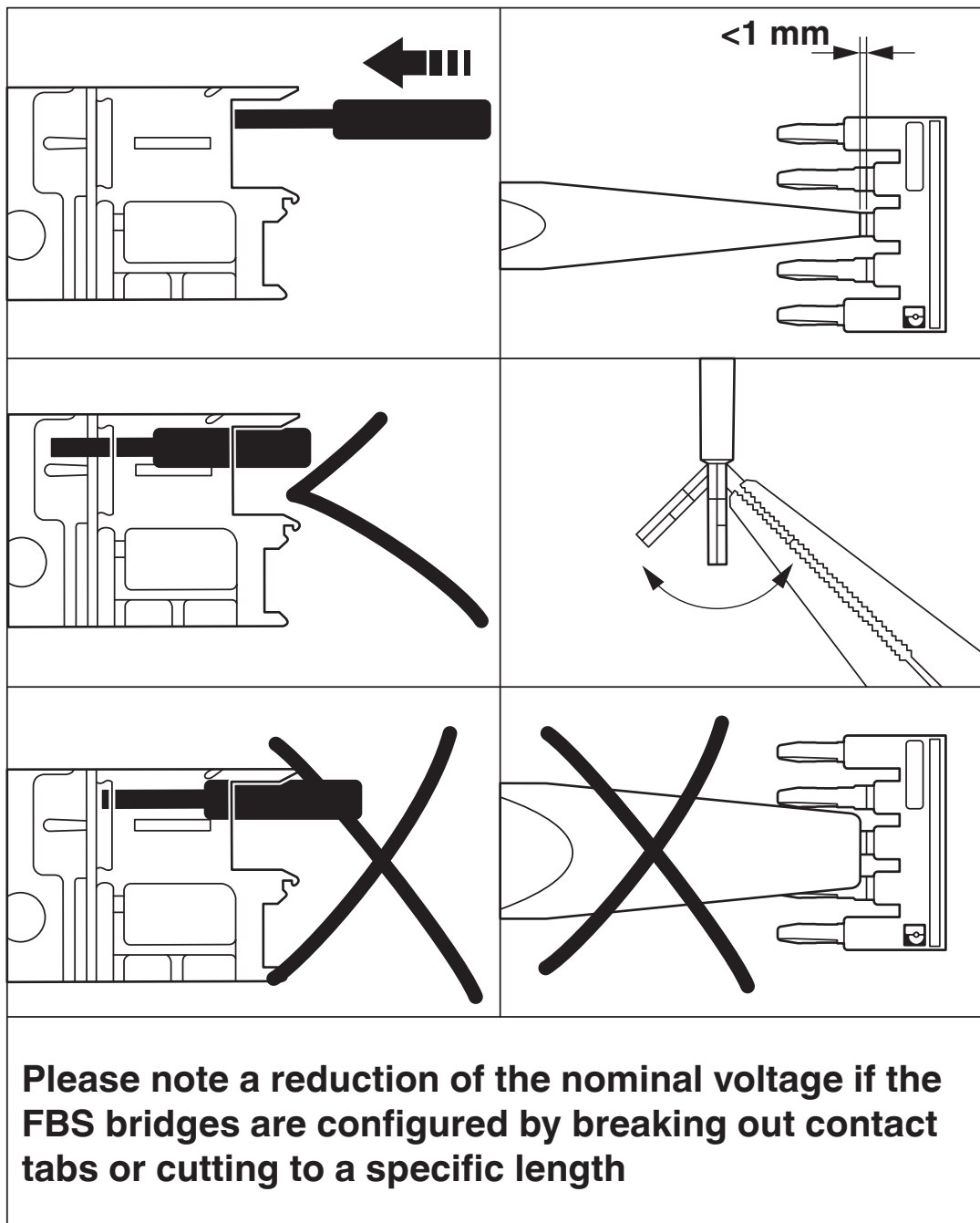

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3033803>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl