

C-RCI 6/M4 - Ringkabelschoen



3240027

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240027>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ringkabelschoen, geel, 4 ... 6 mm², M4

Uw voordelen

- De hulzen zijn conisch gevormd en maken daardoor een eenvoudige en correcte invoer van de ader mogelijk
- De geïsoleerde ringkabelschoenen met kunststofhuls zijn hardgesoldeerd en uitgevoerd met het 'EASY ENTRY'-systeem

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240027
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BH3421
Productcode	BH3421
GTIN	4046356452045
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,834 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,832 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	CN

C-RCI 6/M4 - Ringkabelschoen

3240027

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240027>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Halogeenvrij
	Met "Easy Entry"-systeem
	Gesoldeerd
	PA geïsoleerd

Afmetingen

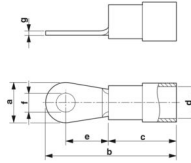Maatschets	
Breedte	9,5 mm
hulslengte	26,7 mm
lengte isolatiehuls	14 mm
striplengte maximaal	9 mm
afstand midden-isolatiehuls	8 mm
min. materiaaldikte	1 mm
binnenafmeting isolatiekraag	6,6 mm

Binnenafmeting	
Binnendiameter	4,3 mm

Materiaal

Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
coating	vertind
Isolatiemateriaal	PA
toevoegingen	halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	26,7 mm
------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Optimale omgevingstemperatuur (opslag/transport)	20,00 °C 50,00 % Luchtvochtigheid (RH), opslag in gesloten originele verpakking. Vermijden van directe zoninstraling en warmtetoevoer.
--	--

C-RCI 6/M4 - Ringkabelschoen

3240027

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240027>



omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 105 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-20 °C ... 100 °C
temperatuur kortstondig	100 °C

C-RCI 6/M4 - Ringkabelschoen


3240027

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240027>



Tekeningen

Maatschets

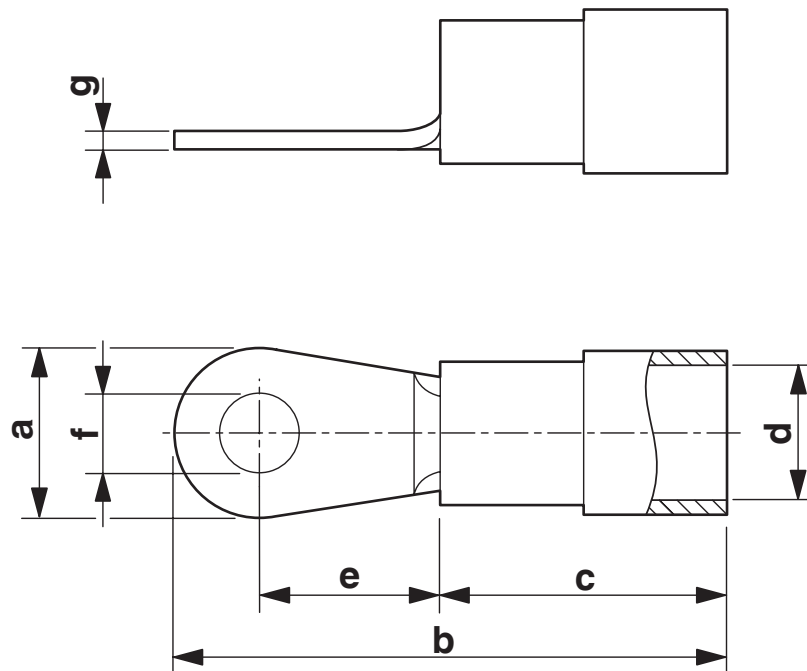

C-RCI 6/M4 - Ringkabelschoen



3240027

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240027>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 6/M4 - Ringkabelschoen

3240027

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240027>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl