


CD 100X60 BU - Bedradingskanaal

3240323

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240323>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

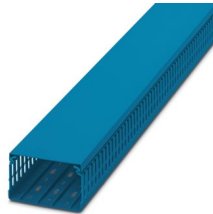

Bedradingskanaal voor de installatie en montage in schakelkasten, blauw, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 100 mm, hoogte: 60 mm, lengte: 2000 mm

Uw voordelen

- Dankzij breukplaatsen zonder gereedschap, braamvrij verwijderen van de profielen
- De PPS CD bedradingskanaalschaar maakt eenvoudig, moeiteloos en braamvrij snijden mogelijk dankzij de hefboomoverbrenging en de speciale snijgeometrie
- Gemakkelijk, krachtbesparend en braamvrij snijden met de bedradingskanaalschaar CUTFOX-CD
- De brede, schuine koppen van de bedradingskanaalprofielen garanderen een eenvoudige montage en een perfecte bevestiging van de afdekplaat
- Veilige geleiding van de gelegde kabels door zijdelings in de profielen vast te klikken draadbevestigingsbeugels
- De bedradingskanalen kunnen op eenvoudige wijze met kunststof splijtnagels worden vastgezet

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240323
Verpakkingseenheid	8 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	8 Stuks
Verkoopcode	BE7432
Productcode	BE7432
Cataloguspagina	Pagina 581 (C-3-2019)
GTIN	4046356508032
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.750 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.750 g
Douanetariefnummer	39259020
Land van herkomst	DE

CD 100X60 BU - Bedradingskanaal

3240323

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240323>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bedradingskanaal
-------------	------------------

aansluitgegevens

nominale aderdoorsnede	3746 mm ²
------------------------	----------------------

Afmetingen

Breedte	100 mm
Hoogte	2000 mm
diepte	60 mm
lengte	2000 mm

Materiaal

Kleur	blauw (RAL 5015)
materiaal	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	loodvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C
--------------------------------	------------------

CD 100X60 BU - Bedradingskanaal

3240323

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240323>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 100X60 BU - Bedradingskanaal

3240323

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240323>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl