

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Kabelschoen



3240532

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240532>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vlakstiftkabelschoen, blauw, 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, stiftafmetingen 20 x 2,8 mm

## Uw voordelen

- Hardgesoldeerde perszone voor maximale uittrekkrachten in combinatie met CRIMPFOX RCI...-tangen
- Eenvoudige en veilige aderinvoer met 'EASY ENTRY'
- Halogeenvrij
- Elektrolytisch vertind

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3240532       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BH3461        |
| Productcode                             | BH3461        |
| GTIN                                    | 4046356528023 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,72 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,71 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85369010      |
| Land van herkomst                       | CN            |

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Kabelschoen

3240532

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240532>




## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Producttype       | Verbindingen             |
| Producteigenschap | Halogeenvrij             |
|                   | Met "Easy Entry"-systeem |
|                   | Gesoldeerd               |
|                   | PA geïsoleerd            |

### Afmetingen
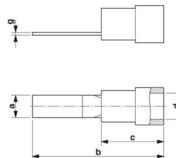
|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                   |  |
| Breedte                      | 2,8 mm                                                                             |
| hulslengte                   | 20 mm                                                                              |
| lengte isolatiehuls          | 11 mm                                                                              |
| Lang contactbereik           | 9 mm                                                                               |
| striplengte maximaal         | 8 mm                                                                               |
| min. materiaaldikte          | 0,8 mm                                                                             |
| binnenafmeting isolatiekraag | 4,5 mm                                                                             |

### Materiaal

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Kleur                              | blauw (RAL 5015)       |
| materiaal                          | Cu                     |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                     |
| coating                            | elektrolytisch vertind |
| Isolatiemateriaal                  | PA                     |
| toevoegingen                       | halogeenvrij           |

### Mechanische eigenschappen

#### Technische gegevens

|            |       |
|------------|-------|
| hulslengte | 20 mm |
|------------|-------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 105 °C |
| temperatuur langdurig          | 105 °C            |
| temperatuur kortstondig        | 120 °C            |

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Kabelschoen


3240532

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240532>



## Tekeningen

Maatschets

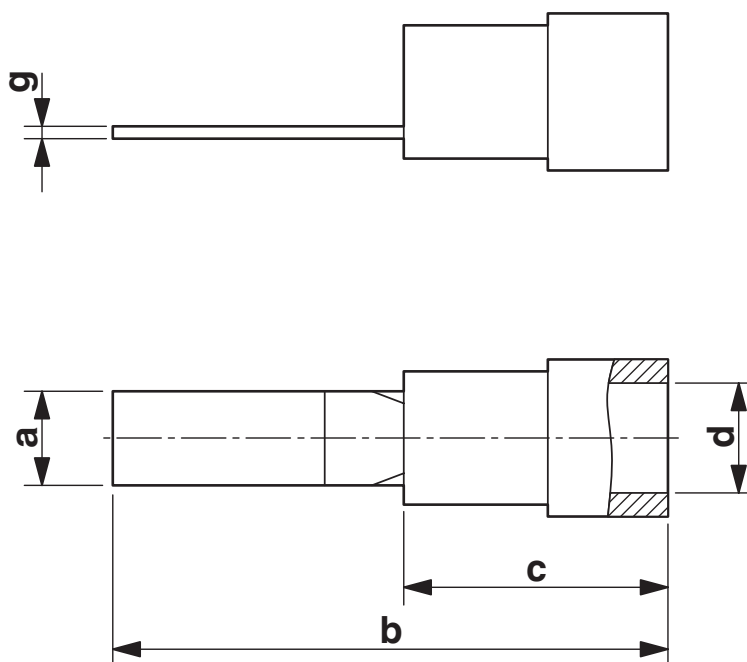

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Kabelschoen

3240532

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240532>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Kabelschoen

3240532

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240532>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)