


CD-HF 80X60 BU - Bedradingskanaal

3240600

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240600>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

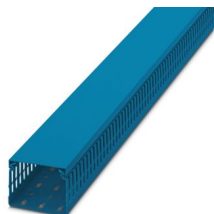

Bedradingskanaal voor de installatie en montage in schakelkasten, blauw, halogeenvrij, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 80 mm, hoogte: 60 mm, lengte: 2000 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240600
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7442
Productcode	BE7442
GTIN	4046356630177
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	976 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	976 g
Douanetariefnnummer	39259020
Land van herkomst	DE

CD-HF 80X60 BU - Bedradingskanaal

3240600

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240600>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bedradingskanaal
-------------	------------------

aansluitgegevens

nominale aderdoorsnede	2970 mm ²
------------------------	----------------------

Afmetingen

Breedte	80 mm
Hoogte	2000 mm
diepte	60 mm
lengte	2000 mm

Materiaal

Kleur	blauw (RAL 5015)
materiaal	PC/ABS
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
toevoegingen	halogeenvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C
--------------------------------	------------------

CD-HF 80X60 BU - Bedradingskanaal



3240600

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240600>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD-HF 80X60 BU - Bedradingskanaal



3240600

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240600>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl