

# PSB 4/7/6 - Testpropgrad

0303299

E-nummer: 2911606

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0303299>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Testpropgrad, poltal: 1, färg: silverfärgad

## Fördelar

- Det säkra provuttaget sker med mäthylsorna PSB ...
- Alla mäthylsor skruvas i bryggschaktet
- Alla mäthylsor skruvas i bryggschaktet

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0303299       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE1Z3X        |
| Produktnyckel                          | BE1Z3X        |
| GTIN                                   | 4017918000417 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,25 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,17 g        |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# PSB 4/7/6 - Testpropgrad

0303299

E-nummer: 2911606

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0303299>



## Tekniska data

 
### Artikelegenskaper

|            |          |
|------------|----------|
| Produkttyp | Mäthylsa |
| Poltal     | 1        |

### Anslutningsdata

|                |         |
|----------------|---------|
| Anslutningstyp | Kontakt |
|----------------|---------|

### Mått

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss     |  |
| Bredd         | 6 mm                                                                               |
| Höjd          | 6 mm                                                                               |
| Stiftdiameter | 4,1 mm                                                                             |

### Materialuppgifter

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Färg              | silverfärgad       |
| Material, kontakt | Försilvrad mässing |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
|-----------------|------------------|

# PSB 4/7/6 - Testpropgrad


0303299

E-nummer: 2911606

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0303299>



## Ritningar

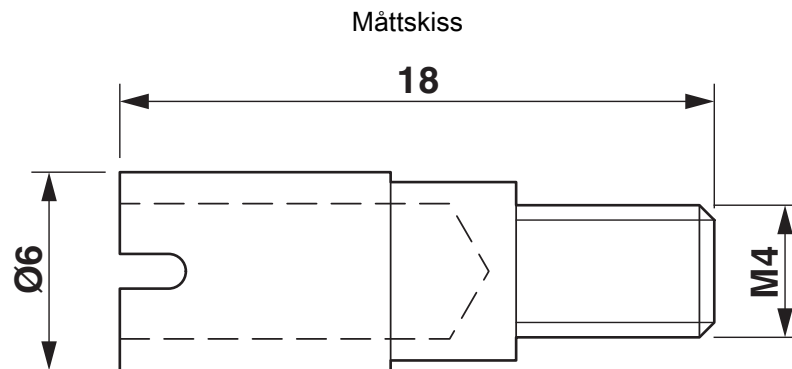

# PSB 4/7/6 - Testpropgrad

0303299

E-nummer: 2911606

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0303299>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

0303299

E-nummer: 2911606

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0303299>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)