


Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

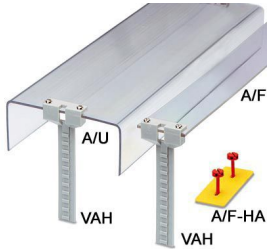

Platt täckhuv, för övertäckning av plintlister, 2 mm tjockt, 8 cm brett, som extra tillbehör finns 2 ändstöd E/UK och 2 inställbara hållare för täckåpor VAH. Den maximala längden är 100 cm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1004995
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH8412
Produktnyckel	BH8412
GTIN	4017918012335
Vikt per styck (inklusive förpackning)	225 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	225 g
Tullnummer	39206100
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Täckprofil
------------	------------

Mått

Bredd	80 mm
Längd	1 m

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	polykarbonat PC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0

27141190

ETIM

ETIM 9.0

EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com