


VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Bandkabel



1432402

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1432402>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

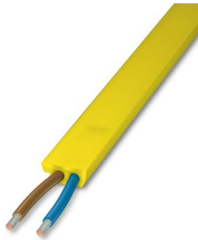

AS-Interface-EPDM-bandkabel i gult, 2 x 1,5 mm², 100 m ring

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1432402
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF1LFA
Produktnyckel	AF1LFA
GTIN	4046356349291
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6 963 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6 717 g
Tullnummer	85444995
Ursprungsland	DE

1432402

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1432402>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel metervara
Sensortyp	AS-Interface
Poltal	2

Gränssnitt

Signaltyp/kategori	AS-Interface
--------------------	--------------

Kabel/ledare

Kabellängd	100 m
Kabelvikt	85 kg/km
Poltal	2
Skärmad	nej
Ledarkonstruktion	2 x 1,5 mm ²
Ledartyp	Bandkabel
Uppbyggnad signalkabel	76x 0,16 mm
AWG signalledning	16
Kabeldiameter	1,5 mm ²
Tråddiameter inklusive isolering	2,5 mm
Ytermantel, material	EPDM (gummi)
Ytermantel / färg	citrongul RAL 1012
Material ledare	förtennad Cu-ledare
Material, ledarisation	EPDM (gummi)
Enkelledare, färg	brun, blå
Vägg tjocklek isolering	ca. 0,50 mm
Märkspänning kabel	32 V (U ₀)
Isolationsspänning	1000 V AC
Övrig beständighet	beständig mot ozon
Speciella egenskaper	silikonfri
Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 85 °C (rörligt ansluten)
	-40 °C ... 85 °C (fast ansluten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Bandkabel



1432402

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1432402>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Bandkabel



1432402

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1432402>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com