

HC-B 10-KMQ-H-O1STM32 - Kapsling

1460302

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460302>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON kopplingskåpa B10, med tvärbygel, höjd 77,5 mm, med gänga 1x M32, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1460302
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4046356695381
Vikt per styck (inklusive förpackning)	207,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	22,22 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 10-KMQ-H-O1STM32 - Kapsling



1460302

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460302>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kopplingskåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B10
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M32
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

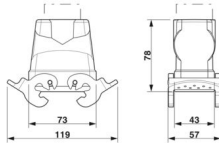Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	77,5 mm
Längd	73 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	rostfritt stål, grepp: PA-GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M32
Låstyp	Bygel

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-KMQ-H-O1STM32 - Kapsling



1460302

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460302>



Ritningar

Måttskiss

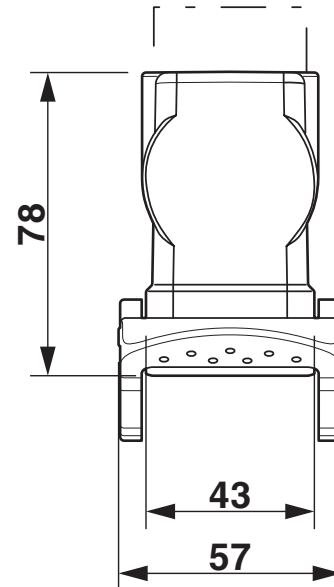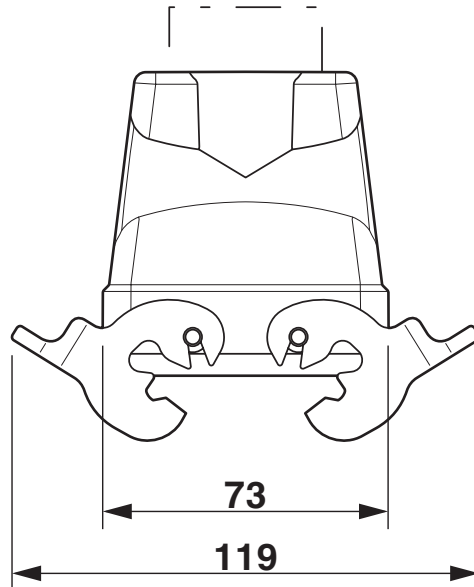

Måttskiss

HC-B 10-KMQ-H-O1STM32 - Kapsling

1460302

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460302>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-B 10-KMQ-H-O1STM32 - Kapsling



1460302

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460302>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com