

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Kapsling

1460322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460322>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON kopplingskåpa B24, med längsbygel, höjd 80,5 mm, med rör 1x M25, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1460322
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4046356794756
Vikt per styck (inklusive förpackning)	305,28 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	300,2 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Kapsling

1460322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460322>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kopplingskåpa
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M25
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

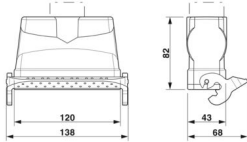Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	82 mm
Längd	120 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	Rostfritt stål, grepp: PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M25
---------------------	--------

Montering

Montageanvisning	för halv- och helförskruvningar
------------------	---------------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Kapsling


1460322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460322>




Ritningar

Måttskiss

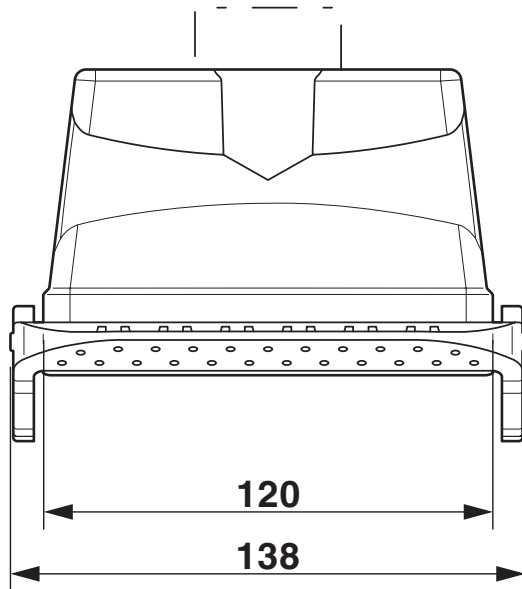

Måttskiss

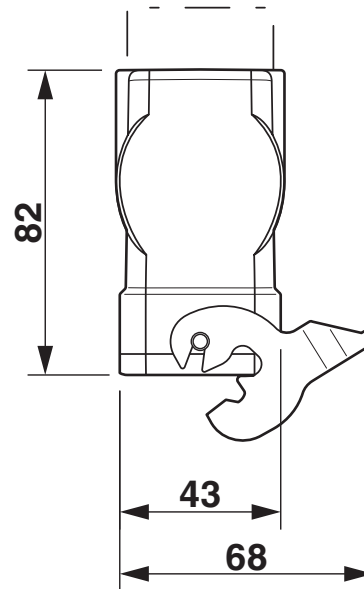

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Kapsling

1460322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460322>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Kapsling

1460322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460322>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com