

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Kapsling



1460373

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460373>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON ADVANCE kåpa B24, med bajonettlås (insexkant) av rostfritt stål, havsvattentät aluminium, höjd 100 mm, med gänga, 1x M32, rak kabelutgång, utan yta; ledande packning (EMC-egenskaper)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1460373
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AAA
Produktnyckel	AF7AAA
GTIN	4046356592727
Vikt per styck (inklusive förpackning)	480,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	480,4 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bajonettlås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Offshore/EMC
Konstruktion	B24
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M32
Fästskruvar	M6
Skärmad	ja
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

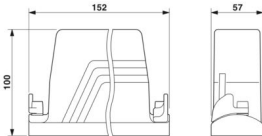Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	100 mm
Längd	152 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR, ledande
Kåpans material	Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig
Material kåpans yta	obehandlad
Material, låsbygel	Rostfritt stål

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Mekaniska egenskaper


Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M32
Låstyp	Skruv


Montering

Montageanvisning	För att uppnå en optimal skärmverkan, ska en isolerande pulverlackering avlägsnas från kopplingsskåpsväggen i packningsområdet
Fästsruvar	M6

Ritningar

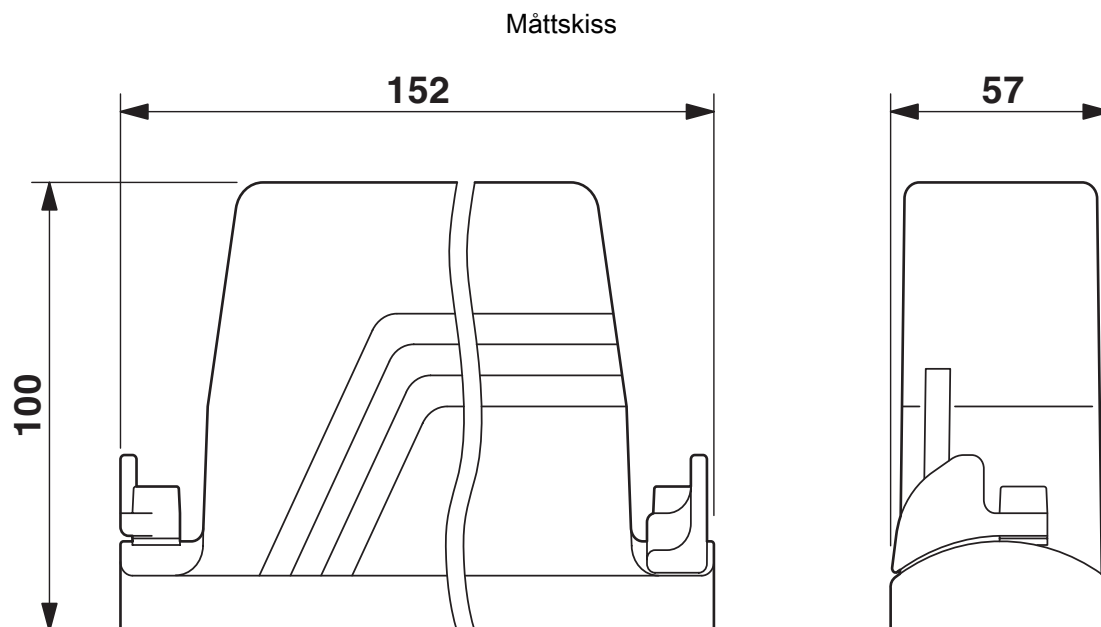

Måttskiss

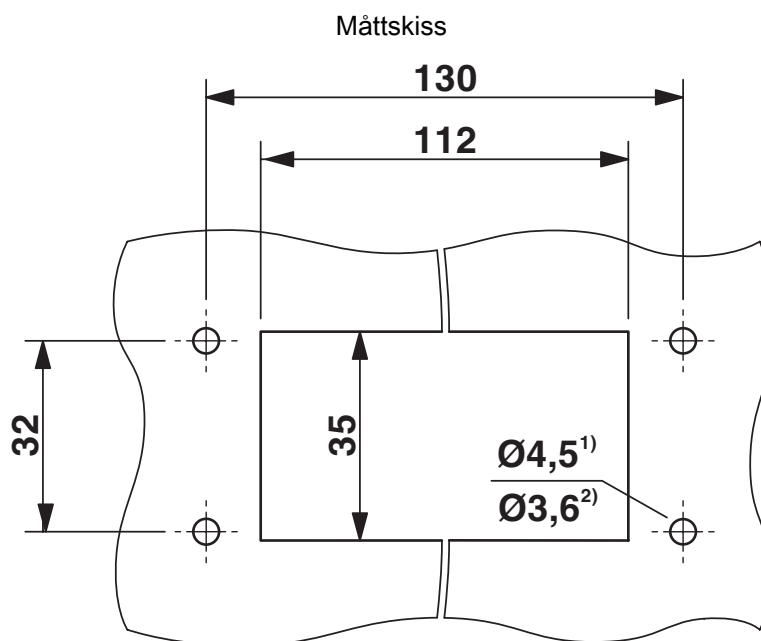

Monteringsöppning

1) vid användning av M4-skravar

2) vid användning av självgående skruvar (Torx® 20, M4)

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Kapsling

1460373

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460373>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460373>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com