

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparatkontakt baksida



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528222>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, Universal, 5-polig, hona, rak, M12, A-kodning, Lödstift

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1528222
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABQCAB
Produktnyckel	ABQEQA
GTIN	4046356023207
Vikt per styck (inklusive förpackning)	24,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	15,904 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparatkontakt baksida



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528222>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Sensortyp	Universal
Poltal	5
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Kåpa	CuZn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Isolator	PBT
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktyta	Au
Material Packning	NBR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 0,003 \Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 1 T\Omega$
Märkspänning U_N	60 V
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Lödstift
Typ av kontakt	Hona

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Kodning	A

Kabel/ledare

Signaltyp/kategori	Universal
--------------------	-----------

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparatkontakt baksida



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528222>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparatkontakt baksida




1528222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528222>

Ritningar

Schematisk ritning

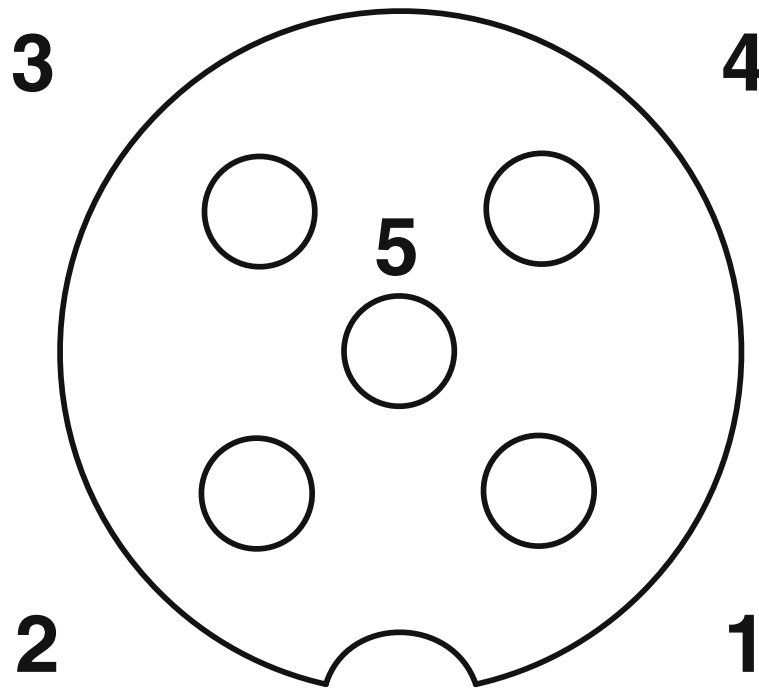

Polbild hona M12, 5-polig, A-kodad, sett från honsidan

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparatkontakt baksida



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528222>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparatkontakt baksida



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528222>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	3af43818-bc53-4a84-bbbc-4be551058295

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com