

VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Kapsling

1583746

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1583746>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kåpa av aluminiumgjutgodslegering, med packning, låsskruvar med cylinderhuvud, för två metriska kabelförskruvningar M25 och M20, vinklad kabelutgång, byggform VC4

Fördelar

- Kåpor med två kablingångar för M20- och M25-förskruvningar.
- Eftersom kabelutgången är vinklad kan kabeln föras in framifrån eller från sidan
- Aluminiumkåpa med större kabelutrymme för högpoliga insatser och kraft-kontaktinsatser

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1583746
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABLAAX
Produktnyckel	ABLAAX
GTIN	4046356183376
Vikt per styck (inklusive förpackning)	298,65 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	298,65 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Kapsling

1583746

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1583746>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	Vid användning av fiberoptisk kabel bör kabeltillverkarens böjradie beaktas.
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa
Produktfamilj	VARIOCON
Konstruktion	VC4
Antal kabelutgångar	2
Typ av förskruvning	M25 / M20 x 1,5
Fästskruvar	M4
Skärmad	nej
Kabelanslutning	sned

Mått

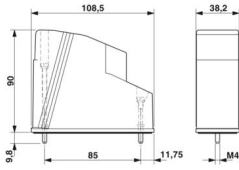Måttskiss	
Höjd	90 mm

Materialuppgifter

Färg	grå-aluminium
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR, ledande
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material, O-ring	NBR
Material, låsskruv	V2A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	M25 / M20 x 1,5
Låstyp	Skruv

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Montering

VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Kapsling

1583746

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1583746>



Fästskruvar	M4
-------------	----


VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Kapsling

1583746

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1583746>



Ritningar

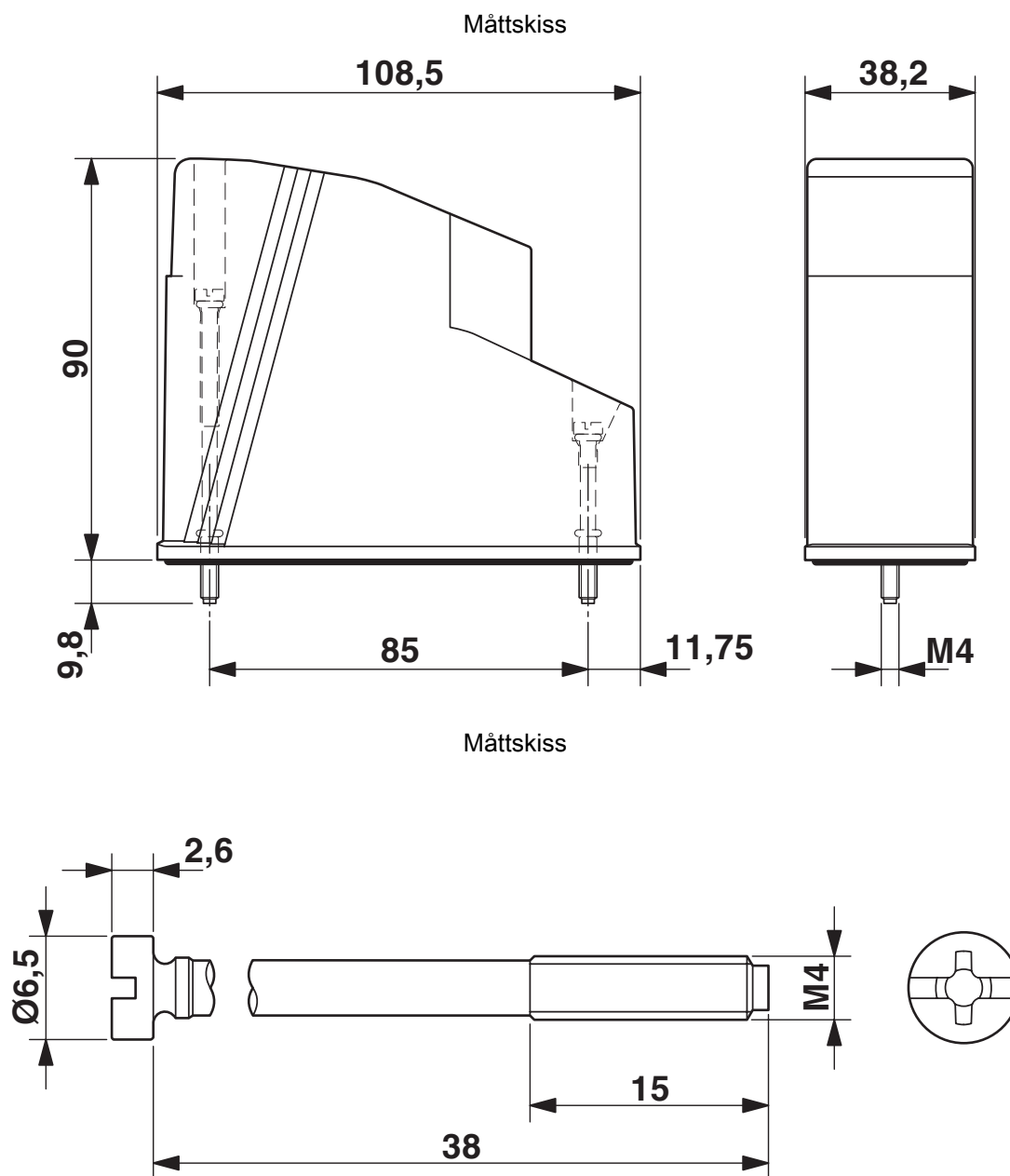


VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Kapsling

1583746

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1583746>



Måttskiss

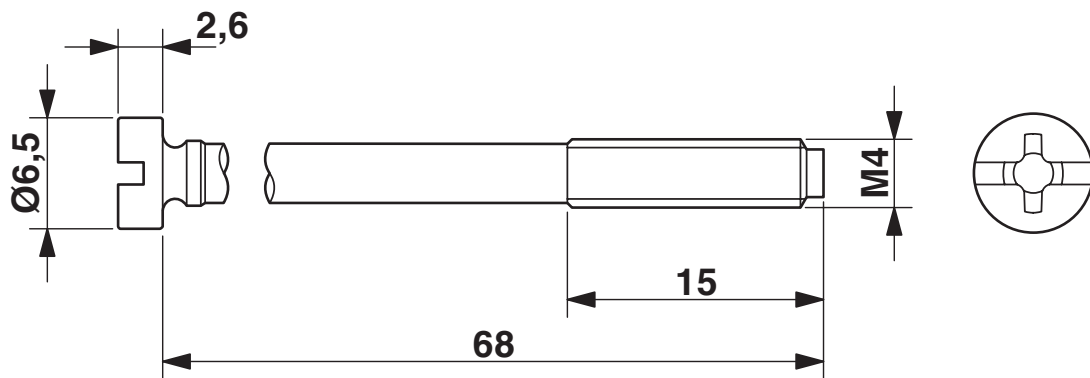

VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Kapsling

1583746

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1583746>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com