

# RC-00000002200 - Kapsling för cirkulär kontakt



1592574

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1592574>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling för cirkulär kontakt, serie: RC, rak, Skruvlåsning, M23, Plattpackning, skärmad: ja, flänsmått: 25 mm x 25 mm, väggjocklek min.: 1 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1592574       |
| Antal/förp.                            | 40 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 40 Styck      |
| Försäljningskod                        | ABRAFP        |
| Produktnyckel                          | ABRAFP        |
| GTIN                                   | 4046356191623 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 26,56 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 24,5 g        |
| Tullnummer                             | 85389099      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# RC-00000002200 - Kapsling för cirkulär kontakt



1592574


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1592574>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Produkttyp   | Kapsling för cirkulär kontakt |
| Serie        | RC                            |
| Användning   | Signal                        |
| Skärmad      | ja                            |
| Typ av gänga | M23                           |

### Mått
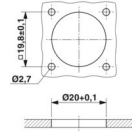
|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss    |  |
| Väggdjocklek | > 1 mm                                                                             |

### Kapslingar

|           |               |
|-----------|---------------|
| Flänsmått | 25 mm x 25 mm |
|-----------|---------------|

### Materialuppgifter

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Material Kåpa                 | GD-Zn |
| Material Kapslingens yta      | Ni    |
| Material Svarvade delar       | CuZn  |
| Material tätnings- och O-ring | FPM   |

### Kontakt

|              |     |
|--------------|-----|
| Konstruktion | rak |
|--------------|-----|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Kapslingsklass  | IP67              |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 125 °C |
| Höjdläge        | 2000 m            |

### Montering

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Monteringssätt | Montering från framsidan/fyrkantsfläns (4x Ø 2,7 mm) |
|----------------|------------------------------------------------------|


# RC-00000002200 - Kapsling för cirkulär kontakt

1592574

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1592574>



## Ritningar

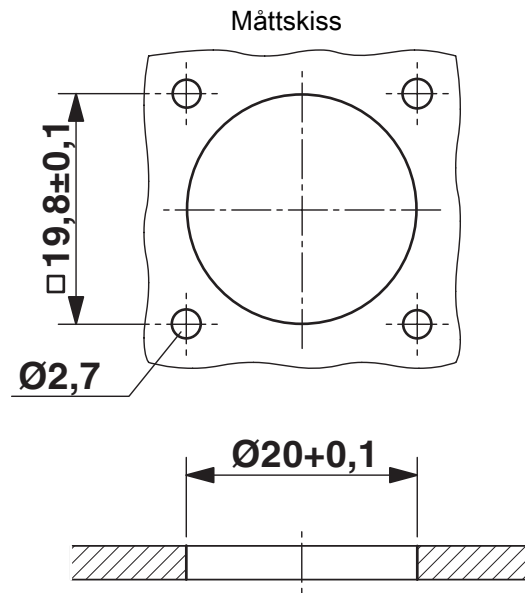

Inbyggningsskiss

# RC-00000002200 - Kapsling för cirkulär kontakt



1592574

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1592574>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003556 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja   |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)          |
| SCIP                                               | 6f73c5f7-8c18-43e6-aa57-4da9450c9796 |