

RC-06P1N1280T1 - Kabelanslutning



1593213

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593213>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M23, Kabelanslutning, rak, Skruvlåsning, Poltal: 6, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödstift, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 9,5 mm, kodning: N

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1593213
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAAA
Produktnyckel	ABRAFA
GTIN	4046356194907
Vikt per styck (inklusive förpackning)	73,13 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	73,13 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-06P1N1280T1 - Kabelanslutning

1593213

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593213>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
------------	----------------------------------

Kontakt

Isolerkropp

Kodning	N
Material (Isolator)	PBT
Material (Kontakt)	CuZn
Material (Kontaktyta)	Ni/Au
Anslutningsfrekvens	50
Anslutningstyp	Lödstift
Kontaktutförande	Stift
Användning	Signal
Poltal	6
Rotationsriktning	standard
Anslutning	6
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1)	6
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	0,08 mm ²
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	2,5 mm ²
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1)	20 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	48 V AC 74 V DC
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Kåpa

Anmärkning	Kontaktinsatser beställs separat
utförande	Kabelanslutning-kapsling
Typ av gänga	M23
Byggform	rak
Låsningstyp	Skruvlåsnings
Pg-genomföring	utan
Material (Kåpa)	Metall
Kapslingsklass (jackad)	IP65 IP67 IP68

Tätning

Ledarens ytterdiameter	7,5 mm ... 9,5 mm
Material, packning	NBR

RC-06P1N1280T1 - Kabelanslutning


1593213

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593213>



Ritningar

Schematisk ritning

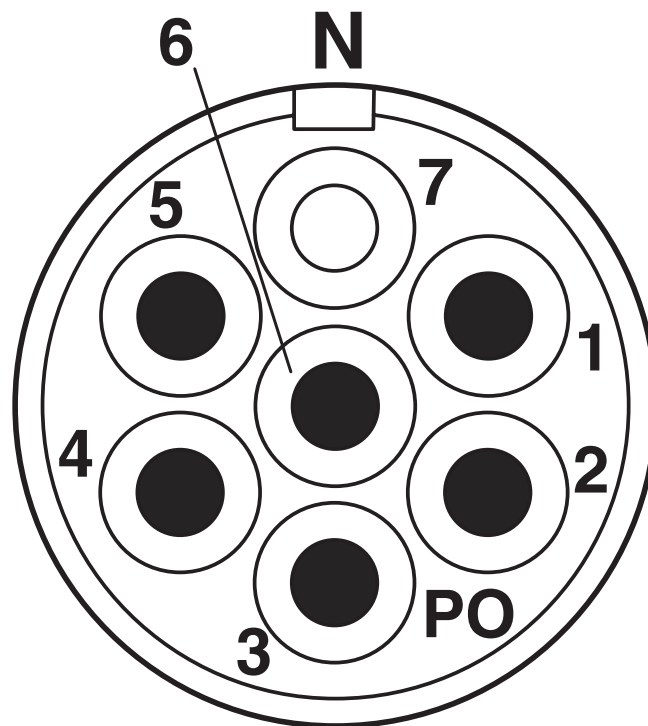

Polbild


RC-06P1N1280T1 - Kabelanslutning

1593213

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593213>



Schematisk ritning

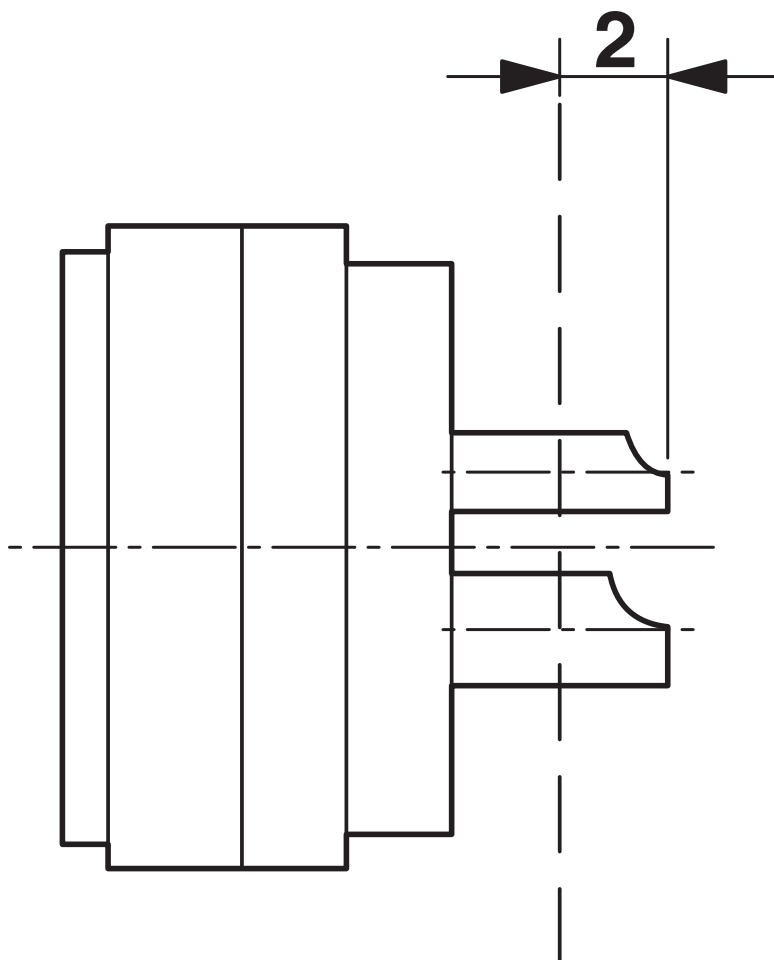

Måttskiss

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com