

RC-07S1N8A0000 - Kontaktinsats



1594731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594731>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 7, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1594731
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABRAFT
Produktnyckel	ABRAFT
GTIN	4046356203043
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,85 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,5 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

RC-07S1N8A0000 - Kontaktinsats

1594731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594731>



Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 2 mm beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Användning	Signal
Poltal	7
Anslutning	7
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

Kontaktdiameter	2 mm
Märkström I_N	20 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning U_N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Materialuppgifter

Material Isolator	PA 6.6
-------------------	--------

Kontakt

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	50 % ... 65 %
--	---------------

RC-07S1N8A0000 - Kontaktinsats


1594731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594731>



Ritningar

Schematisk ritning

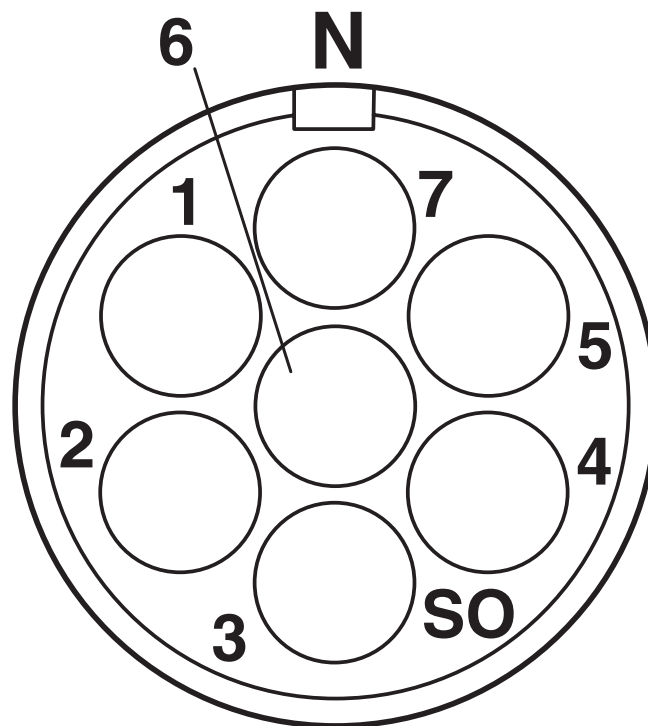

Polbild

RC-07S1N8A0000 - Kontaktinsats



1594731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594731>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-07S1N8A0000 - Kontaktinsats



1594731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594731>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com