

HC-B 16-SML-67/O1M25 - Kapsling

1604784

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604784>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON sockelhus B16, med längsbygel, höjd 67 mm, med rör 1x M25

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1604784
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4017918881740
Vikt per styck (inklusive förpackning)	344,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	344 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 16-SML-67/O1M25 - Kapsling

1604784

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604784>



Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Sockelhus
Användning	Standard
Konstruktion	B16
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M25
Skärmad	nej
Kabelanslutning	vänster (vy mot den öppnade längsbygeln)
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	67 mm
Längd	117 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	Rostfritt stål, grepp: PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M25
Låstyp	Bygel

Montering

Montageanvisning	för halv- och helförskruvningar
------------------	---------------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

HC-B 16-SML-67/O1M25 - Kapsling

1604784

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604784>



Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-SML-67/O1M25 - Kapsling


1604784

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604784>



Ritningar

Måttskiss

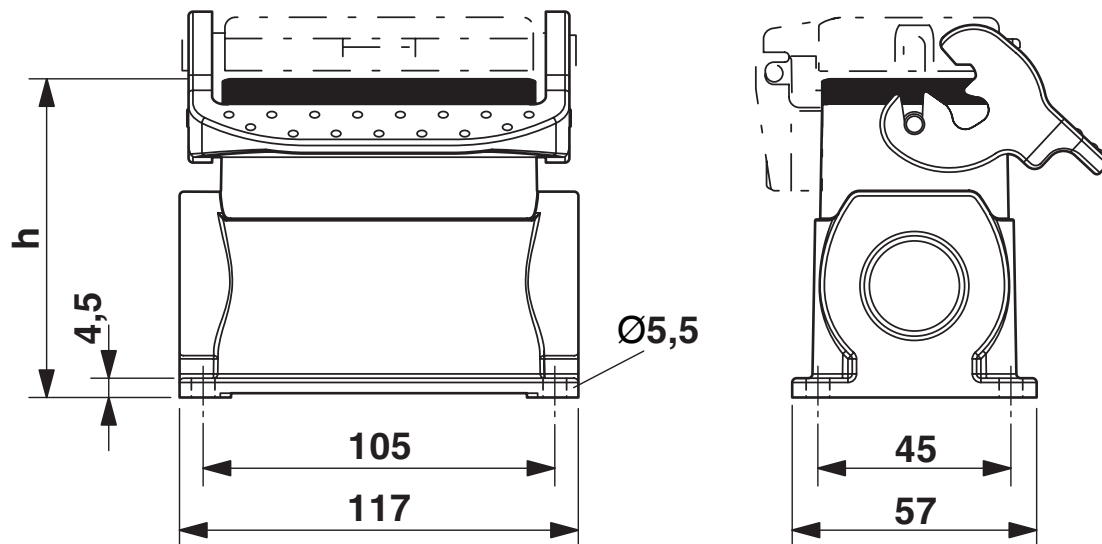

Måttskiss

HC-B 16-SML-67/O1M25 - Kapsling

1604784

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604784>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 16-SML-67/O1M25 - Kapsling



1604784

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604784>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com