

HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Kapsling

1604835

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604835>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON sockelhus B24, med tvärbygel, höjd 67 mm, med rör 1xM25

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1604835
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4017918881511
Vikt per styck (inklusive förpackning)	413,83 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	413,83 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Kapsling

1604835

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604835>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Sockelhus
Användning	Standard
Konstruktion	B24
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M25
Skärmad	nej
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	utan

Mått

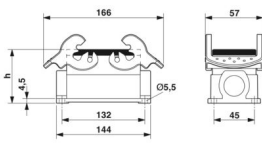Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	67 mm
Längd	144 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	Rostfritt stål, grepp: PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M25
Låstyp	Bygel

Montering

Montageanvisning	för halv- och helförskruvningar
------------------	---------------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
-------------	------

HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Kapsling

1604835

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604835>



Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------


HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Kapsling

1604835

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604835>



Ritningar

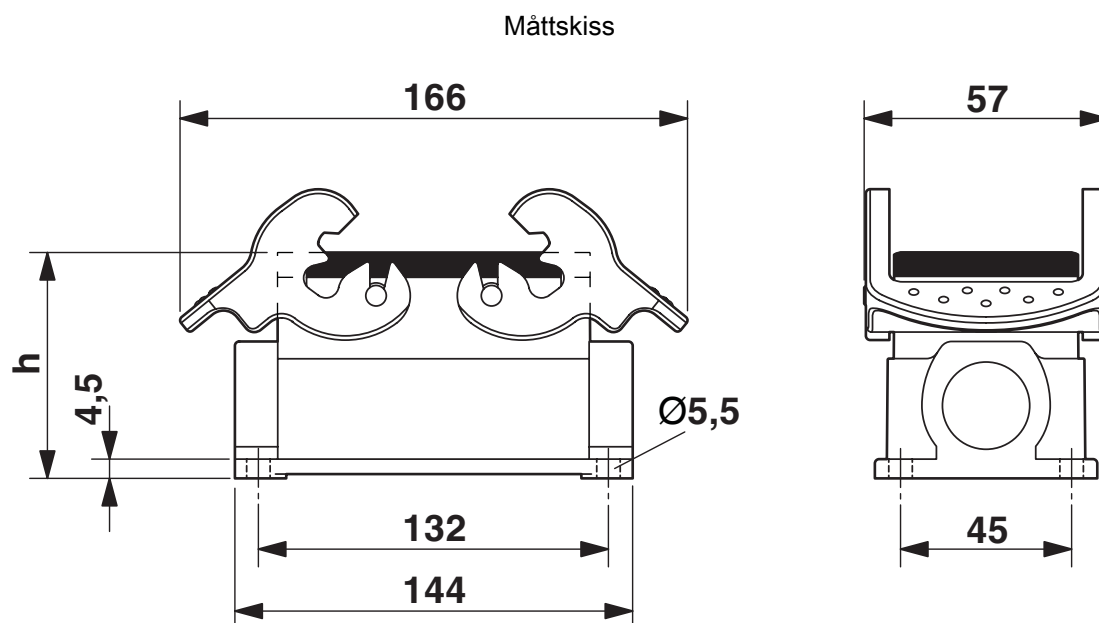

Måttskiss

HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Kapsling

1604835

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604835>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com