

# HC-D 7-SML-57/O1M20/PA - Kapsling



1604886

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604886>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON sockelhus D 7, med längsgående bygel, höjd 25,5 mm, med stöd 1x M20, med öppen botten, PA

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1604886       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | AF7AAE        |
| Produktnyckel                          | AF7AAE        |
| GTIN                                   | 4017918881788 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 26,8 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 25,51 g       |
| Tullnummer                             | 85472000      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# HC-D 7-SML-57/O1M20/PA - Kapsling



1604886

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604886>

## Tekniska data


### Anmärkning

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|

### Artikelegenskaper

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Produkttyp          | Kåpa med bygellås |
| Kapslingstyp        | Sockelhus         |
| Användning          | Standard          |
| Konstruktion        | D7                |
| Antal kabelutgångar | 1                 |
| Typ av förskruvning | 1x M20            |
| Skärmad             | nej               |
| Kabelanslutning     | på sidan          |
| Pg-genomföring      | utan              |

### Mått
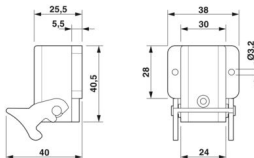
|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss |  |
| Bredd     | 40,5 mm                                                                              |
| Höjd      | 25,5 mm                                                                              |
| Längd     | 24 mm                                                                                |

### Materialuppgifter

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Material, packning  | NBR         |
| Kåpans material     | PA          |
| Material kåpans yta | PA, ljusgrå |
| Material, låsbygel  | PA          |

### Mekaniska egenskaper

#### Mekaniska data

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Typ av förskruvning | 1x M20 |
| Låstyp              | Bygel  |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Skyddsklass | IP54                     |
|             | IP65 (med tätningsskruv) |

# HC-D 7-SML-57/O1M20/PA - Kapsling

1604886


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604886>



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------|-------------------|

## Ritningar

Måttskiss

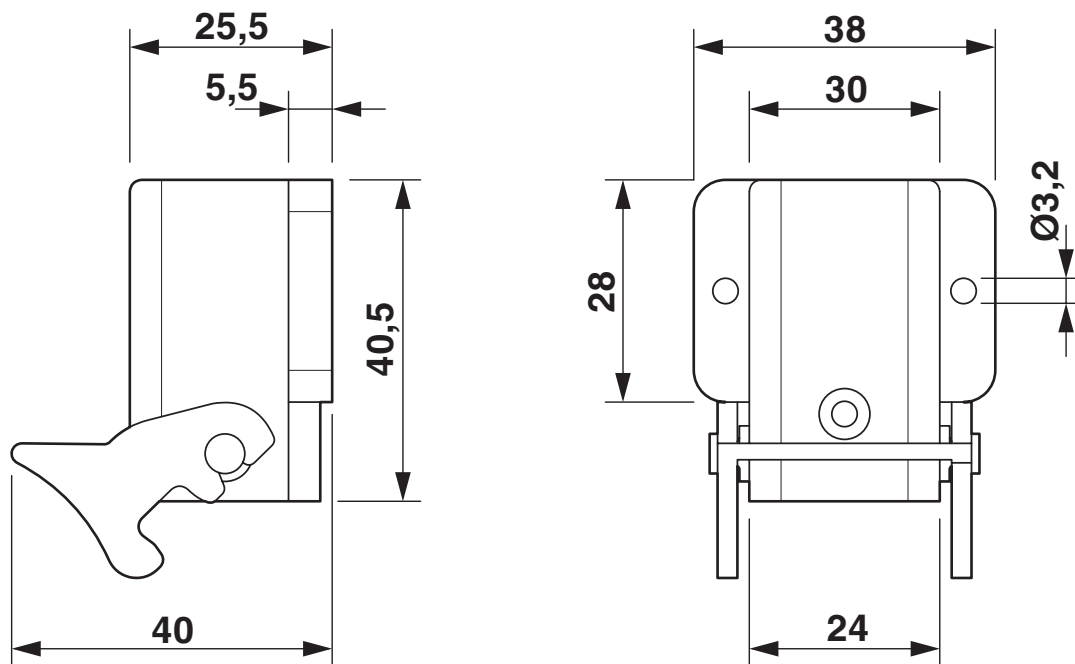

# HC-D 7-SML-57/O1M20/PA - Kapsling

1604886

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604886>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)