

SM-5EE1N8ASA00 - Skåpsgenomföring hane/hona



1605768

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605768>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skåpsgenomföring hane/hona, rak, M40, M40, poltal: 2+3+PE, typ av kontakt: Hona, O-ring axial, 4xØM4, skärmad: ja, kabeldiametrar: 0 mm ... 0 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SM

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1605768
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRCCE
Produktnyckel	ABRBGJ
GTIN	4046356330213
Vikt per styck (inklusive förpackning)	704,37 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	704,37 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SM-5EE1N8ASA00 - Skåpsgenomföring hane/hona



1605768

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605768>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	SM
Användning	Effekt
Poltal	6
Anslutning	2+3+PE
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M40

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tättnings- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt

Märkström I_N	30 A
Märkspänning U_N	250 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	4 kV

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Hona
	Hona

Kontakt

Konstruktion	rak
--------------	-----

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	0 mm ... 0 mm
------------------------	---------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

SM-5EE1N8ASA00 - Skåpsgenomföring hane/hona




1605768

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605768>

Höjdläge	3000 m
----------	--------

Ritningar

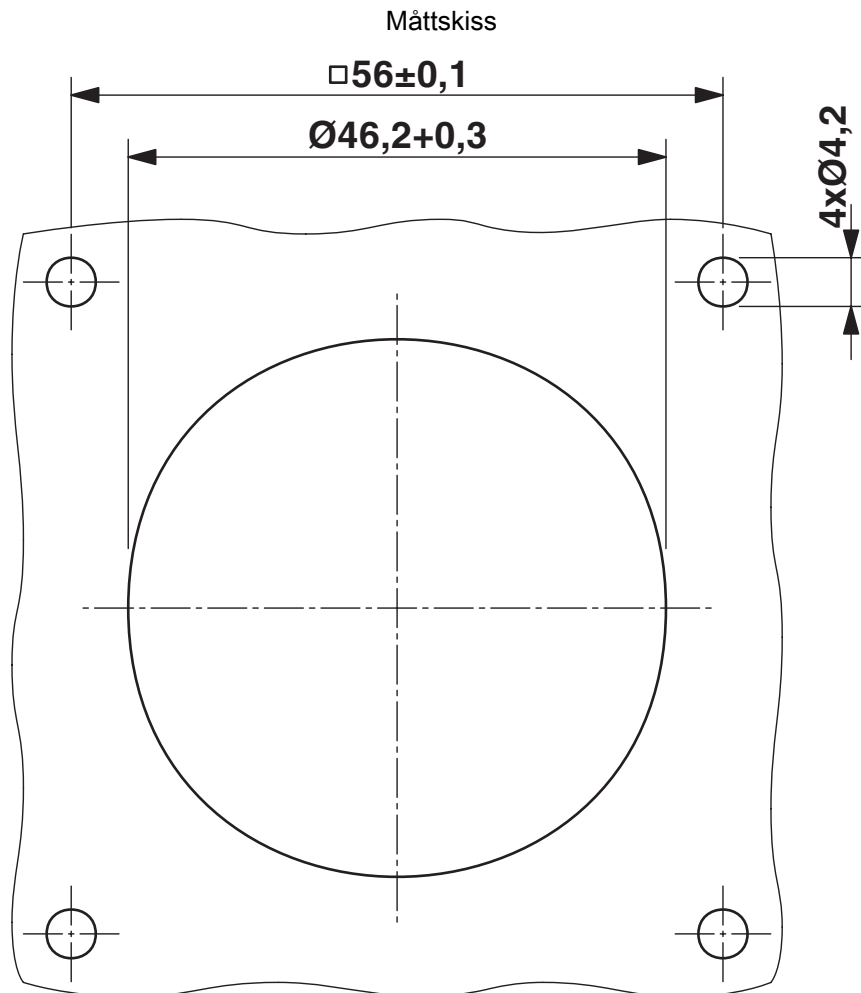


SM-5EE1N8ASA00 - Skåpsgenomföring hane/hona

1605768

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605768>



Måttskiss

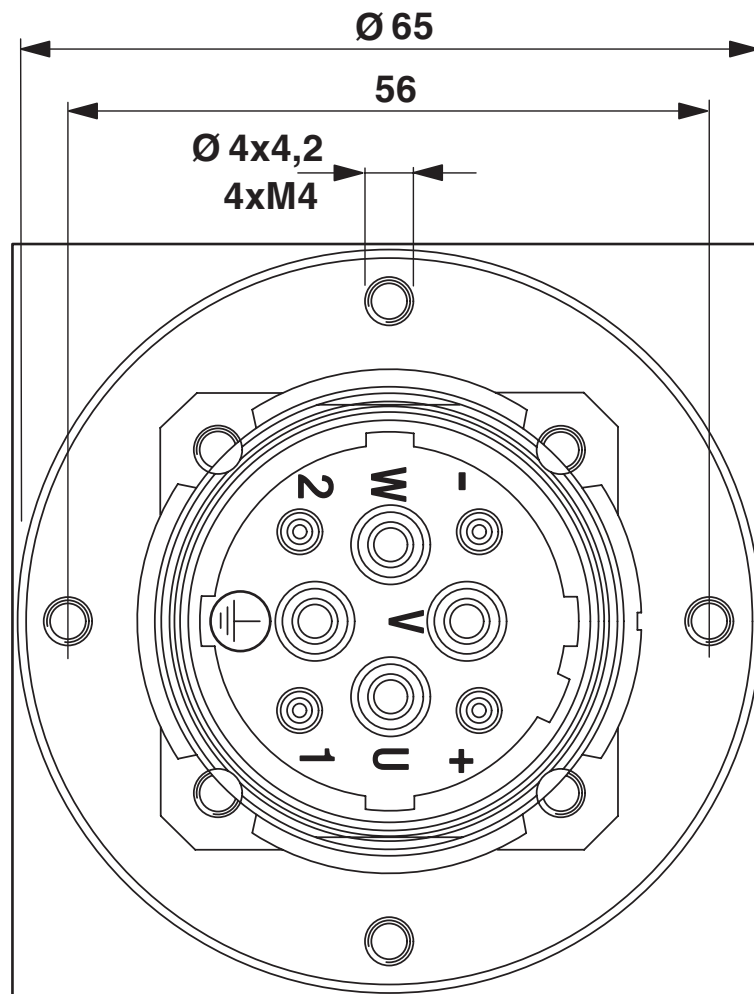


SM-5EE1N8ASA00 - Skåpsgenomföring hane/hona

1605768


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605768>




Måttskiss

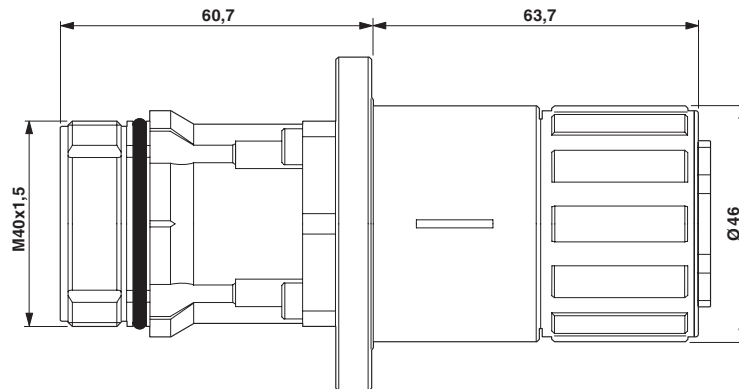

Schematisk ritning

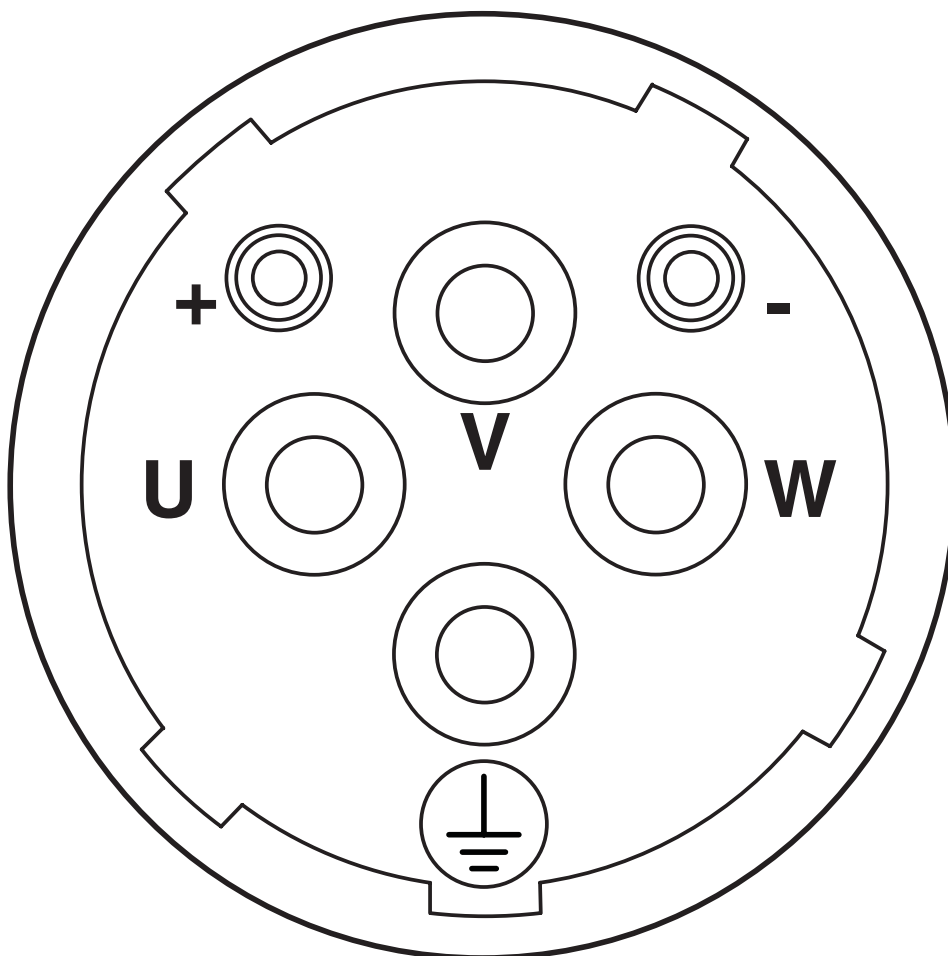

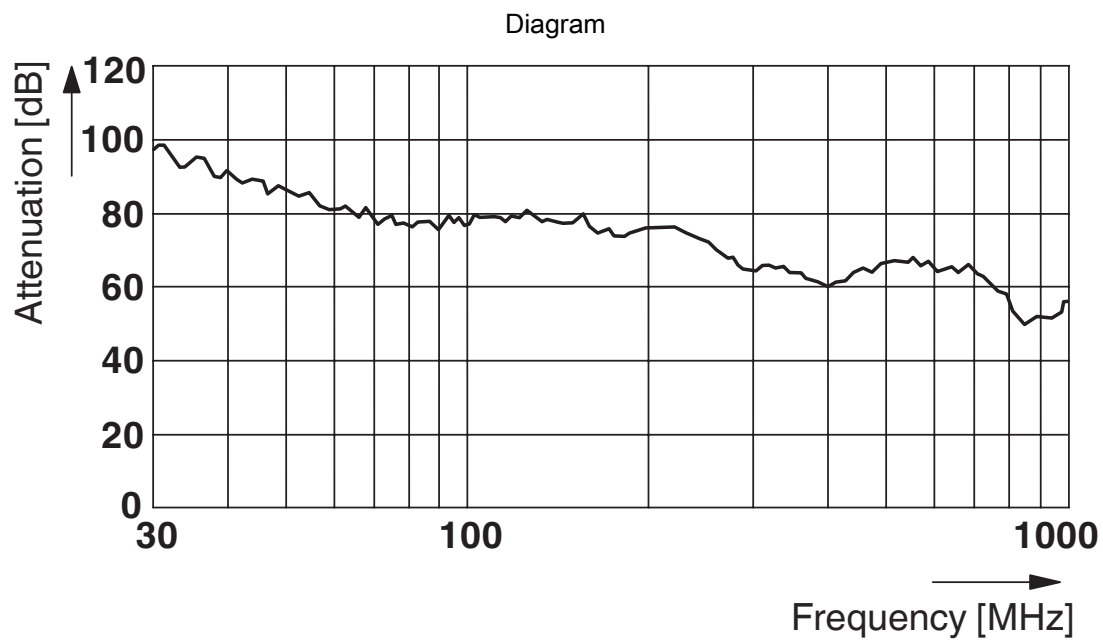

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com