

SM-5EP1N8ACL02 - Genomföring baksida



1605786

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605786>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomföring baksida, rak, Skruvlåsning, M40, poltal: 2+3+PE, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, 4xM4, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm ... 12,5 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SM

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1605786
Antal/förp.	6 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRCCE
Produktnyckel	ABRBGJ
GTIN	4046356254809
Vikt per styck (inklusive förpackning)	574,16 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	574,16 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SM-5EP1N8ACL02 - Genomföring baksida



1605786

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605786>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter 2 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	SM
Användning	Effekt
Poltal	6
Anslutning	2+3+PE
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M40

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tätnings- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

Kontaktdiameter	3,6 mm
Märkström I_N	70 A
Märkspänning U_N	630 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	6 kV

Kontakt: Kontaktgrupp 2

Kontaktdiameter	2 mm
Märkström I_N	70 A
Märkspänning U_N	250 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	4 kV

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Stift

SM-5EP1N8ACL02 - Genomföring baksida



1605786

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605786>

Kontakt

Konstruktion	rak
--------------	-----

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	9 mm ... 12,5 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Höjdläge	3000 m

SM-5EP1N8ACL02 - Genomföring baksida


1605786

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605786>




Ritningar


Måttskiss

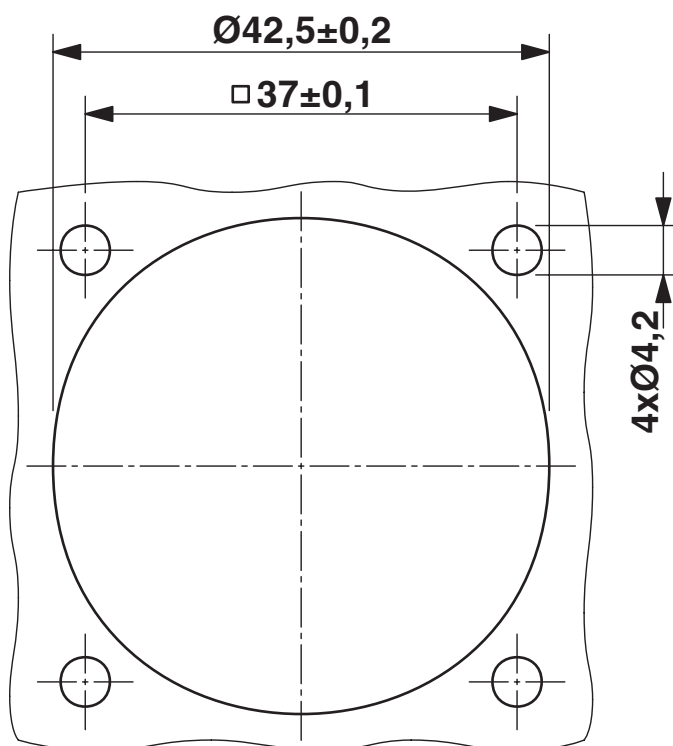


Måttskiss

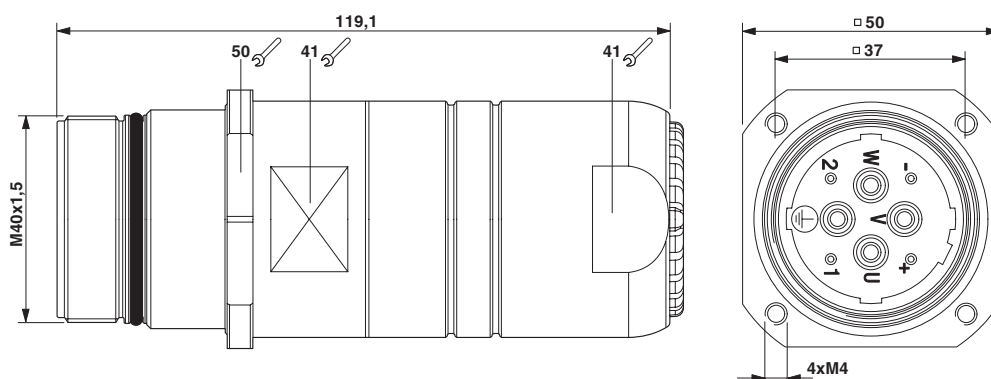

Schematisk ritning

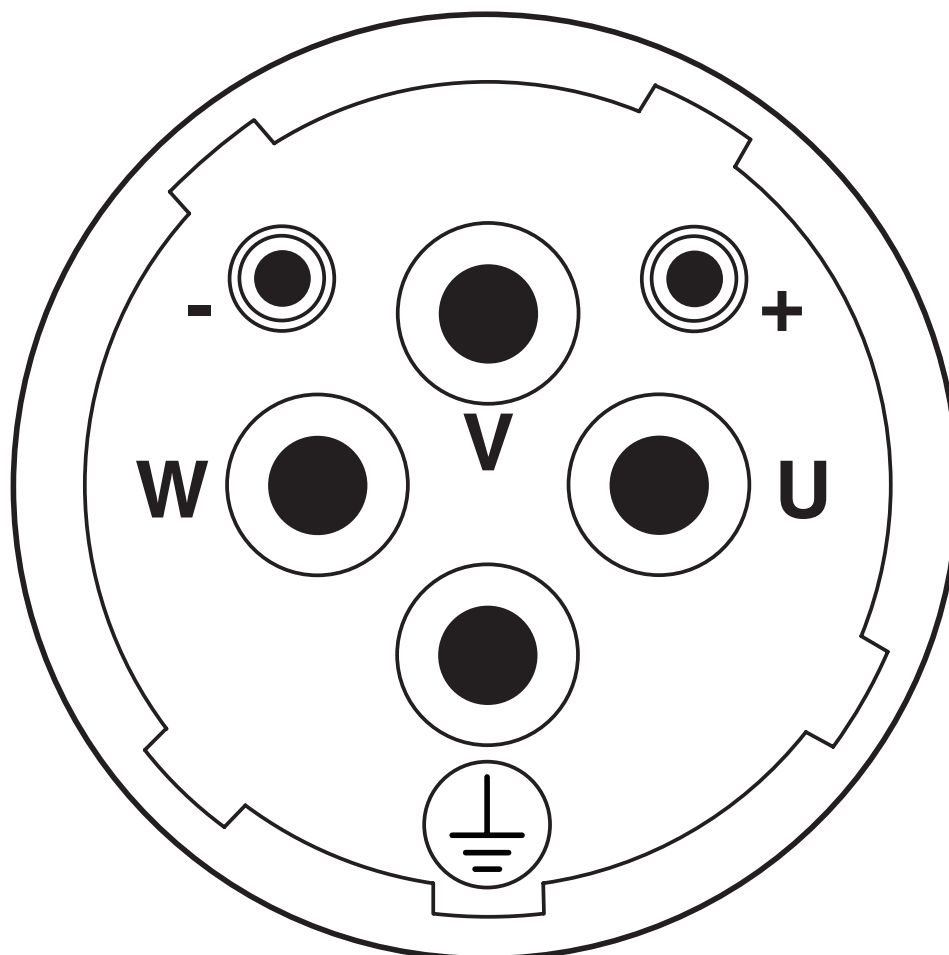

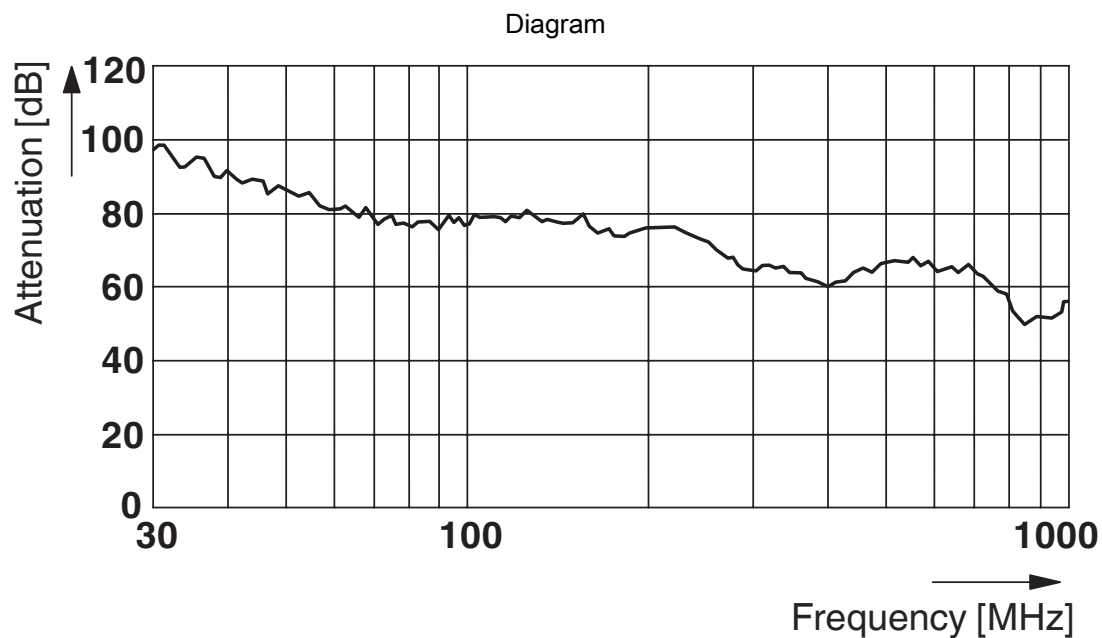

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com