

SM-7EE1N8AS000 - Skåpsgenomföring hane/hona



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605824>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skåpsgenomföring hane/hona, rak, M40, M40, poltal: 4+3+PE, typ av kontakt: Hona, O-ring axial, 4x Ø4,2, skärmad: ja, kabeldiametrar: 0 mm ... 0 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SM

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1605824
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRCCE
Produktnyckel	ABRBGJ
GTIN	4046356255059
Vikt per styck (inklusive förpackning)	707,19 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	707,19 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

SM-7EE1N8AS000 - Skåpsgenomföring hane/hona



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605824>

Tekniska data

Montering

Montering	4x Ø4,2
-----------	---------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	SM
Användning	Effekt
Poltal	8
Anslutning	4+3+PE
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M40

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kapslingsmaterial	Vridelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tätning- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt

Maximal ström	30 A
Märkspänning U_N	250 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	4 kV

Kontakt

Maximal ström	70 A
Märkspänning U_N	630 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	6 kV

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Hona
	Hona

Kontakt

SM-7EE1N8AS000 - Skåpsgenomföring hane/hona



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605824>

Konstruktion	rak
--------------	-----

Kabel/ledare


Ledarens ytterdiameter	0 mm ... 0 mm
------------------------	---------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Höjdläge	3000 m

Ritningar

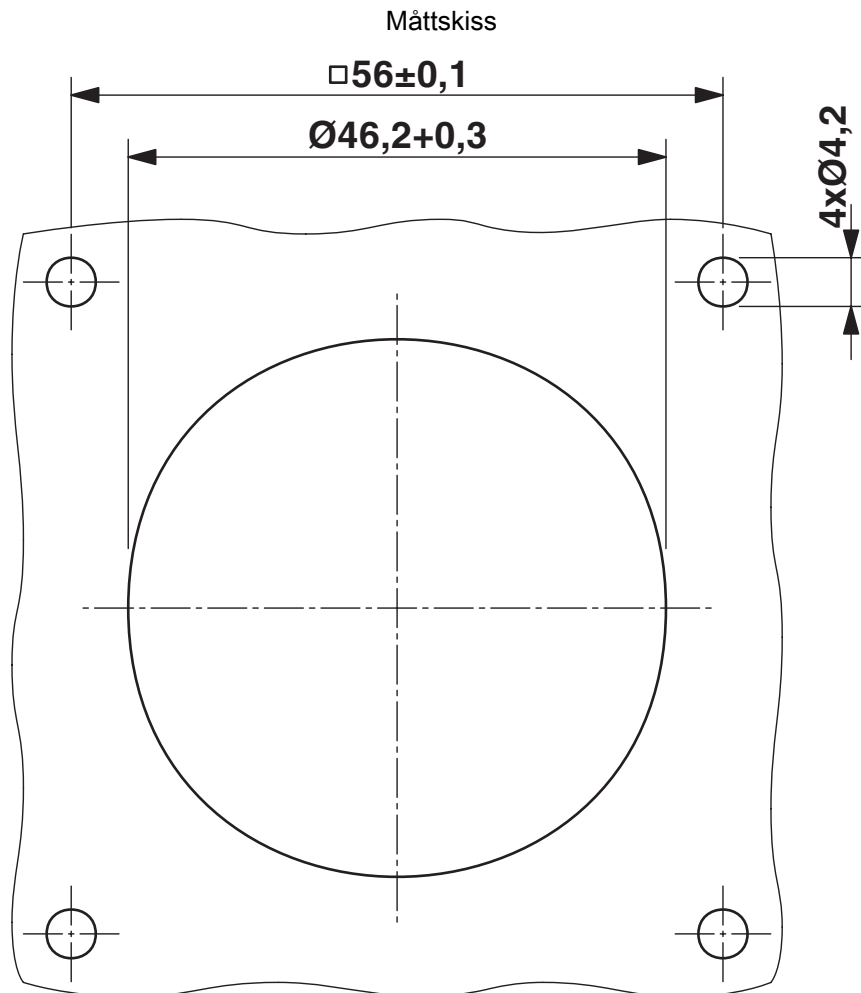


SM-7EE1N8AS000 - Skåpsgenomföring hane/hona

1605824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605824>



Måttskiss

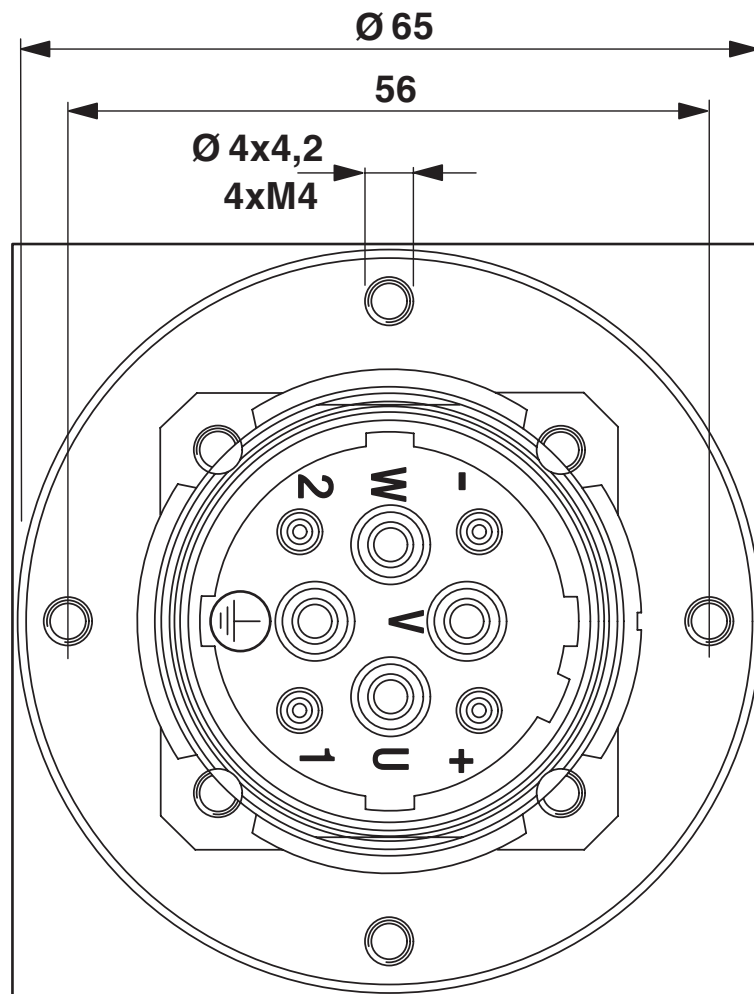


SM-7EE1N8AS000 - Skåpsgenomföring hane/hona


1605824


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605824>

Måttskiss

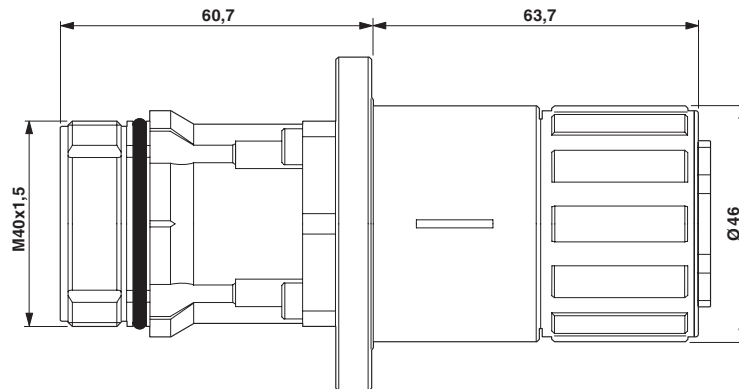

Schematisk ritning

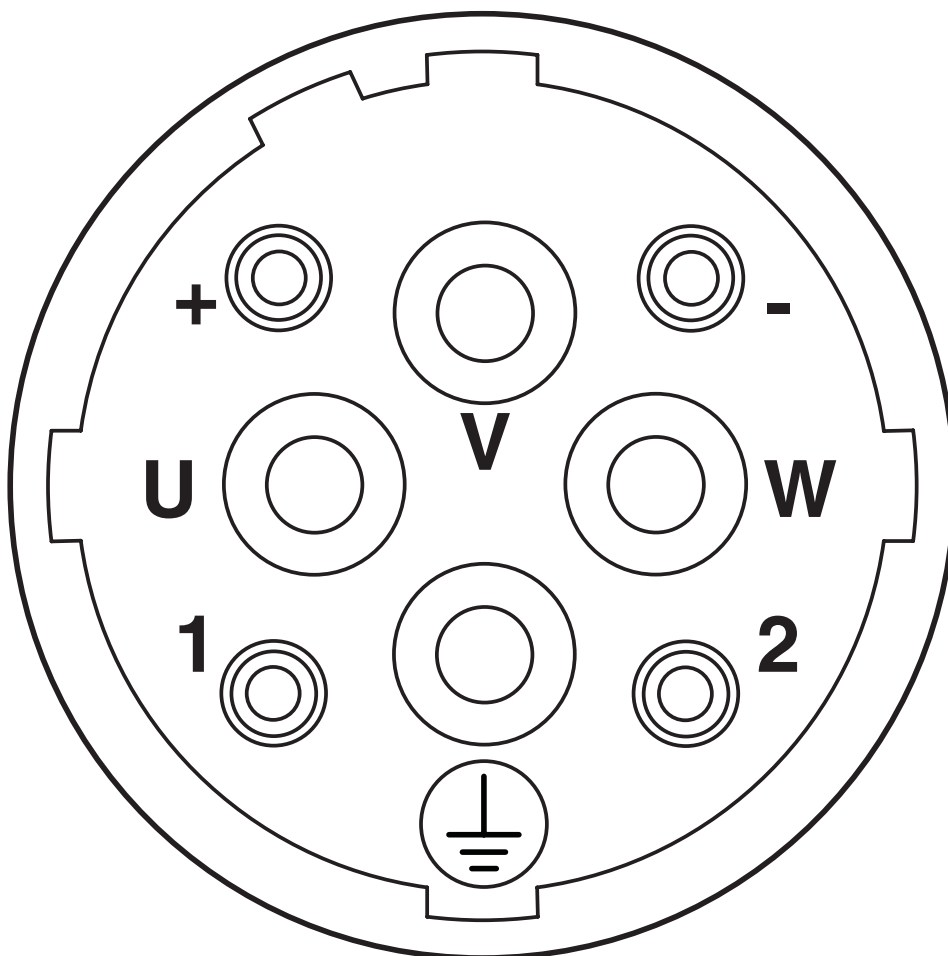

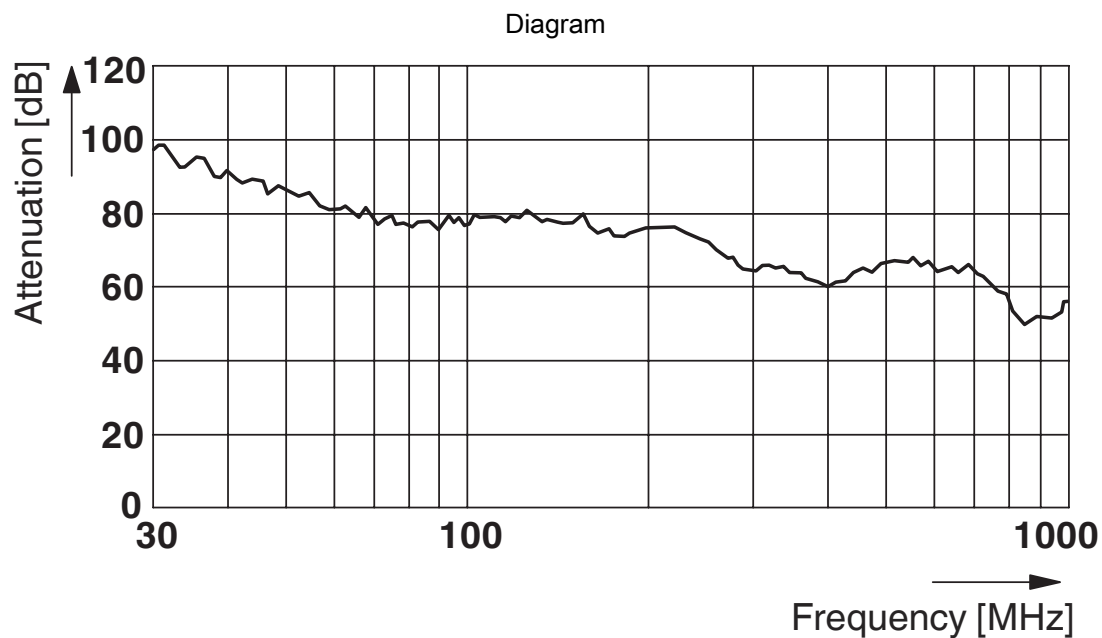

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com