

UC-0000000R3DU - Kapsling för cirkulär kontakt



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606058>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling för cirkulär kontakt, serie: UC, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 10 mm... 14 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg. Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1606058
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABRAIE
Produktnyckel	ABRAIE
GTIN	4046356257039
Vikt per styck (inklusive förpackning)	112,175 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	106,571 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

UC-0000000R3DU - Kapsling för cirkulär kontakt



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606058>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapsling för cirkulär kontakt
Serie	UC
Användning	Signal
Anslutning	12
Skärmad	ja
Typ av gänga	M23

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpslutning
----------------	---------------

Materialuppgifter

Material Kåpa	GD-Zn
Material Svarvade delar	CuZn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Packning	FPM (O-ring)
Material, packning	FPM eller NBR eller EPDM

Kontakt

Konstruktion	rak
--------------	-----

Kabel/ledare


Ledarens ytterdiameter	10 mm ... 14 mm
------------------------	-----------------

Miljö- och livslängsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

Ritningar

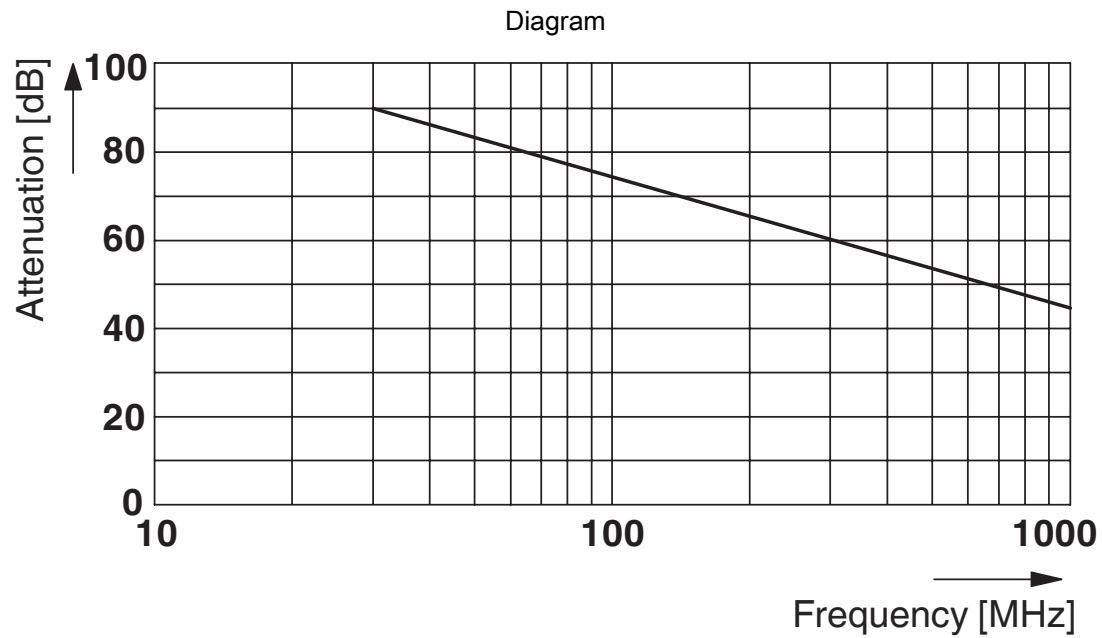

UC-0000000R3DU - Kapsling för cirkulär kontakt

1606058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606058>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UC-0000000R3DU - Kapsling för cirkulär kontakt



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606058>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	83d8e663-08cd-40b4-ab4c-4b9ba002e8f3

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com