

UC-17S1N12Q3DU - Cirkulära kontakter (kabelsidan)



1606582

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606582>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1606582
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRABE
Produktnyckel	ABRAIJ
GTIN	4046356260473
Vikt per styck (inklusive förpackning)	135,17 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	135,17 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

UC-17S1N12Q3DU - Cirkulära kontakter (kabelsidan)



1606582

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606582>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
------------	----------------------------------

Kontakt

Isolerkropp

Kodning	N
Material (Isolator)	PBT
Material (Kontakt)	CuZn
Material (Kontaktyta)	Ni/Au
Anslutningsfrekvens	50
Anslutningstyp	Lödstift
Kontaktutförande	Hona
Användning	Signal
Poltal	17
Rotationsriktning	standard
Anslutning	17
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1)	17
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	0,08 mm ²
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm ²
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1)	8 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	48 V AC
	74 V DC
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Kåpa

Anvisning vid beställning:	Kontaktinsatser beställs separat
Typ av gänga	M23
Byggform	rak
Låsningstyp	Skruvlåsnings
Pg-genomföring	Pg13,5
Kåpans material	Metall
Kapslingsklass (jackad)	IP67
Tätning till enheten	O-ring axial

Tätning

Ledarens ytterdiameter	2 mm ... 14,5 mm
Material, packning	NBR

UC-17S1N12Q3DU - Cirkulära kontakter (kabelsidan)


1606582

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606582>




Ritningar

Måttskiss

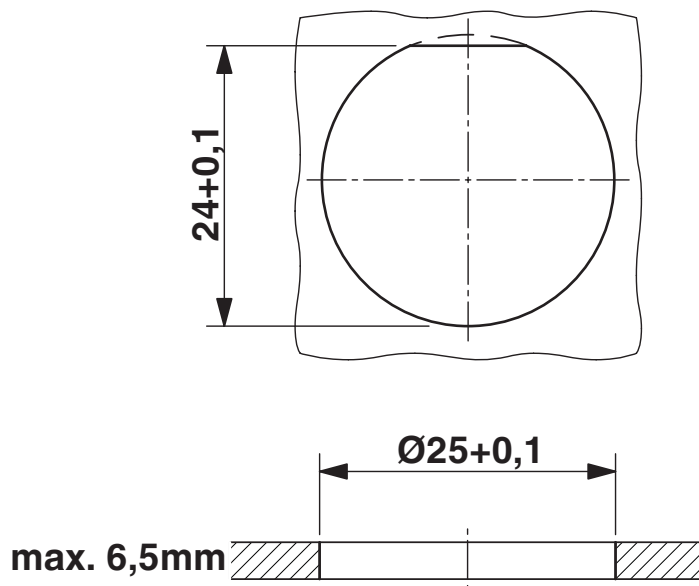


Inbyggnadsmått

Måttskiss

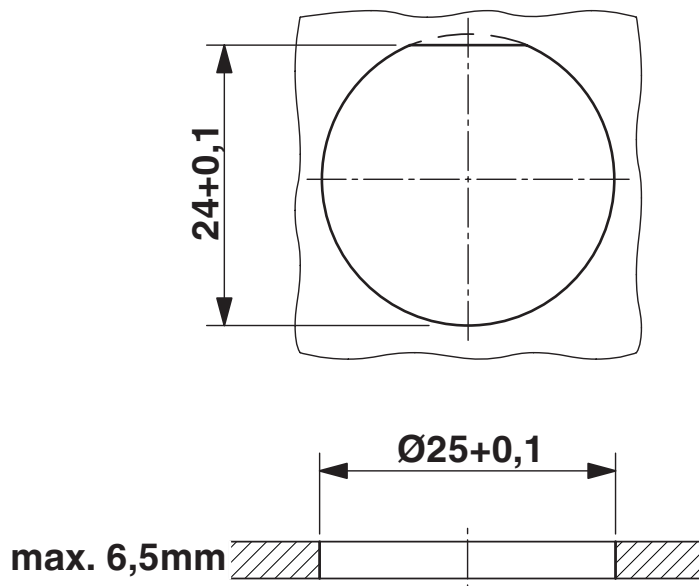

Inbyggnadsmått

Schematisk ritning

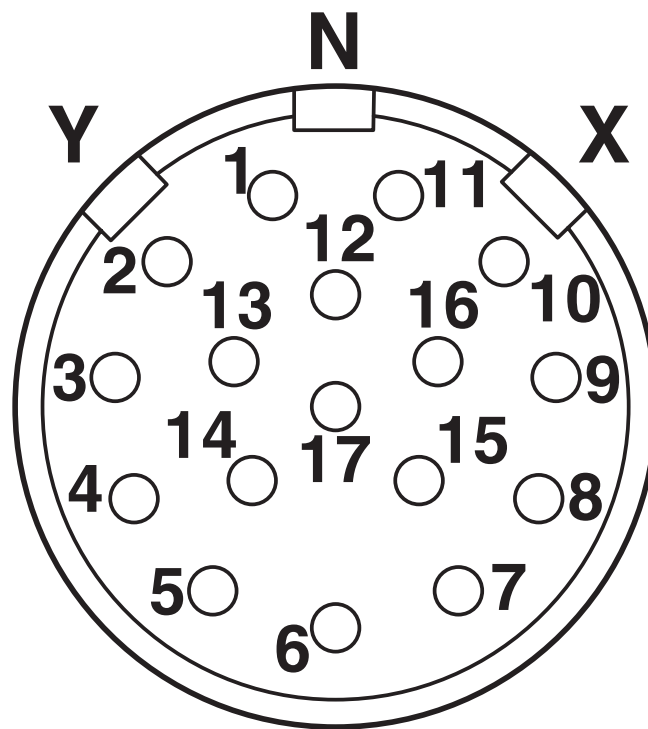

Polbild


UC-17S1N12Q3DU - Cirkulära kontakter (kabelsidan)



1606582

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606582>

Schematisk ritning

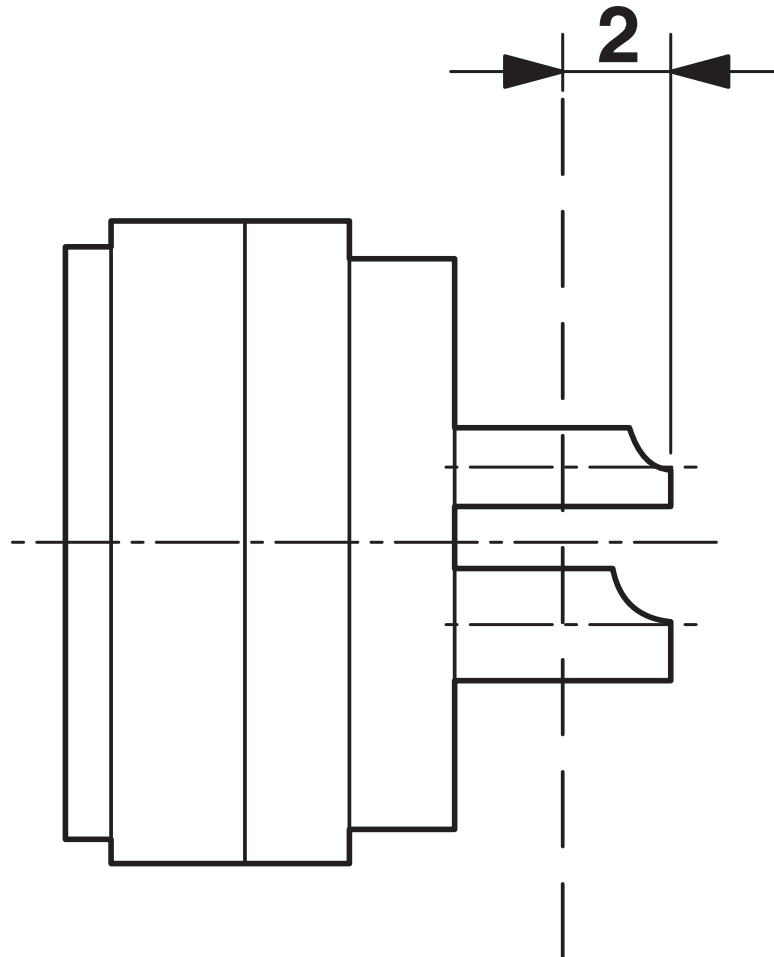


Måttskiss

UC-17S1N12Q3DU - Cirkulära kontakter (kabelsidan)



1606582

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606582>

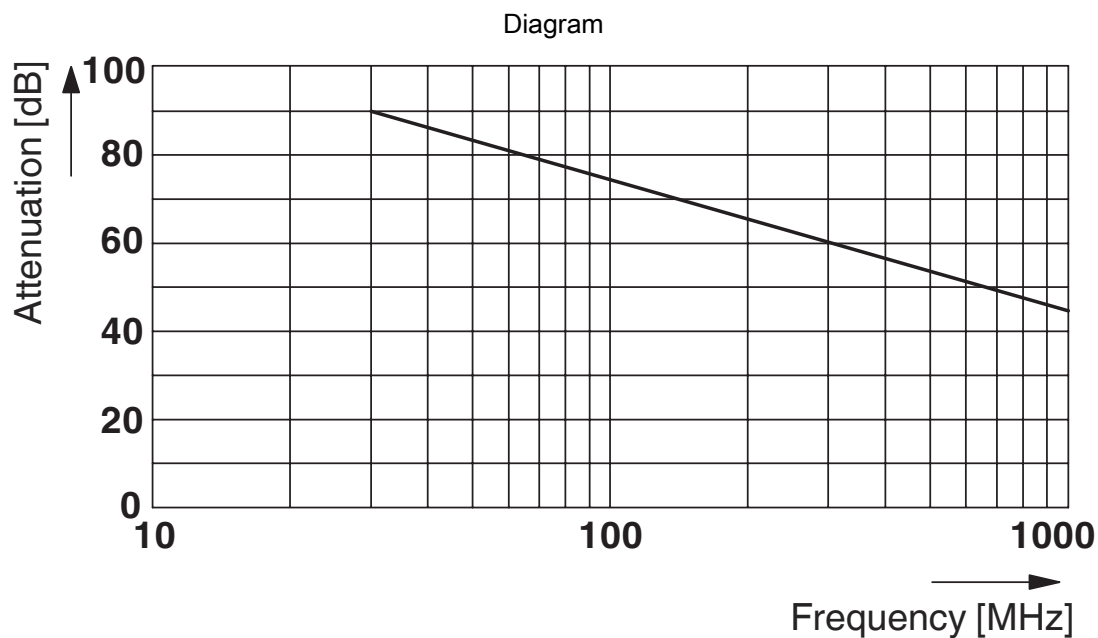

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com