

SM-5EP1N8A9L05 - Kopplingskontakt



1607061

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607061>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingskontakt, rak lång, Skruvlåsning, M40, poltal: 2+3+PE, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kabeldiametrar: 21 mm ... 25,5 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SM

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607061
Antal/förp.	12 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRCCC
Produktnyckel	ABRBGG
GTIN	4046356254755
Vikt per styck (inklusive förpackning)	640,75 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	640,75 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SM-5EP1N8A9L05 - Kopplingskontakt



1607061

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607061>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Serie	SM
Användning	Effekt
Anslutning	2+3+PE
Skärmad	ja
Typ av gänga	M40

Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

Kontaktdiameter	3,6 mm
Märkström I_N	70 A
Märkspänning U_N	630 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	6 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Kontakt

Konstruktion	rak lång
--------------	----------

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	21 mm ... 25,5 mm
------------------------	-------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Höjdläge	3000 m

SM-5EP1N8A9L05 - Kopplingskontakt




1607061

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607061>

Ritningar

Schematisk ritning

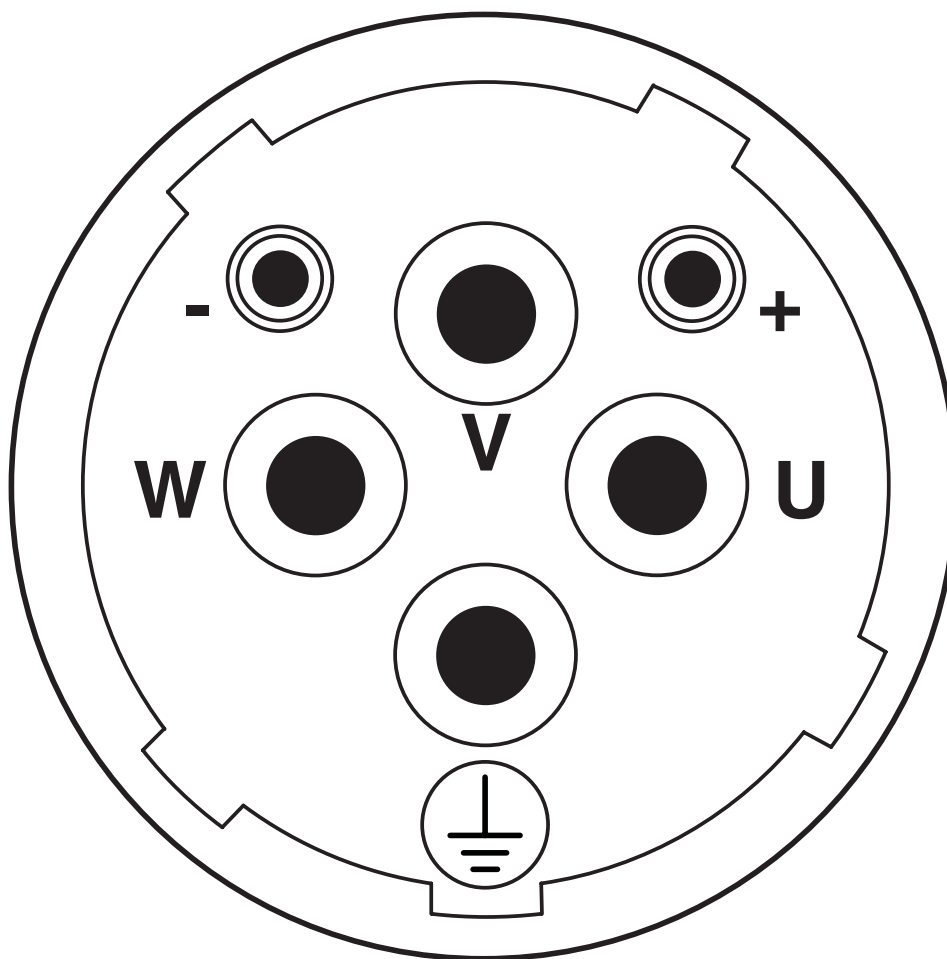

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com