

SM-7EP1N8A9L02 - Kopplingskontakt



1607066

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607066>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingskontakt, rak lång, Skruvlåsning, M40, poltal: 4+3+PE, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kabeldiametrar: 8,5 mm ... 12,5 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SM

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607066
Antal/förp.	12 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel	ABRBGG
GTIN	4046356255103
Vikt per styck (inklusive förpackning)	298,65 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	298,65 g
Ursprungsland	DE

SM-7EP1N8A9L02 - Kopplingskontakt



1607066

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607066>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Serie	SM
Användning	Effekt
Anslutning	4+3+PE
Skärmad	ja
Typ av gänga	M40

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	3,6 mm
Maximal ström	70 A
Märkspänning U_N	630 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	6 kV

Kontakt

Kontaktdiameter	2 mm
Maximal ström	30 A
Märkspänning U_N	250 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	4 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Kontakt

Konstruktion	rak lång
--------------	----------

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	8,5 mm ... 12,5 mm
------------------------	--------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Höjdläge	3000 m

SM-7EP1N8A9L02 - Kopplingskontakt


1607066

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607066>



Ritningar

Schematisk ritning

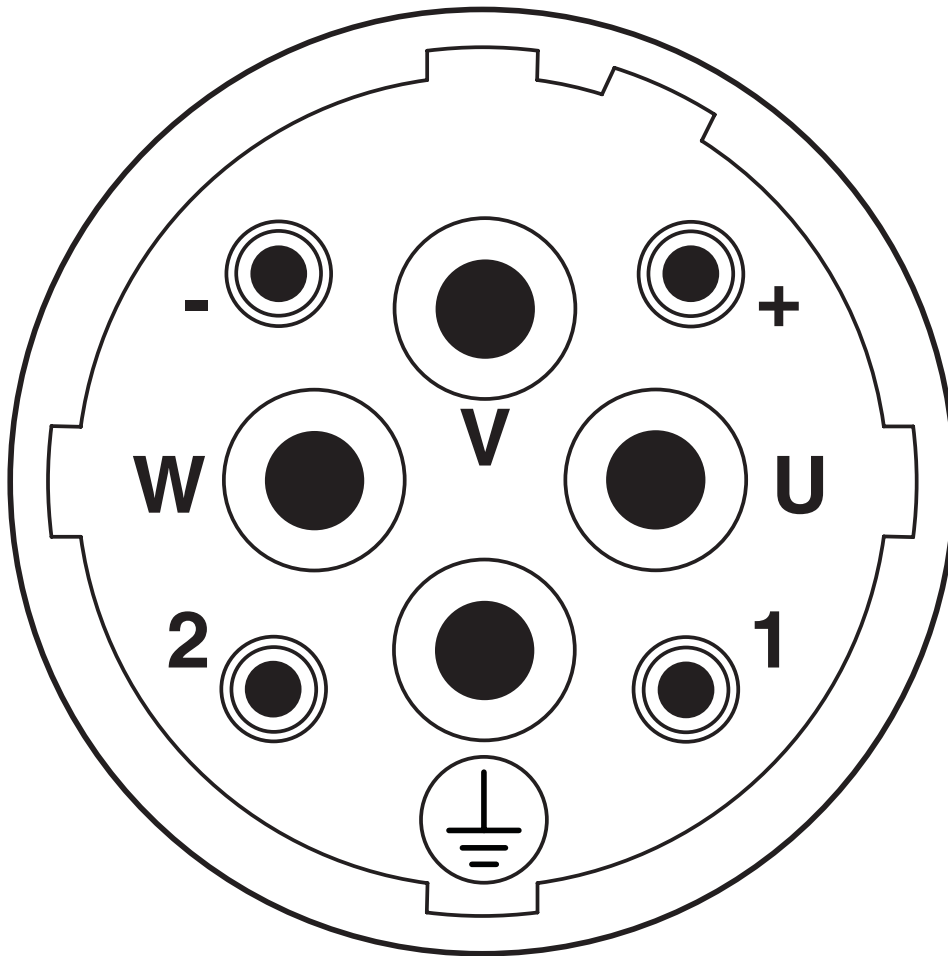

Polbild

SM-7EP1N8A9L02 - Kopplingskontakt



1607066

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607066>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
--

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com