

# SM-7EP1N8A9L05 - Kopplingskontakt



1607068

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607068>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingskontakt, rak lång, Skruvlåsning, M40, poltal: 4+3+PE, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kabeldiametrar: 21 mm ... 25,5 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SM

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnr                              | 1607068                                  |
| Antal/förp.                            | 12 Styck                                 |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck                                  |
| Information                            | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod                        | ABRCCC                                   |
| Produktnyckel                          | ABRBGG                                   |
| GTIN                                   | 4046356255134                            |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 582,333 g                                |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 582,333 g                                |
| Tullnummer                             | 85366990                                 |
| Ursprungsland                          | DE                                       |

# SM-7EP1N8A9L05 - Kopplingskontakt

1607068

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607068>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|              |        |
|--------------|--------|
| Serie        | SM     |
| Användning   | Effekt |
| Anslutning   | 4+3+PE |
| Skärmad      | ja     |
| Typ av gänga | M40    |

### Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Kontaktdiameter            | 3,6 mm |
| Märkström $I_N$            | 70 A   |
| Märkspänning $U_N$         | 630 V  |
| Överspänningskategori      | III    |
| Nedsmuttningsgrad          | 3      |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV   |

### Anslutningsdata

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Anslutningstyp | Crimpanslutning |
|----------------|-----------------|

### Kontakt

|              |          |
|--------------|----------|
| Konstruktion | rak lång |
|--------------|----------|

### Kabel/ledare

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ledarens ytterdiameter | 21 mm ... 25,5 mm |
|------------------------|-------------------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Höjdläge        | 3000 m            |

# SM-7EP1N8A9L05 - Kopplingskontakt


1607068

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607068>



## Ritningar

Schematisk ritning

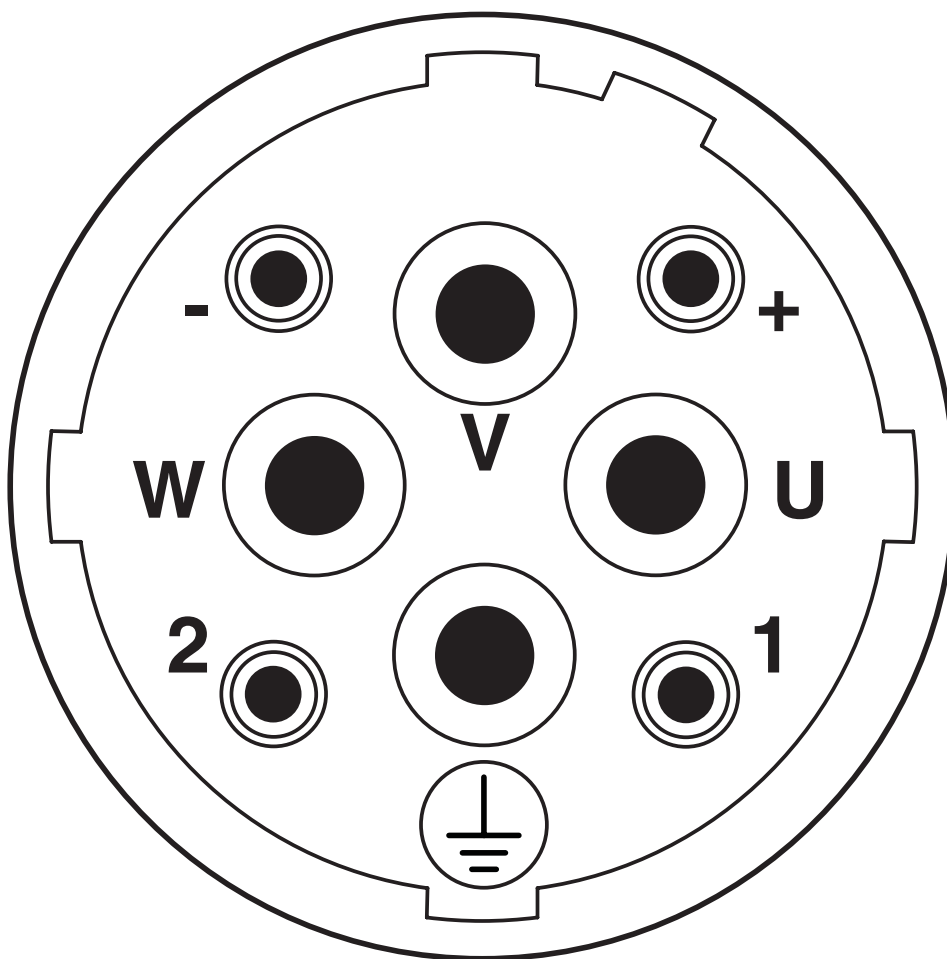

Polbild

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)