

VS-P1214-P1217-C1000/ 2,0 - Fiberoptisk kabel



1608825

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608825>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad PROFINET-fiberoptikkabel, rundkabel, polymerfiber 980/1000 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull-plastkåpa till SC-RJ/IP20, för kablage inuti byggnader, kabeln är lämplig för UV-skyddad användning utomhus, längd: 2 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1608825
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	ABNMAY
GTIN	4046356161350
Vikt per styck (inklusive förpackning)	171,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	171,1 g
Ursprungsland	DE

VS-P1214-P1217-C1000/ 2,0 - Fiberoptisk kabel



1608825

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608825>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Sensortyp	PROFINET
Poltal	2

Elektriska egenskaper

Dämpning	$\leq 1,8$ dB (vid 660 nm)
Överföringsmedium	Fiberoptik

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	------------

Materialuppgifter

Material, packning O-ring	NBR
Material, packning Kabeltätning	TPE
Kåpans material	PA-GF/PBT
Ytermantel, material	LSFH

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak SC-RJ
Låsanordningstyp	Push-Pull

Anslutning 2

Konstruktion	Hane rak SC-RJ
--------------	----------------

Kabel/ledare

Kabellängd	2,00 m
Kabelvikt	67 kg/km
Uppbyggnad signalkabel	1000,00 μ m
Tråddiameter inklusive isolering	2,2 mm
Ledarens ytterdiameter	7,50 mm
Ytermantel, material	PE
Ytermantel / färg	grön RAL 6018
Enkelledare, färg	svart, orange
Minsta böjradie, fast kablage	25 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	25 mm
Halogenfri	ja
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C (Kabel, fast montering) -30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)

VS-P1214-P1217-C1000/ 2,0 - Fiberoptisk kabel



1608825

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608825>

Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
--------------	---

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
	IP67
	IP67/IP20
Drifttemperatur	-30 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering)
	-20 °C ... 60 °C (Kabel, rörlig montering)
	Hane/hona

VS-P1214-P1217-C1000/ 2,0 - Fiberoptisk kabel


1608825

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608825>




Ritningar

Måttskiss

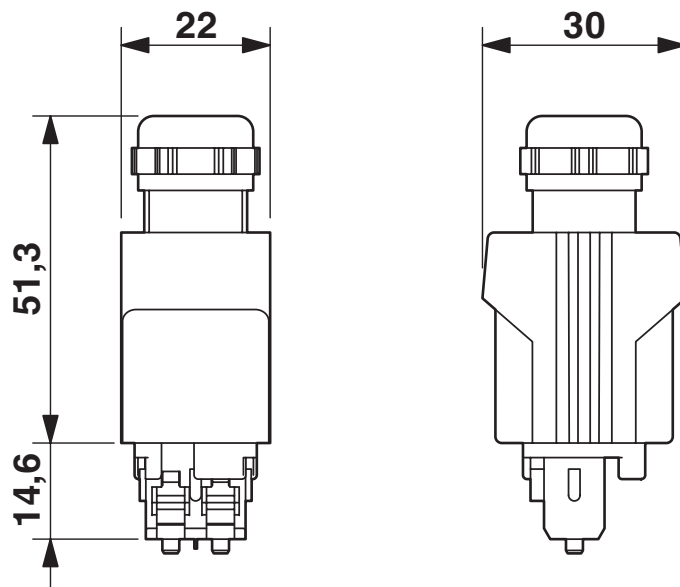

SCRJ-Push-Pull-kontakt, IP67

Måttskiss

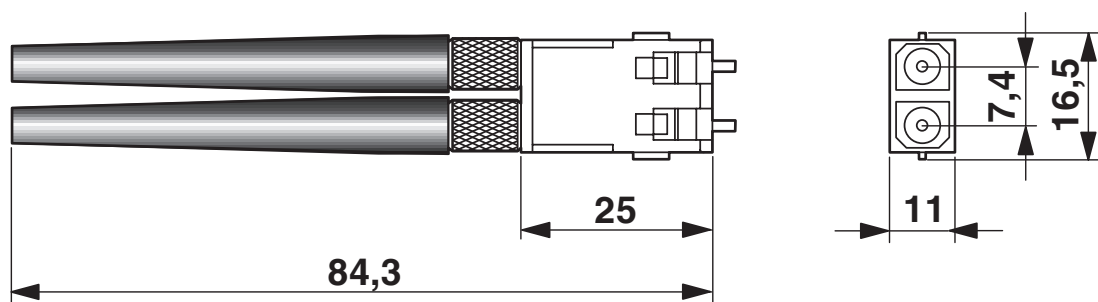

SCRJ-kontakt, IP20


VS-P1214-P1217-C1000/ 2,0 - Fiberoptisk kabel

1608825

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608825>




Schematisk ritning

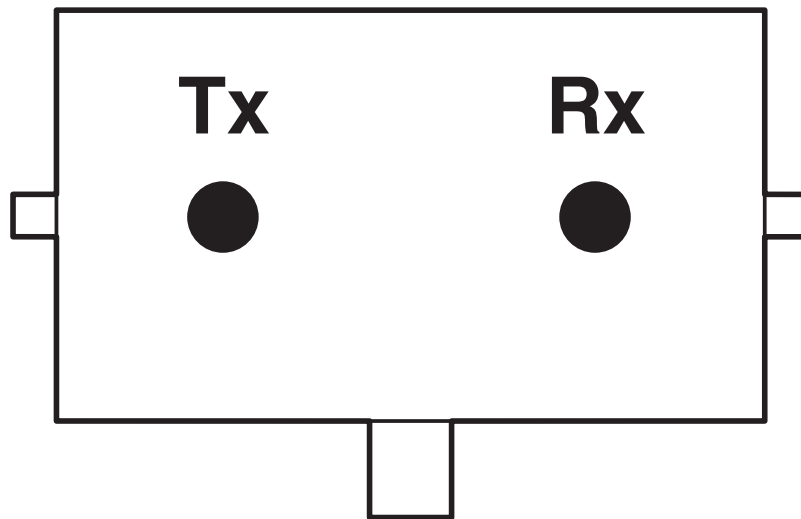

Polbild kontakt SCRJ

Schematisk ritning

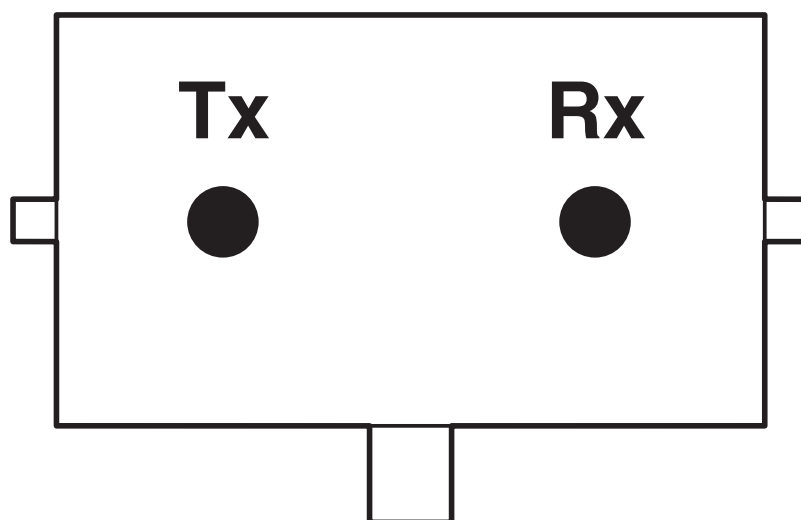

Polbild kontakt SCRJ

VS-P1214-P1217-C1000/ 2,0 - Fiberoptisk kabel



1608825

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608825>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com