

RF-16S2N8A8003 - Kabelanslutning



1613731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613731>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelanslutning, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 16, typ av kontakt: Hona, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm ... 13,2 mm, poltal: 16, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1613731
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel	ABRAGA
GTIN	4046356401883
Vikt per styck (inklusive förpackning)	92,12 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	92,12 g
Ursprungsland	DE

RF-16S2N8A8003 - Kabelanslutning



1613731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613731>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
Serie	RF
Användning	Feedback, signal Signal
Poltal	16
Anslutning	16
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kåpans material	Metall
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tättnings- och O-ring	FPM

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
Maximal ström	8 A
Märkspänning U_N	100 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Kontakt

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Kontakt

Konstruktion	rak
Rotationsriktning	Motsols

RF-16S2N8A8003 - Kabelanslutning



1613731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613731>

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	9 mm ... 13,2 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

RF-16S2N8A8003 - Kabelanslutning


1613731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613731>




Ritningar

Måttskiss

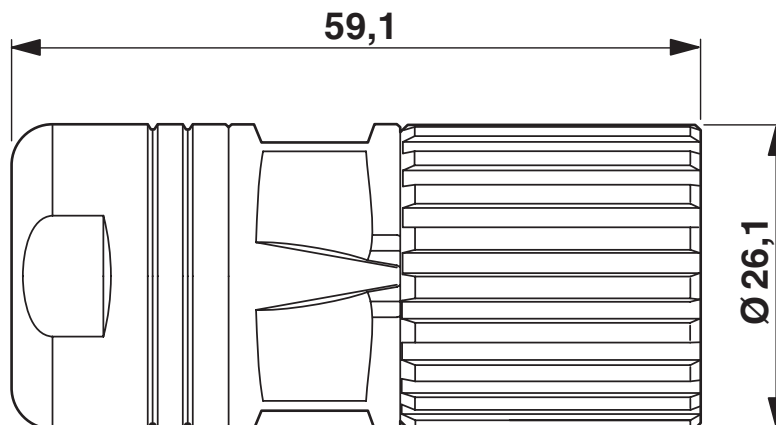

Schematisk ritning

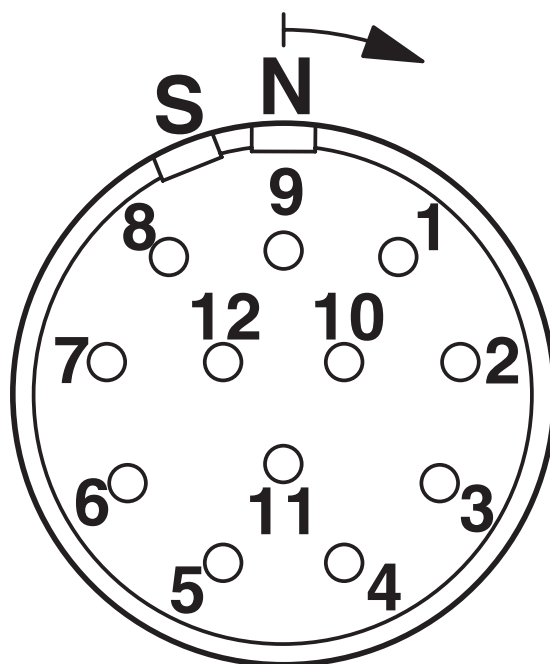

RF-16S2N8A8003 - Kabelanslutning



1613731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613731>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
--	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com