

RF-16P1N8AAK00 - Apparatkontakt framsida



1613764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613764>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, vinklad fast, Skruvlåsning, M23, poltal: 16, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 28 mm x 28 mm, poltal: 16, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1613764
Antal/förp.	16 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel	ABRAGM
GTIN	4046356402088
Vikt per styck (inklusive förpackning)	122,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	122,3 g
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Montering

Montering	4x Ø 3,2
-----------	----------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	RF
Användning	Feedback, signal
	Signal
Poltal	16
Anslutning	16
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Mått

Kapslingar

Flänsmått	28 mm x 28 mm
-----------	---------------

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tättnings- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
Maximal ström	8 A
Märkspänning U_N	100 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Kontakt

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Anslutningsdata

RF-16P1N8AAK00 - Apparatkontakt framsida



1613764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613764>

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Stift

Kontakt

Konstruktion	vinklad fast
Rotationsriktning	standard

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m



RF-16P1N8AAK00 - Apparatkontakt framsida

1613764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613764>



Ritningar

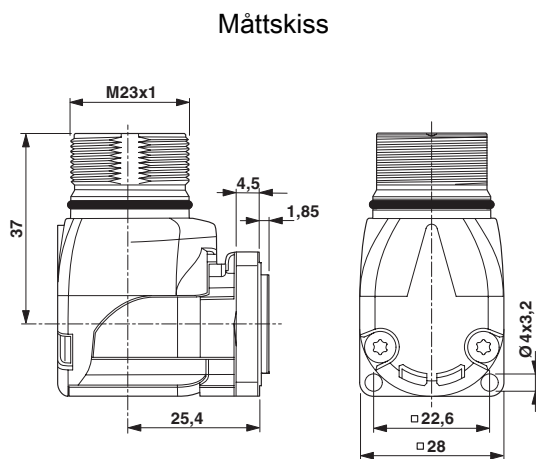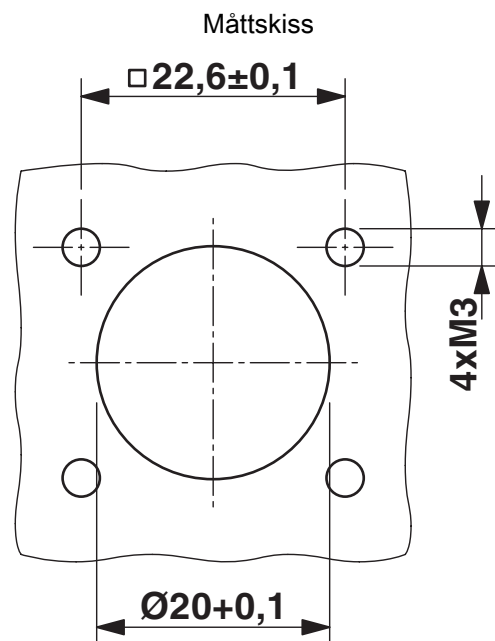


RF-16P1N8AAK00 - Apparatkontakt framsida



1613764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613764>

Schematisk ritning

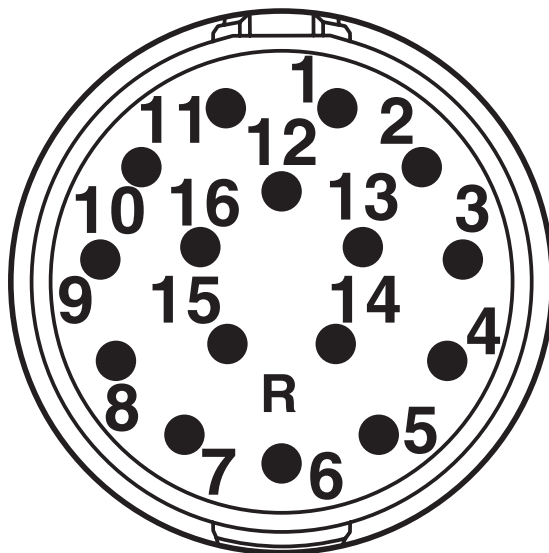

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com