

TU-07P1NA24300 - Apparatkontakt baksida



1616919

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1616919>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M23, Apparatkontakt baksida, serie: TU, rak, skärmad: ja, Bajonettlås, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, O-ring radial, 4xM3, kodning: N

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1616919
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel	ABRAHR
GTIN	4046356522625
Vikt per styck (inklusive förpackning)	54,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	54,4 g
Ursprungsland	DE

TU-07P1NA24300 - Apparatkontakt baksida



1616919

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1616919>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
------------	----------------------------------

Kontakt

Isolerkropp

Kodning	N
Anslutningsfrekvens	50
Anslutningstyp	Lödanslutning
Kontaktutförande	Stift
Användning	Signal
Poltal	7
Rotationsriktning	standard
Anslutning	7
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 1)	2 mm
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1)	20 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	300 V
Dimensionerad stötspänning	2,5 kV
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Kåpa


Anvisning vid beställning:	Kontaktinsatser beställs separat
Typ av gänga	M23
Låsningstyp	Bajonettlås
Pg-genomföring	utan
Kåpans material	Metall
Kapslingsklass (jackad)	IP67

TU-07P1NA24300 - Apparatkontakt baksida


1616919

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1616919>

Ritningar

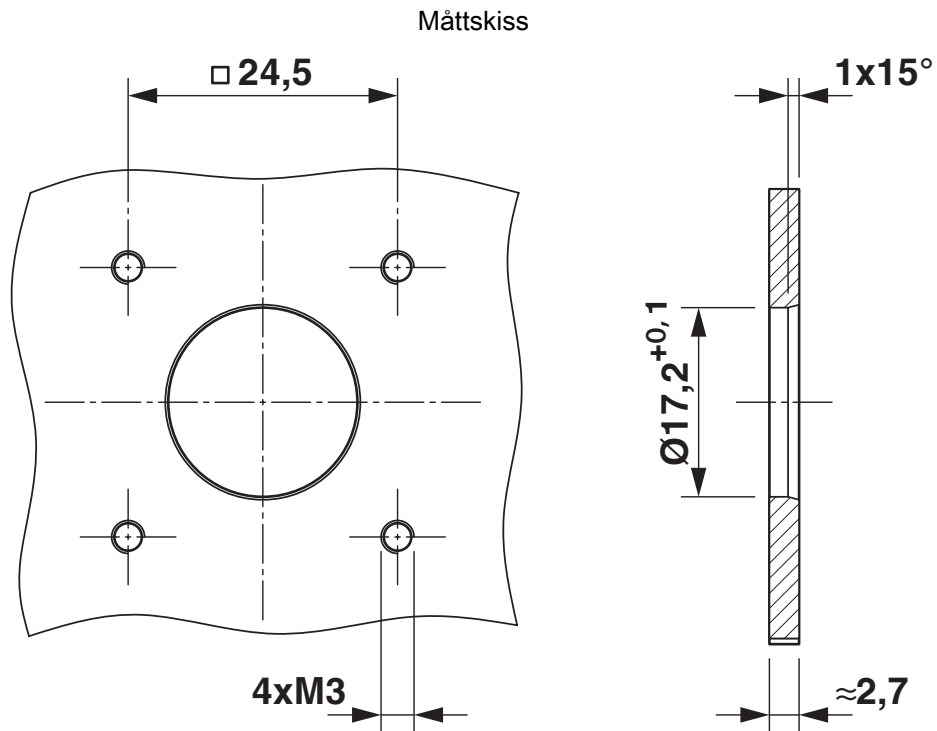

Inbyggnadsmått

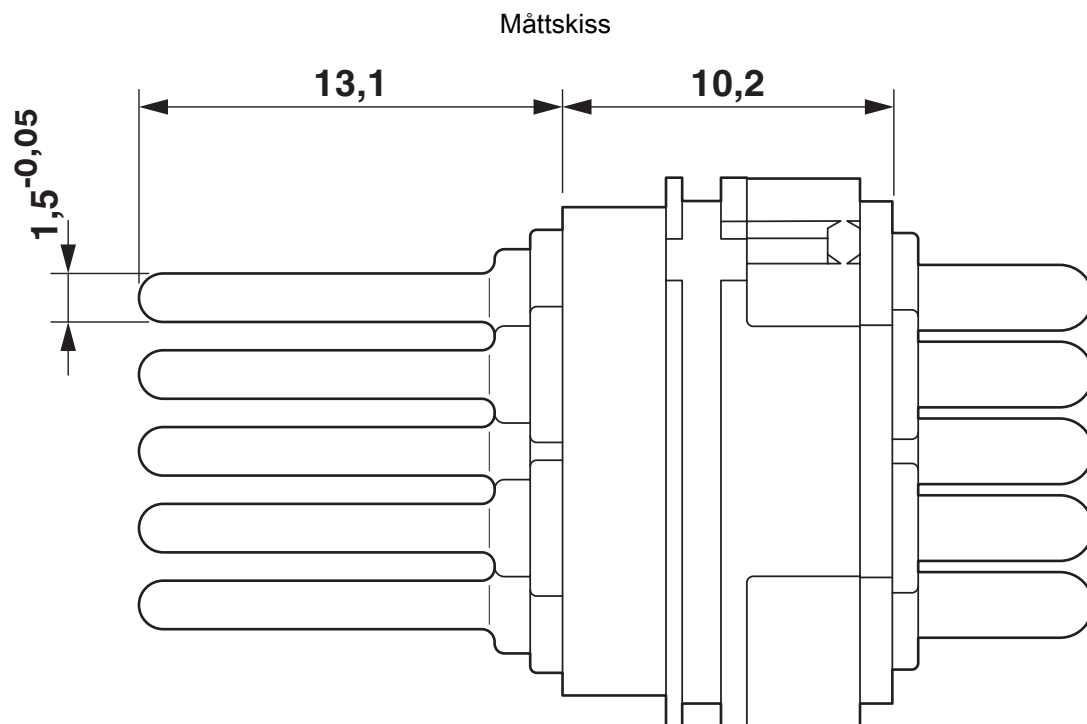


Måttskiss

TU-07P1NA24300 - Apparatkontakt baksida

1616919

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1616919>

Måttskiss

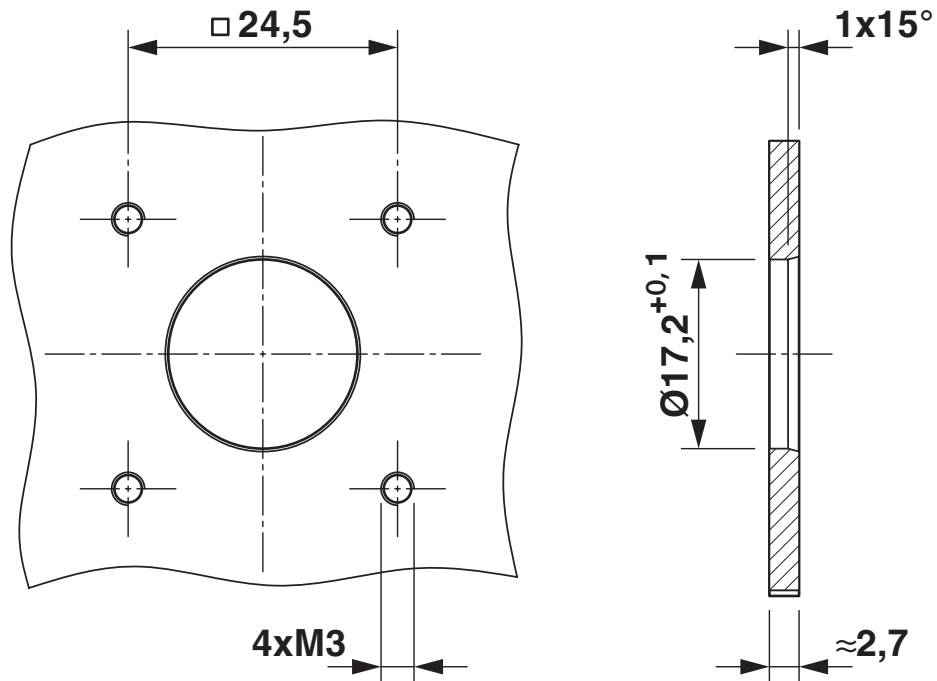

Inbyggnadsmått


TU-07P1NA24300 - Apparatkontakt baksida

1616919

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1616919>



Schematisk ritning

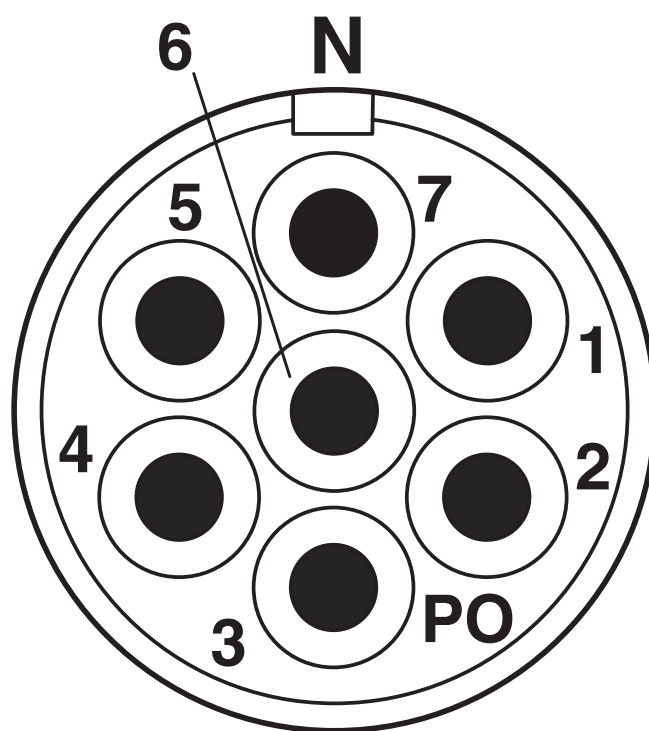

Polbild

TU-07P1NA24300 - Apparatkontakt baksida



1616919

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1616919>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
--

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com