

TU-12P1NA24300 - Apparatkontakt baksida



1616922

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1616922>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M23, Apparatkontakt baksida, serie: TU, rak, skärmad: ja, Bajonettlås, O-ring radial, 4xM3

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1616922
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel	ABRAHR
GTIN	4046356522205
Vikt per styck (inklusive förpackning)	52,34 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	52,34 g
Ursprungsland	DE

TU-12P1NA24300 - Apparatkontakt baksida



1616922

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1616922>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
------------	----------------------------------

Materialuppgifter

Kåpans material	Metall
-----------------	--------

Kontakt

Kåpa

Anvisning vid beställning:	Kontaktinsatser beställs separat
Typ av gänga	M23
Byggform	rak
Låsningstyp	Bajonettlås
Pg-genomföring	utan
Kåpans material	Metall
Kapslingsklass (jackad)	IP67
Tätning till enheten	O-ring radial



TU-12P1NA24300 - Apparatkontakt baksida

1616922

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1616922>



Ritningar

Måttskiss

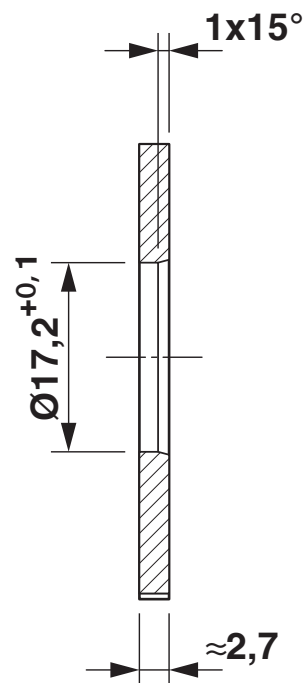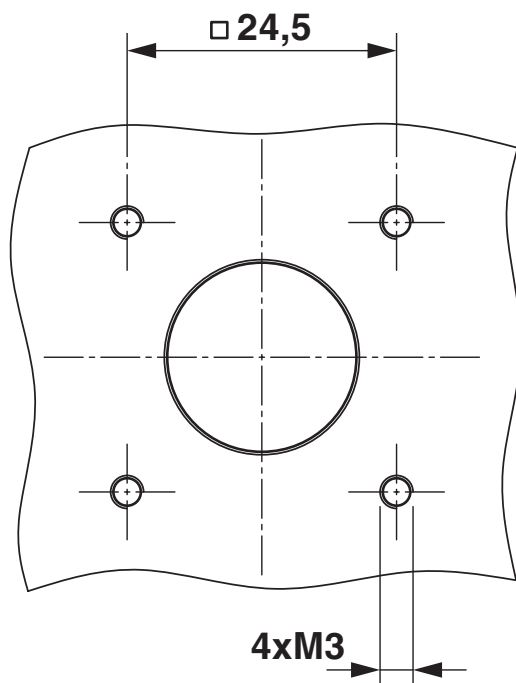

Inbyggnadsmått

Måttskiss

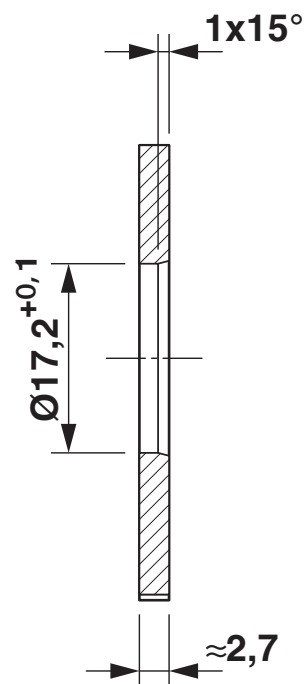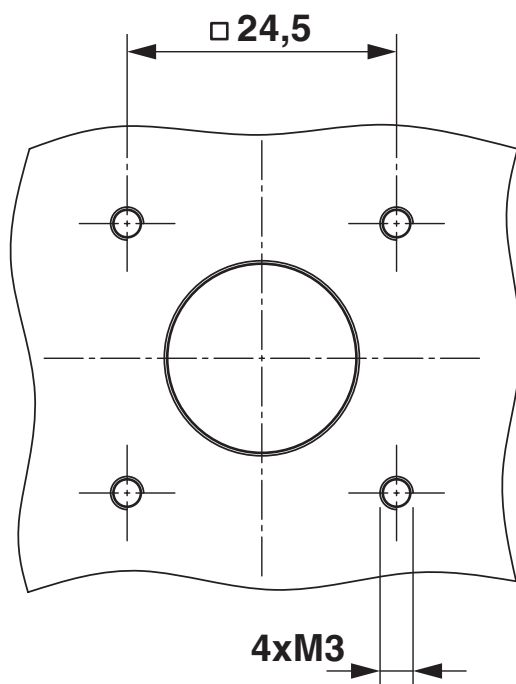

Inbyggnadsmått

TU-12P1NA24300 - Apparatkontakt baksida



1616922

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1616922>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com