

HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Skyddslock



1644546

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644546>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Skyddslock B6, med längsbygel, material skyddslock: Al, höjd: 20 mm, packning: ja, med fångsnöre



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1644546
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AZC
Produktnyckel	AF7AZC
GTIN	4017918904876
Vikt per styck (inklusive förpackning)	74,91 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	74,91 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Skyddslock



1644546

 
<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644546>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddslock
Kapslingstyp	Skyddslock
Konstruktion	B6
utförande	för skyddskåpa utan längslåsning
Fästsnöre finns	ja
Packning tillgänglig	ja

Mått

Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	20 mm
Längd	60 mm
Diameter	30 mm

Materialuppgifter

Material Skyddslock	Aluminiumpressgjutning (pulverskikt)
Material, packning	NBR
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, skyddslock	Al
Material, låsbygel	rostfritt stål, grepp: PA-GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Bygel
--------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Montering

Montageanvisning	ej för HC-B...EMC-hölje Vid användning av kodade uttag, stift och bultar ska skyddslockets styrtappar avlägsnas.
------------------	---

HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Skyddslock


1644546

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644546>



Ritningar

Måttskiss

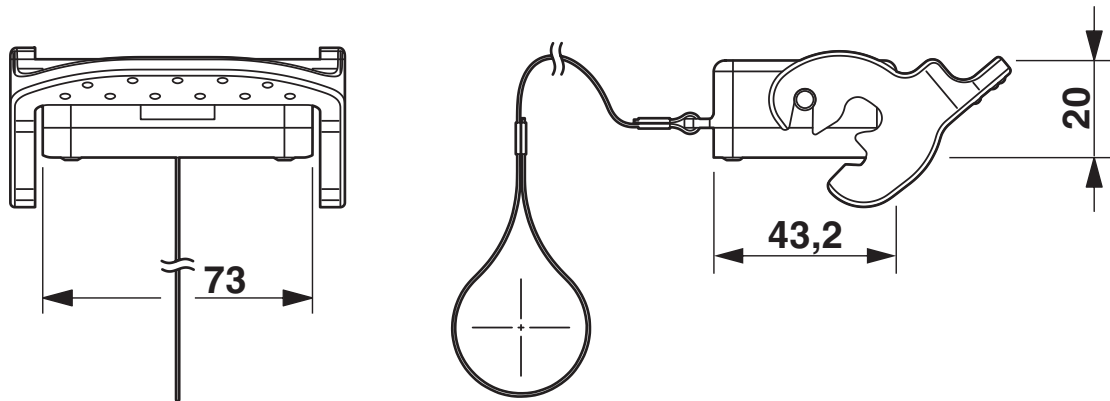

Måttskiss

HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Skyddslock

1644546

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644546>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---