

HC-B 24-SD-FLU/FS-AL - Skyddslock



1644601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644601>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddslock B24, för längsbygel, material skyddslock: Al, höjd: 16 mm, packning: nej, med fångsnöre

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1644601
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AZC
Produktnyckel	AF7AZC
GTIN	4017918904920
Vikt per styck (inklusive förpackning)	102,33 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	89,09 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 24-SD-FLU/FS-AL - Skyddslock



1644601

 
<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644601>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddslock
Kapslingstyp	Skyddslock
Konstruktion	B24
Fästsnöre finns	ja
Packning tillgänglig	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	16 mm
Längd	120 mm
Diameter	30 mm

Materialuppgifter

Material Skyddslock	Aluminiumpressgjutning (pulverskikt)
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, skyddslock	Al

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Pin
--------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Montering

Montageanvisning	Vid användning av kodade uttag, stift och bultar ska skyddslockets styrtappar avlägsnas.
------------------	--


HC-B 24-SD-FLU/FS-AL - Skyddslock

1644601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644601>



Ritningar

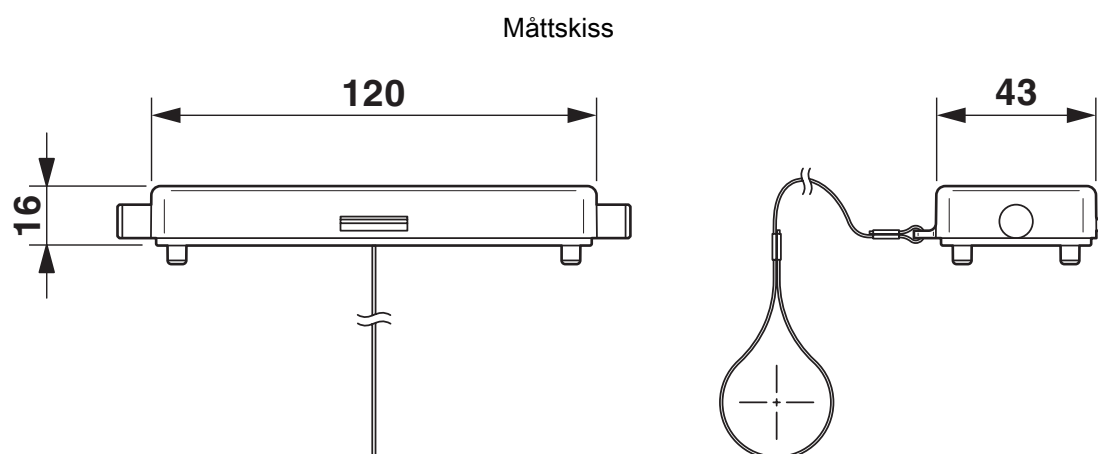

Måttskiss

HC-B 24-SD-FLU/FS-AL - Skyddslock



1644601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644601>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B 24-SD-FLU/FS-AL - Skyddslock



1644601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644601>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com