

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Kapsling



1646492

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646492>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

HEAVYCON sockelhus B10, för tvärbygel, höjd 52 mm, med rör 2x M20, med lock



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1646492
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4017918985028
Vikt per styck (inklusive förpackning)	250,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	250,5 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Kapsling



1646492

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646492>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Sockelhus
Användning	Standard
Konstruktion	B10
Antal kabelutgångar	2
Typ av förskruvning	2x M20
Skyddslock	ja
Skärmad	nej
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	utan

Mått

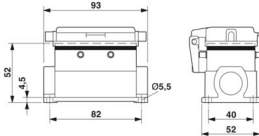Måttskiss	
Bredd	52 mm
Höjd	52 mm
Längd	93 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, skyddslock	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	2x M20
Låstyp	Pin

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65 (i anslutet läge)
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C


HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Kapsling

1646492

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646492>



Ritningar

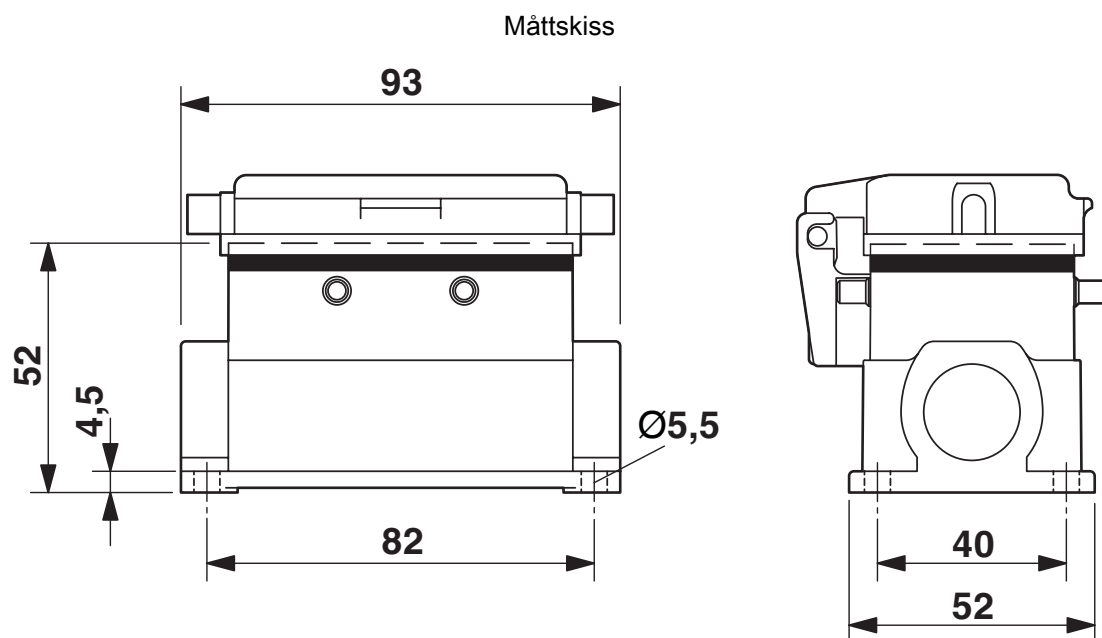

Måttskiss

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Kapsling

1646492

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646492>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Kapsling



1646492

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646492>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com