

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Montageram



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658655>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



RJ45-montageram, IP67, för kretskortanslutning, för fyrkantig monteringsöppning, med tätning, utan fästskruvar, färg: svart

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1658655
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ABNND C
Produktnyckel	ABNND C
GTIN	4046356163194
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,99 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,96 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Montageram



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658655>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Användning	PCB
Konstruktion	Variant 6
Poltal	8
Anslutning	RJ45
Antal kortplatser	1


Isoleringsegenskaper

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

Elektriska egenskaper

Överföringsmedium	Koppar
-------------------	--------

Mått

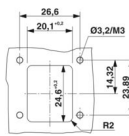Måttskiss	
Bredd	32,5 mm
Höjd	32,5 mm
Djup	20 mm
Längd	20 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
Material	Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Material tätning, planpackning	NBR
Kåpans material	Plast
Material kåpans yta	PA, ljusgrå
Material, kontaktyta	Au/Ni
Material kontaktinsats	polyester GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	--------

Miljö- och livslängdsvillkor

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Montageram



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658655>

Omgivningsförhållanden


Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 55 °C

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan
----------------	--------------------------


Ritningar

Måttskiss

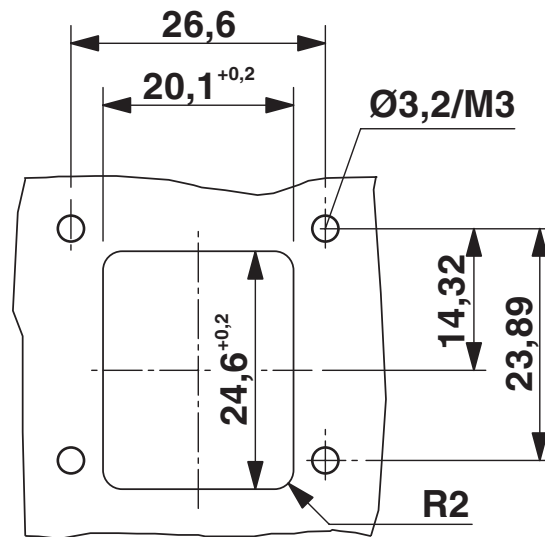

Monteringsöppning

Borrplan/lödöns geometri

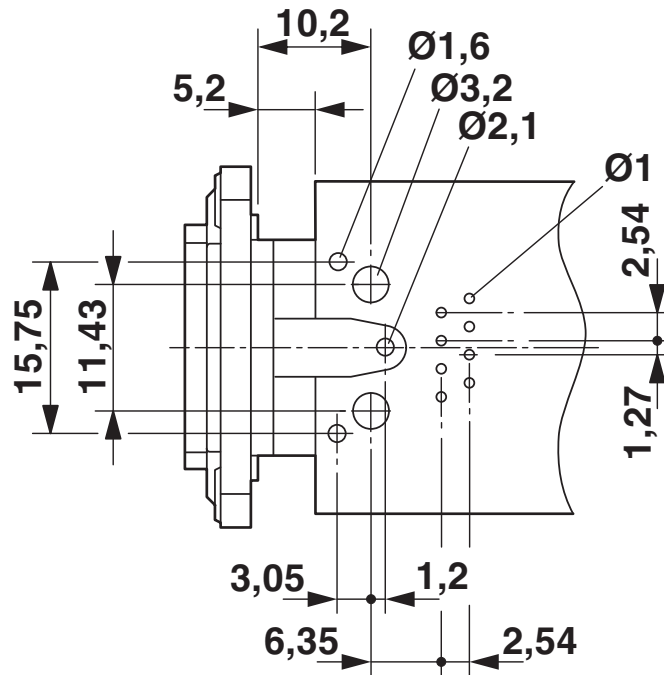

Borrplan för VS-08-BU-RJ45-6/LH-1

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Montageram



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658655>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1658655

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658655>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com