

HC-WR/PG29 - Skyddsslang

1666854

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1666854>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddsslang, för skyddsslangsförskruvning, förpackningsmängd 25 m, Pg29

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1666854
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AZW
Produktnyckel	AF7AZW
GTIN	4017918136901
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3 000 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3 000 g
Tullnummer	39173900
Ursprungsland	DE

HC-WR/PG29 - Skyddsslang

1666854

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1666854>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsslang
Pg-genomföring	Pg29

Materialuppgifter

Färg	grå
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	0,1 mm ... 34,5 mm
Böjradie, statisk	65,00 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	65 mm


Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 110 °C
-----------------	-------------------

Ritningar

Måttskiss

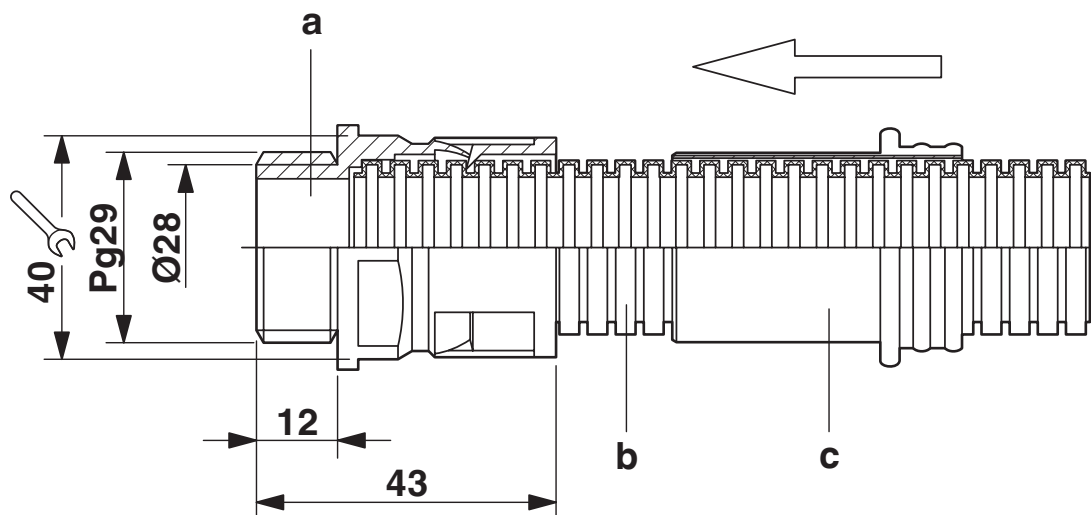

Monteringshandledning för samlingsröret Pg29

a = samlingsrörs-förskruvning


b = samlingsrör

c = öppnare

Monteringsinstruktion:

Vrid in samlingsröret i spåret för att få ett runt införingshål. Den ljusare tätningen (visas inte i monteringsskissen) placeras i samlingsrörs-förskruvningen under spärrhakarna. Den mörkare yttre packningen (visas inte i monteringsskissen) träs över förskruvningen från utsidan. Slutligen sticks samlingsröret in i förskruvningen till anslag och snäpps fast ordentligt. För att öppna förskruvningen sticks den gula öppnaren in mellan spärrhakarna och samlingsröret med ett kraftigt tryck och samlingsröret kan dras ut.

Måttskiss

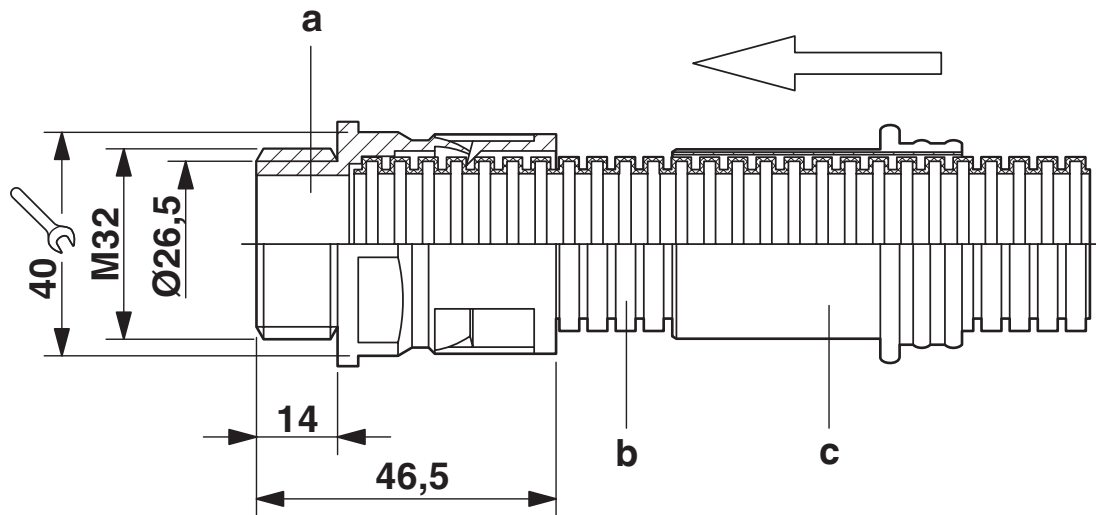

Monteringshandledning för samlingsröret M32

a = samlingsrörs-förskruvning

b = samlingsrör

c = öppnare

Monteringsinstruktion:

Vrid in samlingsröret i spåret för att få ett runt införingshål. Den ljusare tätningen (visas inte i monteringsskissen) placeras i samlingsrörs-förskruvningen under spärrhakarna. Den mörkare yttre packningen (visas inte i monteringsskissen) träs över förskruvningen från utsidan. Slutligen sticks samlingsröret in i förskruvningen till anslag och snäpps fast ordentligt. För att öppna förskruvningen sticks den gula öppnaren in mellan spärrhakarna och samlingsröret med ett kraftigt tryck och samlingsröret kan dras ut.

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com