

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Kapsling

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1672916>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON sockelhus D 7, med längsbygel, höjd 25,5 mm, med stöd, 1x Pg11, med öppen botten, zink

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1672916
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAE
Produktnyckel	AF7AAE
GTIN	4017918145415
Vikt per styck (inklusive förpackning)	79,71 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	46,78 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Kapsling

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1672916>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Sockelhus
Användning	Standard
Konstruktion	D7
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x Pg11
Skyddslock	nej
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	utan

Mått

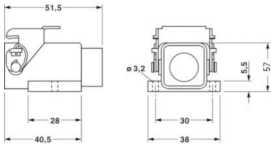Måttskiss	
Bredd	40,5 mm
Höjd	25,5 mm
Längd	24 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Förzinkad gjutgodslegering
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	stål, förzinkat

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x Pg11
---------------------	---------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
-------------	------

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Kapsling

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1672916>



	IP65 (med tätningsskruv)
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Kapsling


1672916

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1672916>



Ritningar

Måttskiss

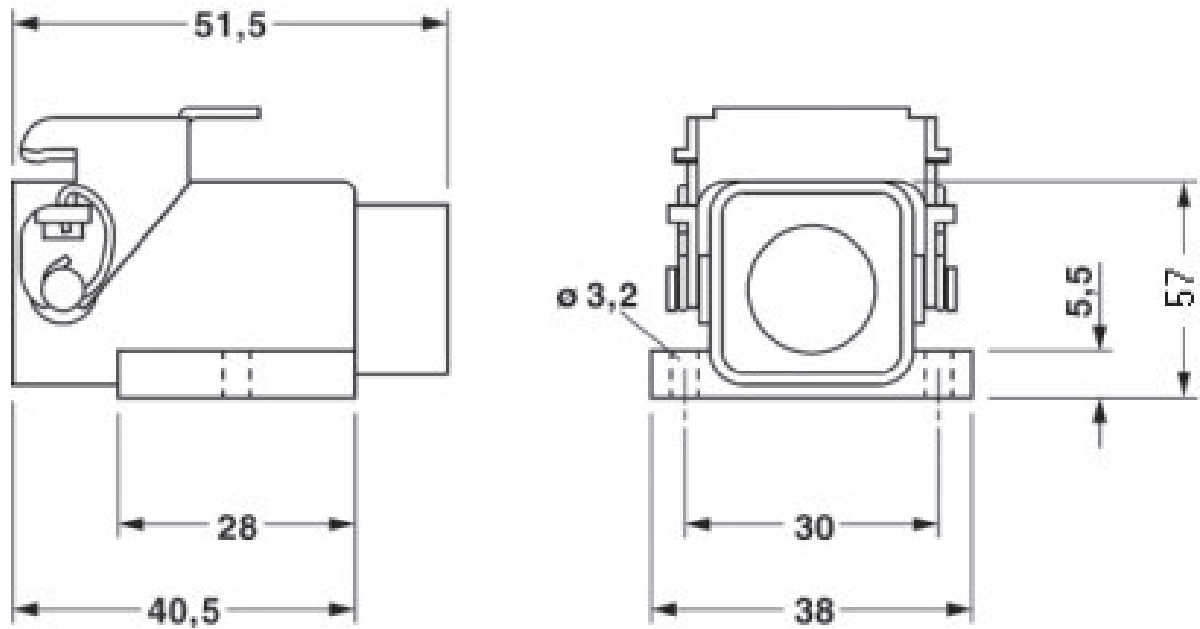

Måttskiss

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Kapsling

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1672916>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com