

HC-B 16-TFL-60/O1PG21S - Kapsling



1673795

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1673795>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kåpa, för längsbygel, höjd 60 mm, utan förskruvning, 1x Pg21, kabelutgång åt sidan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1673795
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4017918149680
Vikt per styck (inklusive förpackning)	208,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	200,9 g
Ursprungsland	DE

HC-B 16-TFL-60/O1PG21S - Kapsling

1673795

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1673795>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B16
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x Pg21
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	utan

Mått

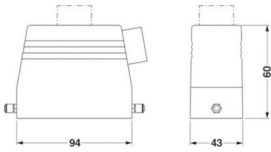Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	60 mm
Längd	94 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x Pg21
---------------------	---------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-TFL-60/O1PG21S - Kapsling


1673795

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1673795>



Ritningar

Måttskiss

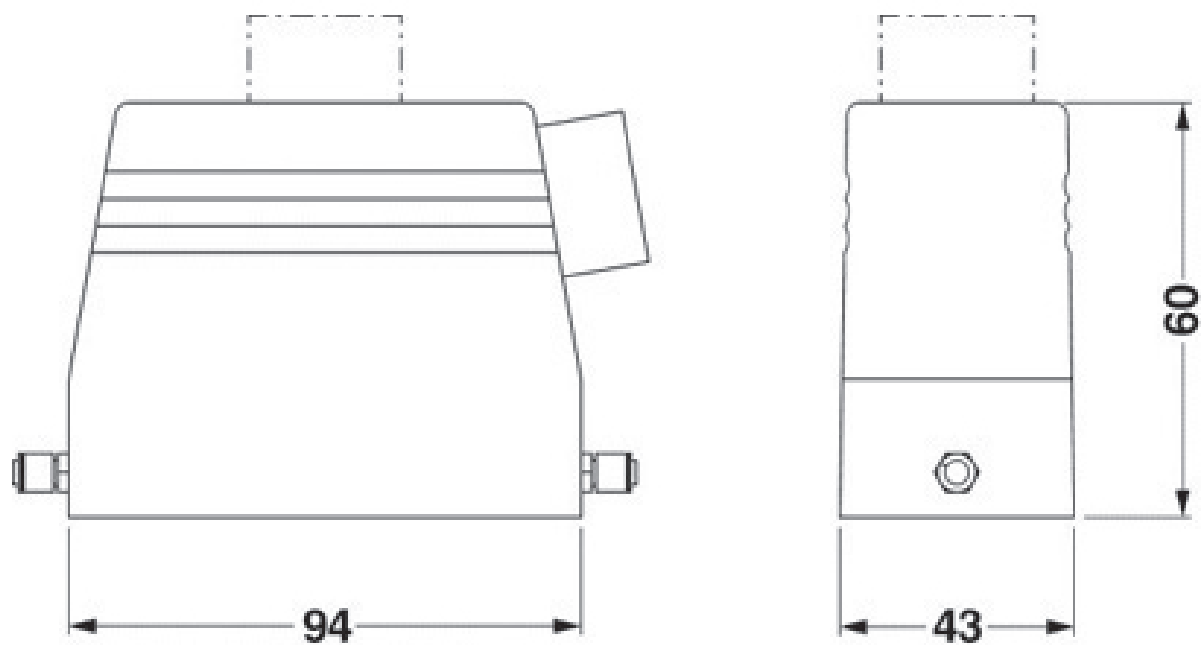

HC-B 16-TFL-60/O1PG21S - Kapsling

1673795

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1673795>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com