

HC-B 6-SD-ML/FS - Skyddslock

1678282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1678282>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddslock B6, med längsbygel, material skyddslock: PA, höjd: 21,6 mm, packning: ja, med fångsnöre

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1678282
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AZC
Produktnyckel	AF7AZC
GTIN	4017918151829
Vikt per styck (inklusive förpackning)	44,47 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	44,47 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 6-SD-ML/FS - Skyddslock

1678282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1678282>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddslock
Kapslingstyp	Skyddslock
Konstruktion	B6
utförande	för skyddskåpa utan längslåsning
Fästsnöre finns	ja
Packning tillgänglig	ja

Mått

Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	21,6 mm
Längd	60 mm
Diameter	30 mm

Materialuppgifter

Material Skyddslock	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material, skyddslock	PA
Material, låsbygel	rostfritt stål, grepp: PA-GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Bygel
--------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
Drifttemperatur	-20 °C ... 100 °C

Montering

Montageanvisning	Plastskyddslock för kortsiktigt skydd
------------------	---------------------------------------

HC-B 6-SD-ML/FS - Skyddslock


1678282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1678282>



Ritningar

Måttskiss

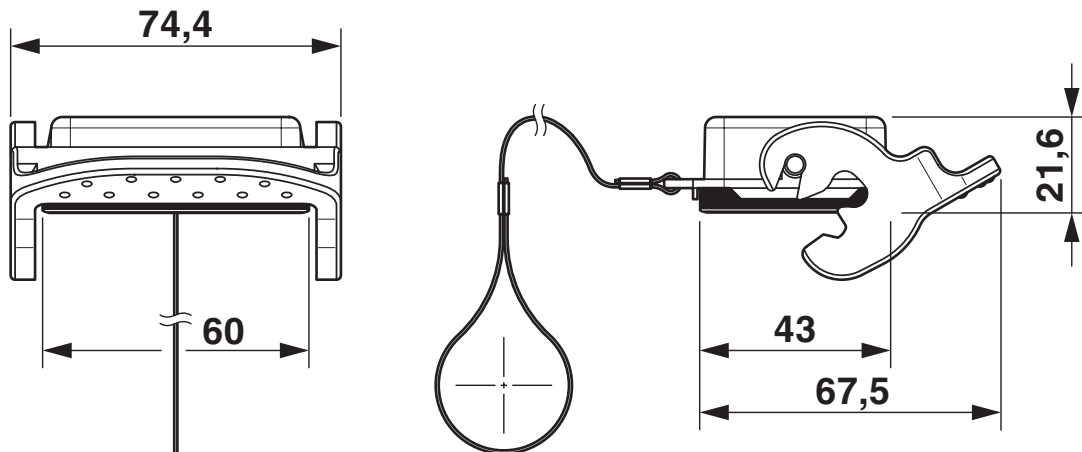

Måttskiss

HC-B 6-SD-ML/FS - Skyddslock

1678282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1678282>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B 6-SD-ML/FS - Skyddslock

1678282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1678282>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com