

HC-M-MHR-T3-N - Länkade fästramar



1679252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1679252>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON länkade fästramar, för kåpa HC-B 10, för 3 moduler, märkning med stora bokstäver (A, B, C, ...)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1679252
Antal/förp.	2 Styck
Minsta beställningsantal	2 Styck
Försäljningskod	AF7ACA
Produktnyckel	AF7ACA
GTIN	4017918162603
Vikt per styck (inklusive förpackning)	54,65 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	51,84 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-M-MHR-T3-N - Länkade fästramar



1679252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1679252>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Kodad insatsram
---------	-----------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Modulbärram
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
Användning	Modulbärram
Konstruktion	B10
Antal platser	3

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningsarea	4 mm² ... 6 mm² (för jordledarens strömsida)
	1 mm² ... 2,5 mm² (för jordledarens styrsida)
Anslutningsarea AWG	12 ... 10 (för jordledarens strömsida)
	18 ... 14 (för jordledarens styrsida)

Materialuppgifter

Material kontaktinsats	förzinkad gjutgodslegering
------------------------	----------------------------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

HC-M-MHR-T3-N - Länkade fästramar



1679252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1679252>

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur

-40 °C ... 125 °C

Montering

Montageanvisning

HC-MHR-PE16 (1636981) för utbyggnad av jordanslutningen till 16 mm².

Använd trådändskydd vid PE-trådar (PE-anslutningsskruvar utan trådskydd), för kapslingar utan stöd med sidutmatning max. gänglängd för förskruvning 12 mm


HC-M-MHR-T3-N - Länkade fästramar

1679252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1679252>



Ritningar

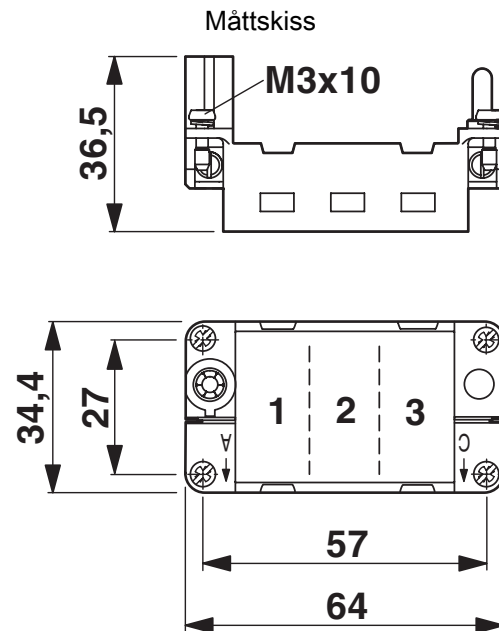

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com