

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Kapsling



1771312

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771312>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kåpa, för längsbygel, höjd 45 mm, med förskruvning, 1x Pg16, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1771312
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4017918036041
Vikt per styck (inklusive förpackning)	157,47 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	153,87 g
Ursprungsland	DE

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Kapsling



1771312

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771312>

Tekniska data

 
Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B10
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x Pg16
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	med

Mått

Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	45 mm
Längd	73 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	22 mm

Materialuppgifter

Material Skruvanslutning	Mässing, förnicklad
Material, packning Kabeltätning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x Pg16
Låstyp	Pin

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter Kabel 1	7,5 mm ... 15 mm
--------------------------------	------------------

Anslutningsdata

Ledarens ytterdiameter	7,5 mm ... 15 mm
------------------------	------------------

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Kapsling

1771312

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771312>



Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Kapsling


1771312

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771312>



Ritningar

Måttskiss

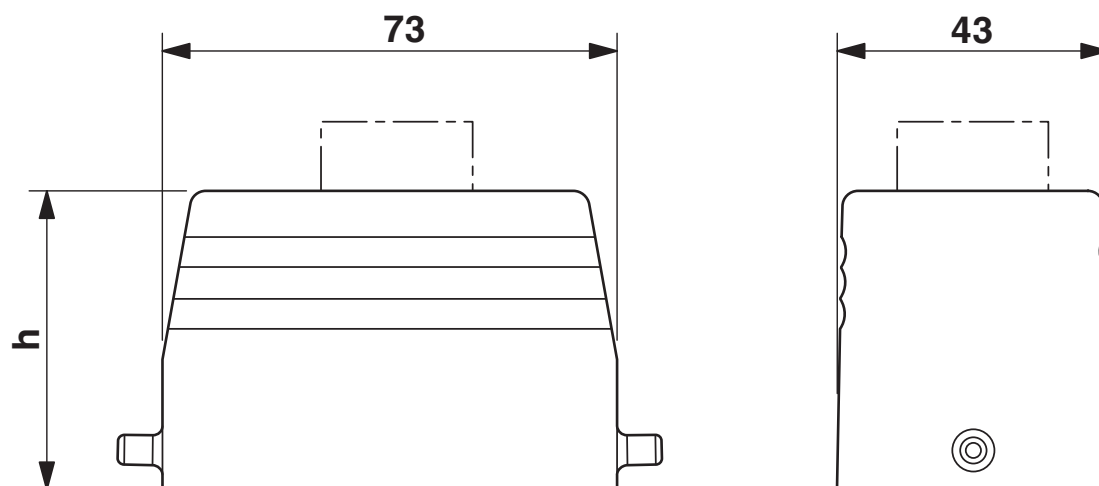

Måttskiss

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Kapsling

1771312

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771312>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Kapsling



1771312

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771312>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
--	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com