

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Kapsling



1771998

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771998>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sockelhus med längsbygel, höjd 67 mm, med förskruvning, 2 x Pg21



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1771998
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4017918036676
Vikt per styck (inklusive förpackning)	423,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	423,4 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Kapsling



1771998

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771998>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Sockelhus
Användning	Standard
Konstruktion	B24
Antal kabelutgångar	2
Typ av förskruvning	2x Pg21
Skärmad	nej
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	med

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	67 mm
Längd	144 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	28 mm

Materialuppgifter

Material Skruvanslutning	Mässing, förnicklad
Material, packning Kabeltätning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, skyddslock	PA
Material, låsbygel	Rostfritt stål, grepp: PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	2x Pg21
Låstyp	Bygel

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter Kabel 1	10 mm ... 19 mm (Kabel 1)
Ledarens ytterdiameter Kabel 2	10 mm ... 19 mm (Kabel 2)

Anslutningsdata

Ledarens ytterdiameter	10 mm ... 19 mm (Kabel 1)
------------------------	---------------------------

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Kapsling

1771998

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771998>



Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Kapsling


1771998

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771998>



Ritningar

Måttskiss

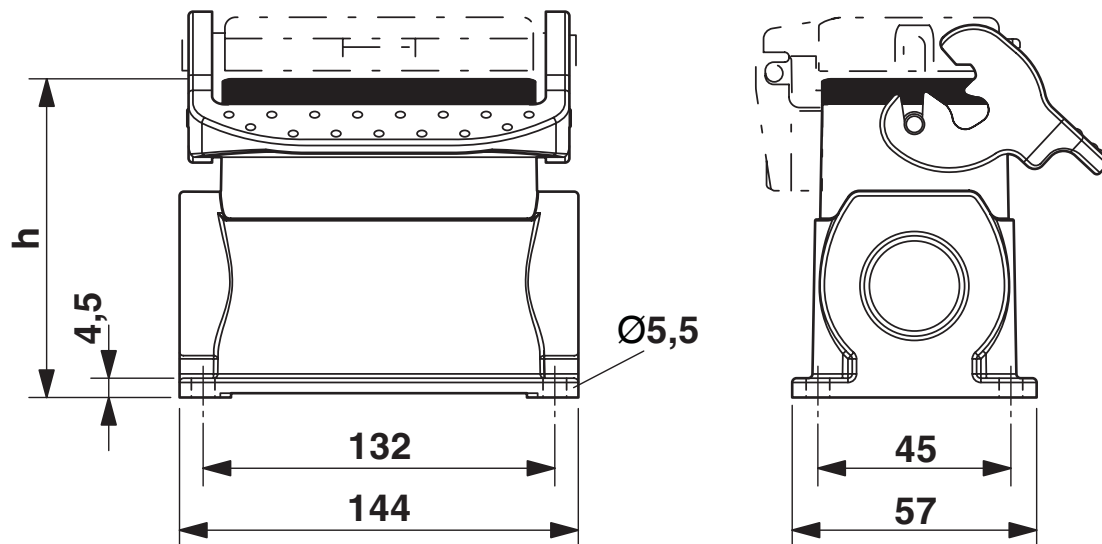

Måttskiss

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Kapsling

1771998

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771998>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Kapsling



1771998

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771998>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com